


**TEA 75K** プレート固定式

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 75m/m  
 ■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 1176(120)

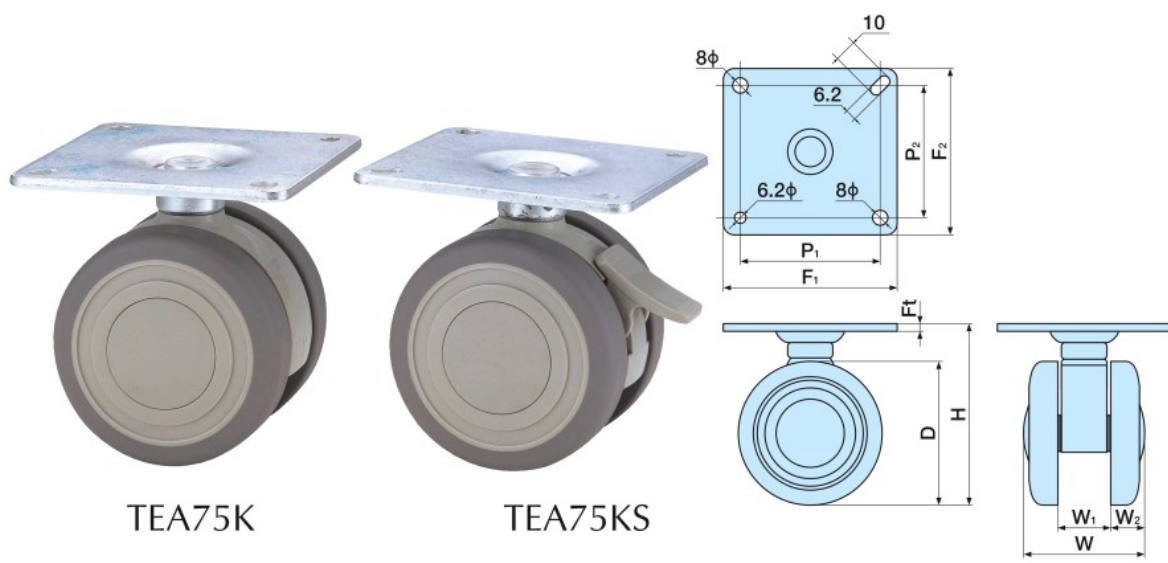


単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	F <sub>1</sub> ×F <sub>2</sub>	P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub>	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付											
TEA75K	TEA75KS	1176(120)	75	93	64	27	18.5	90×90	71×71	3.8	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

**TEA 75KN** ネジ固定式

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 75m/m  
 ■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 1176(120)

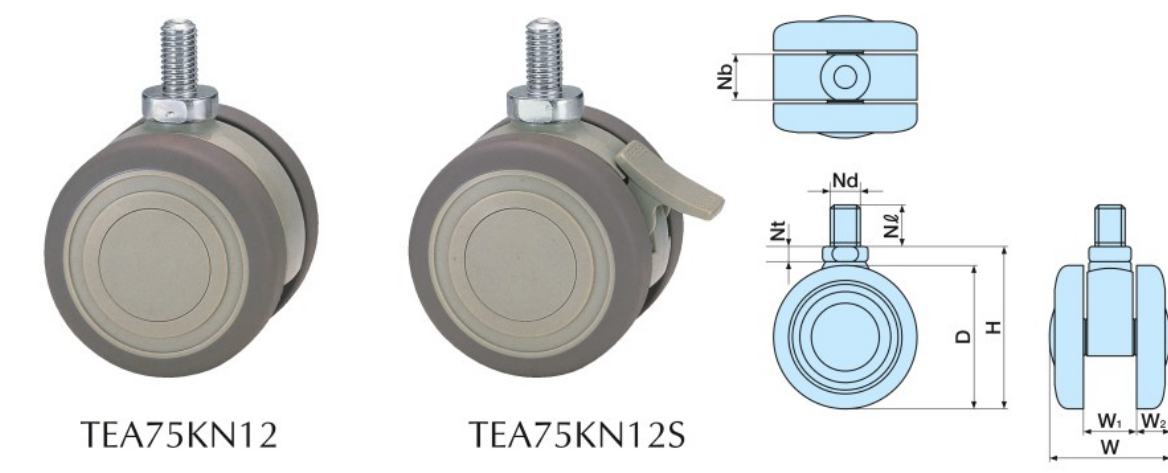

単位:m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	Nb	Nd	Nl	Nt	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付												
TEA75KN12	TEA75KN12S	1176(120)	75	84.5	64	27	18.5	21	M12×1.75	22	8	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

※色は必ず現物をご確認下さい。

- CT P1・2
- CF P3・4
- TF P5~10
- F・FW P11~20
- TE P21~44
- TY P45~59
- AE P60・61
- A P62~64
- G P65
- MY P66~69
- N P70・71
- NA P72・73
- TX P74
- T P75・76
- e P78~80
- TEA P81
- TK P82
- 単輪キャスター P83~103
- 関連部品 P104~108