

タイマ商品 おすすめセレクションガイド 用途別

時間の設定精度が求められる時

おすすめ No.1

形H5CXシリーズ


デジタル設定で設定者による設定誤差はありません。




早見表

| シリーズ | 動作モード | 時間仕様 | 電源電圧 | 出力方式 |
|----------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| H5CX-A 4桁表示 | マルチ ・シグナルオンディレイ x2 ・パワーオンディレイ x2 ・フリッカ x2 ・シグナルオフディレイ ・インターバル ・積算 | 10レンジ設定 最大範囲 0.001s~ 9999h | 2仕様 ・AC100- 240V ・AC24/ DC12-24V | 3仕様 ・リレー1C ・リレー2C ・トランジスタ |
| H5CX-L 4桁表示 | マルチ ・パワーオンディレイ x1 ・フリッカ x1 ・インターバル ・オンオフデューティ可変 ・ツインタイムフリッカー x2 | | | |
| 6桁表示 | マルチ ・シグナルオンディレイ ・積算 | 4レンジ設定 最大範囲 0.001s~ 9999h | AC24/DC12 -24V | トランジスタ x2 |

up/downシーソーキーで桁ごとに設定
(6桁タイプは各桁upキー)

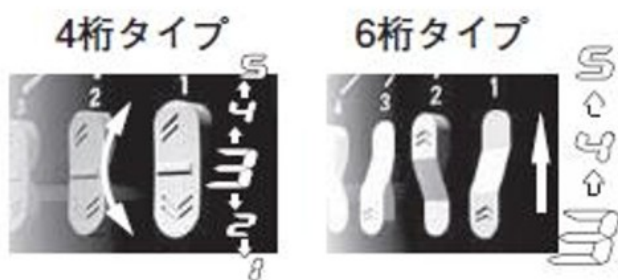

盤面取り付けが専用の
アクセサリもラインアップ

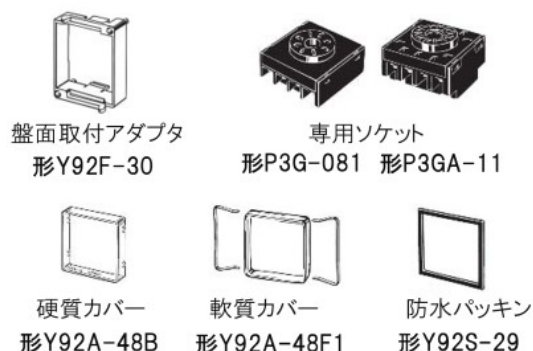

おすすめ No.1

形H5CZシリーズ

LCDを採用したローコストデジタルタイマです。

