


# スイッチング・パワーサプライ (15/30/50/100/150/300/600Wタイプ) S8FS-G

信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。

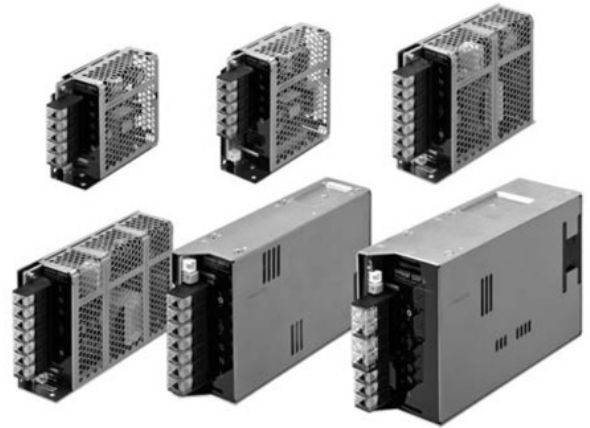

- 信頼性を担保する卓越した基本性能  
周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3,000m対応
- 充実のグローバル規格  
北米規格：UL 508(Listing) \* , CSA C22.2  
欧州規格：過電圧カテゴリⅢ(EN 62477-1)  
EMI規格：Class B(EN 61204-3)  
機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
- 優れたユーザビリティ  
ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用



⚠ 29 ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

## ラインアップ

出力電圧(DC)	容量						
	15W	30W	50W	100W	150W	300W	600W
5V	●	●	●	●	●	—	—
12V	●	●	●	●	●	●	●
15V	●	●	●	●	●	●	●
24V	●	●	●	●	●	●	●
48V	—	—	—	—	●	●	●

## 形式構成

■形式基準 種類/標準価格に記載している形式に従い、発注してください。

形S8FS-G □□□ □□ □ □-□ □ □-□

シリーズ名 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

### ①容量

記号	容量
015	15W
030	30W
050	50W *1
100	100W *2
150	150W *3
300	300W
600	600W

- \*1. 出力電圧5Vタイプの出力電力は40Wです。
- \*2. 出力電圧5Vタイプの出力電力は80Wです。
- \*3. 出力電圧5Vタイプの出力電力は105Wです。

### ②出力電圧

記号	出力電圧(DC)
05	5V
12	12V
15	15V
24	24V
48	48V

### ③構造

記号	構造
C	カバー付/直取りつけ
CD	カバー付/DINレール取りつけ

### ④オプション(1)

記号	端子台種類
なし	ねじ端子台
E	コネクタ*

\*150W以下、24Vのみ対応可能

### ⑤オプション(2)

記号	並列運転機能
なし	無
W	有*

\*600W 24Vのみ対応可能

### ⑥オプション(3)

記号	リモートコントロール機能
なし	無
R	有*

\*100W以上、24Vのみ対応可能

### ⑦オプション(4)

記号	出力保持時間延長
なし	無
H	有*

\*300W以上、24Vのみ対応可能

### ⑧安全規格

記号	安全規格
なし	詳細は「定格/性能/機能」の安全規格(4~10ページ)を参照ください
500*	BIS(インド標準規格)非適合

\*形S8FS-G10024C-500、形S8FS-G10024CD-500、形S8FS-G15024C-500、形S8FS-G15024CD-500、形S8FS-G30024C-500、形S8FS-G30024CD-500、形S8FS-G60024C-500、形S8FS-G60024CD-500のみ