

形XN2

産業機器用簡易接続コネクタ

CSM_XN2_DS_J_1_5


センサの接続に最適な e-CON*仕様準拠の簡単結線コネクタ

- 結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用
- 特殊工具不要で、簡単に結線ができます。
- 繰り返し結線(リペア)が可能です。
- AWG28 (0.08mm²) ~ AWG20 (0.5mm²) の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径φ1.5以下)

*FA機器・コネクタメーカーが標準化を進めている仕様。コネクタは、かん合の仕様に関りオープンしています。

RoHS適合

■配線構成の例

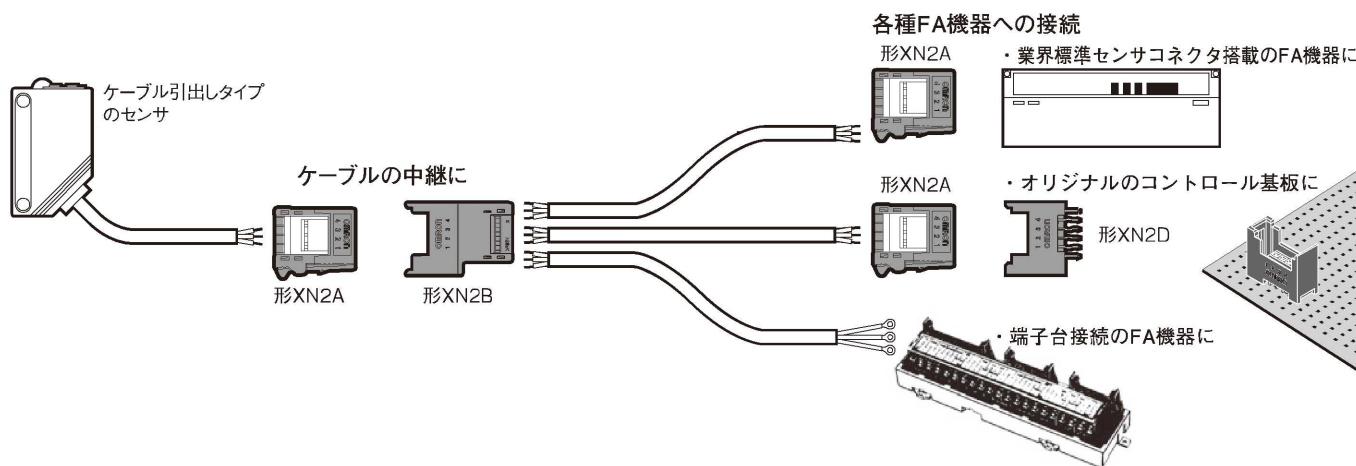

■種類

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

種類	ケーブル接続用プラグコネクタ		ケーブル接続用ソケットコネクタ		基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)		基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)	
形状								
種数	形式	最小梱包単位(個)	形式	最小梱包単位(個)	形式	最小梱包単位(個)	形式	最小梱包単位(個)
3	◎形XN2A-1370	153	—	—	◎形XN2D-1371	153	—	—
4	◎形XN2A-1470	90	◎形XN2B-1470	90	◎形XN2D-1471	90	形XN2D-4471	54
5	◎形XN2A-1570	126	—	—	◎形XN2D-1571	117	—	—
6	◎形XN2A-1670	108	—	—	◎形XN2D-1671	108	—	—
8	◎形XN2A-1870	90	—	—	◎形XN2D-1871	90	—	—