

# ソリッドステート・タイマ H3DK



## DIN22.5mm幅の盤内用 スタンダードタイマシリーズ

- AC/DCフリー電源(AC/DC24~240V)対応。\*1
- DC12V電源タイプを各シリーズに追加。\*1
- UL、CSA \*2、CCC取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
- EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
- 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

**NEW**


- \*1. 形H3DK-Hを除く
- \*2. 2012年4月取得予定です。

**!** 299ページの「タイマ 共通の注意事項」および379ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

### 形式構成

#### ■形H3DK全シリーズ体系

#### 形H3DKシリーズ

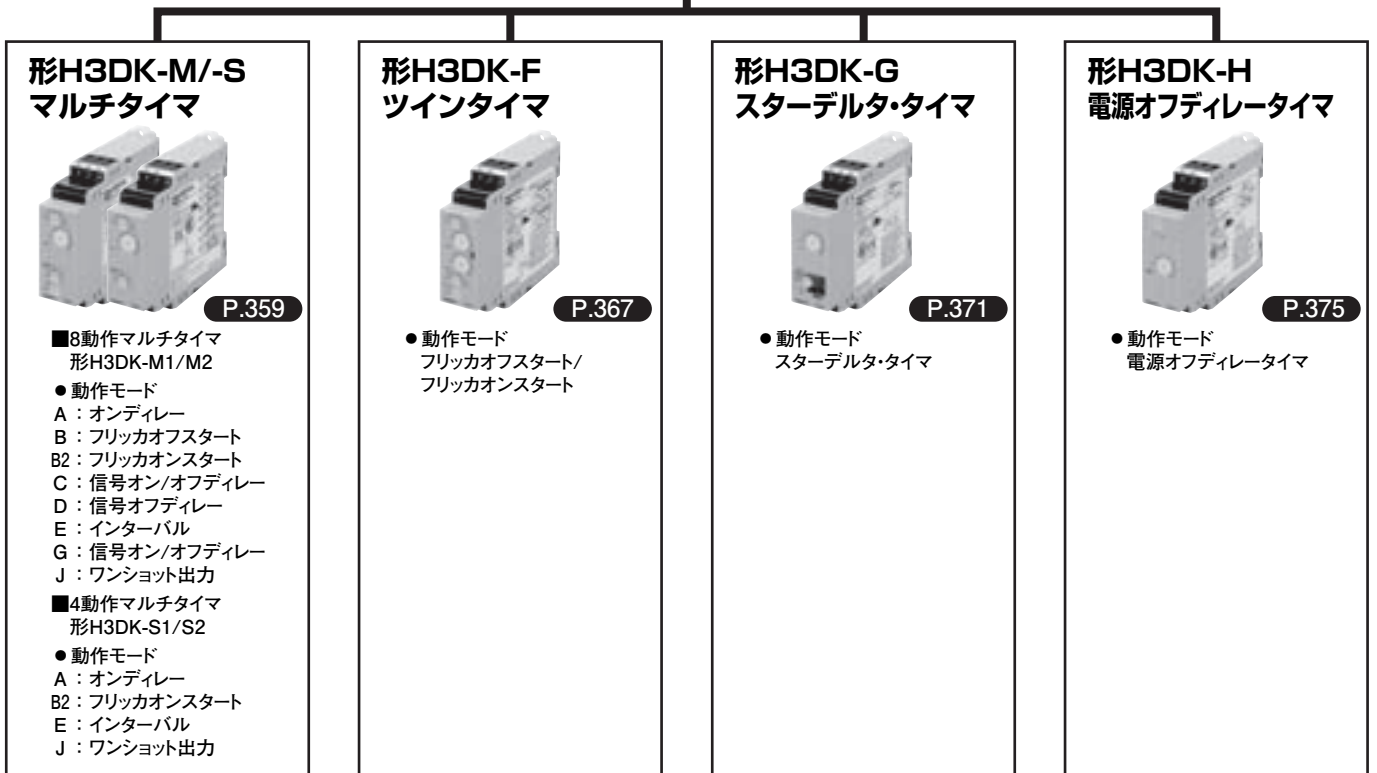

■形式基準 (この形式基準のすべてが製作できるものではありません。)

形H3DK-□□□□

① ② ③ ④

#### ①タイプ

記号	意味
M	8動作マルチタイマ
S	4動作マルチタイマ
F	ツインタイマ
G	スターデルタタイマ
H	電源オフディレータイマ

#### ②制御出力 \*

記号	意味
1	1c接点
2	2c接点

\*M、Sタイプのみ使用

#### ③電源電圧

記号	意味
なし	AC/DC24~240V
A	DC12V
B *	AC/DC24~48V
C *	AC100~120V
D *	AC200~240V

\*Hタイプのみ使用

#### ④時間レンジ(-Hタイプのみ)

記号	意味
S	0.1~12s/1~12s
L	1~12s/10~120s