


形D2VW

シール形小形基本スイッチ

CSM_D2VW_DS_J_1_10

シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ

- エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
- 内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。
- 自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。

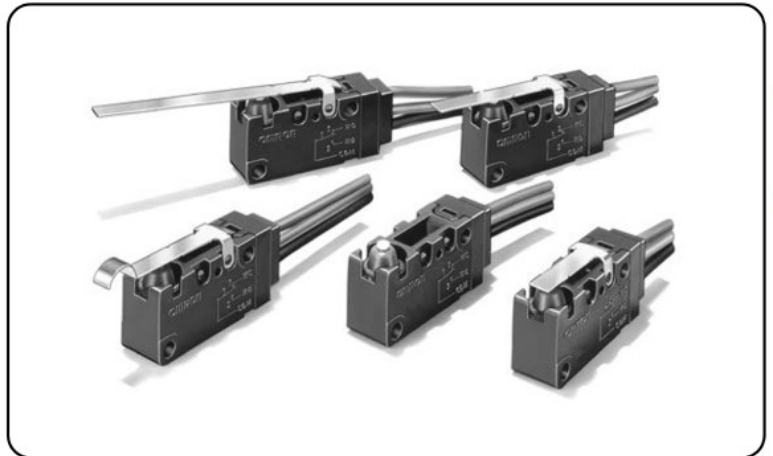

D
2
V
W

■形式基準

形D2VW-①②③④⑤

①定格

5 : AC250V 5A
01 : DC30V 0.1A

②アクチュエータ

無表示 : ピン押ボタン形
L1A : ヒンジ・短レバー形
L1 : ヒンジ・レバー形
L1B : ヒンジ・長レバー形
L2A : ヒンジ・ローラ・短レバー形
L2 : ヒンジ・ローラ・レバー形
L3 : ヒンジ・アール・レバー形

③接触仕様

-1 : 1c(双投形)
-2 : 1b(常閉形)
-3 : 1a(常開形)

④端子仕様

無表示、HS : はんだづけ端子
M、MS : リード線付

注. UL/cUL規格認証品もできます。
その場合は、HS、MSとなります。
リード線タイプはUL認証電線(AWG20 UL1015)となります。
詳しくは当社販売員にお問い合わせください。

⑤リード線長さ

無表示 : 300mm
-0 : 1,000mm