

ビルディングブロック方式の 盤直付タイプで取り付け・ 保守が容易なベーシック型

- リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。
- 動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。
- 熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。



形61F-□(□)-TDL (AC100/200V)は、2018年3月末に受注終了いたしました。

⚠ 「フロートなしスイッチ 正しくお使いください」をご覧ください。

■形式基準

形61F-□□
① ②


①制御用途

- G : 自動給・排水
 G1 : 空転防止または濁水警報を兼ねた自動給水
 G2 : 増水警報を兼ねた自動給・排水
 G3 : 満水・濁水警報を兼ねた自動給・排水
 G4 : 給水槽と受水槽の水位表示と濁水による空転防止を兼ねた自動給水
 I : 水位表示と警報(Iに2線式用はありません。)

②種類

- 無記入 : 一般用
 L 2KM : 遠距離配線2km
 L 4KM : 遠距離配線4km
 H : 高感度用
 D : 低感度用
 R : 2線式用
 T : 高温用

LED点灯位置

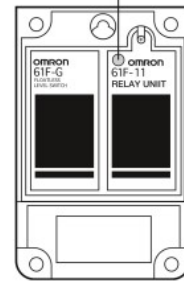

■種類／標準価格 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

種類	セット内容	一般用		遠距離用(2km)		遠距離用(4km)	
		形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
Gタイプ	61F-Gベース×1 61F-11□ユニット×1	○形61F-G (AC100/200V)	9,250	形61F-GL 2KM (AC100/200V)	12,100	形61F-GL 4KM (AC100/200V)	12,100
G1タイプ	61F-G1ベース×1 61F-11□ユニット×2	○形61F-G1 (AC100/200V)	12,500	形61F-G1L 2KM (AC100/200V)	17,700	形61F-G1L 4KM (AC100/200V)	17,700
G2タイプ	61F-G2ベース×1 61F-11□ユニット×2	○形61F-G2 (AC100/200V)		形61F-G2L 2KM (AC100/200V)		形61F-G2L 4KM (AC100/200V)	
G3タイプ	61F-G3ベース×1 61F-11□ユニット×3	○形61F-G3 (AC100/200V)	17,500	形61F-G3L 2KM (AC100/200V)	25,500	形61F-G3L 4KM (AC100/200V)	25,500
G4タイプ	61F-G4ベース×1 61F-11□ユニット×5 MK3Pリレー×1	○形61F-G4 (AC100/200V)	28,000	形61F-G4L 2KM (AC100/200V)	40,000	形61F-G4L 4KM (AC100/200V)	40,000
Iタイプ	61F-Iベース×1 61F-11□ユニット×2	○形61F-I (AC100/200V)	13,200	形61F-IL 2KM (AC100/200V)	18,600	形61F-IL 4KM (AC100/200V)	18,600
リレーユニット	61F-11□ユニット×1	○形61F-11	4,500	○形61F-11L 2KM	6,450	○形61F-11L 4KM	6,450

種類	セット内容	高感度用		低感度用		2線式	
		形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
Gタイプ	61F-Gベース×1 61F-11□ユニット×1	形61F-GH (AC100/200V)	12,100	形61F-GD (AC100/200V)	12,100	○形61F-GR (AC100/200V)	12,100
G1タイプ	61F-G1ベース×1 61F-11□ユニット×2	形61F-G1H (AC100/200V)	17,700	形61F-G1D (AC100/200V)	17,700	形61F-G1R (AC100/200V)	17,700
G2タイプ	61F-G2ベース×1 61F-11□ユニット×2	形61F-G2H (AC100/200V)		形61F-G2D (AC100/200V)		形61F-G2R (AC100/200V)	
G3タイプ	61F-G3ベース×1 61F-11□ユニット×3	形61F-G3H (AC100/200V)	25,500	形61F-G3D (AC100/200V)	25,500	形61F-G3R (AC100/200V)	25,500
G4タイプ	61F-G4ベース×1 61F-11□ユニット×5 MK3Pリレー×1	形61F-G4H (AC100/200V)	40,000	形61F-G4D (AC100/200V)	40,000	形61F-G4R (AC100/200V)	40,000
Iタイプ	61F-Iベース×1 61F-11□ユニット×2	形61F-IH (AC100/200V)	18,600	形61F-ID (AC100/200V)	18,600	—	—
リレーユニット	61F-11□ユニット×1	○形61F-11H	6,450	形61F-11D	6,450	形61F-11R	6,450