

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**オカモト**  **Laminated Less Craft Tape**  
**クラフトテープ NO224 ラミレス長尺**



22435500

**特長** ●ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。  
●油性インクで文字が書けます。  
**用途** ●軽～中梱包用。(機械用)  
**材質** ●基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) ●粘着剤:ゴム系  
**製造国** ●日本

発注単位入数 オカモト株式会社 粘着製品部 [237572]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	入数(巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★828-3041	22435500	¥1,150*	オープン*	7	クリーム	35×500	0.14	1.90	168(-)
★808-0985	22438500	¥1,389*	オープン*	6	クリーム	38×500	0.14	2.00	0(-)
★828-3043	22445500	¥1,479*	オープン*	5	クリーム	45×500	0.14	2.30	0(-)
★808-0989	22450500	¥1,825*	オープン*	5	クリーム	50×500	0.14	2.65	580(102)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8507 <http://www.okamoto-inc.jp/>

**オカモト**  **OPP Tape**  
**OPPテープ NO333長尺**



333T381000

**特長** ●耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。  
●アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性も良好です。  
●粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。  
**用途** ●中～重梱包用。(機械用)  
**材質** ●基材:ポリプロピレン ●粘着剤:アクリル系  
**製造国** ●中国

発注単位入数 (価格改定日 21.06) オカモト株式会社 粘着製品部 [237572]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	入数(巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★808-1073	333T381000	¥2,341*	オープン*	6	透明	38×1000	0.053	1.95	30(500)
★808-1074	333T481000	¥2,956*	オープン*	5	透明	48×1000	0.053	2.45	0(-)
★808-1075	333T481500	¥4,433*	オープン*	5	透明	48×1500	0.053	3.70	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8507 <http://www.okamoto-inc.jp/>

**オカモト**  **Laminated Less Craft Tape**  
**クラフトテープ“NO224WC環境思いカラー”長尺**



224WC38500B (青)

224WC38500G (緑)

224WC38500R (赤)

224WC38500W (白)

224WC38500Y (黄)

**特長** ●ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。  
**用途** ●軽～中梱包用。(機械用)  
**材質** ●クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)  
●粘着剤:ゴム系  
**製造国** ●日本

発注単位6巻 オカモト株式会社 粘着製品部 [237572] 発注単位5巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	入数(巻)	色	幅×長さ(mm×m)	質量(kg)	実績(前年比%)	発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	入数(巻)	色	幅×長さ(mm×m)	質量(kg)	実績(前年比%)
★808-0994	224WC38500B	¥2,338*	オープン*	6	青	38×500	2.15	0(-)	★808-0999	224WC50500B	¥3,075*	オープン*	5	青	50×500	2.9	0(-)
★808-0995	224WC38500G	¥2,338*	オープン*	6	緑	38×500	2.15	0(-)	★808-1000	224WC50500G	¥3,075*	オープン*	5	緑	50×500	2.9	5(-)
★808-0996	224WC38500R	¥2,338*	オープン*	6	赤	38×500	2.15	18(-)	★808-1001	224WC50500R	¥3,075*	オープン*	5	赤	50×500	2.9	5(-)
★808-0997	224WC38500W	¥2,338*	オープン*	6	白	38×500	2.15	0(-)	★808-1002	224WC50500W	¥3,075*	オープン*	5	白	50×500	2.9	5(-)
★808-0998	224WC38500Y	¥2,338*	オープン*	6	黄	38×500	2.15	0(-)	★808-1003	224WC50500Y	¥3,075*	オープン*	5	黄	50×500	2.9	5(-)

☎商品のお問い合わせ:06-4793-8507 <http://www.okamoto-inc.jp/>

**スポット**  **Automatic Strapping Machine**  
**全自動梱包機** 別作可能 修理可能 重い 配送注意


同商品群在庫数 **2** アイテム



LAP-N (バンド別売)

**特長** ●バンド装填、再送り機能など、使いやすさを追求した全自動機のベーシックマシンです。

**仕様** ●適合バンド幅:5～15.5mm  
●引締力:約20～600N  
●最小梱包物(幅×高さ):100×50mm  
●最大梱包物(幅×高さ):540×540mm  
**製造国** ●日本

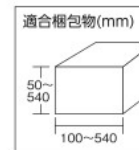

使用例

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社イチネンMTM パッケージ事業部 [489609]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★149-1810	LAP-N	¥1,178,750	オープン	単相100	最大550	1146×625×1527	1	132	0(-)

☎商品のお問い合わせ:072-878-3471 <https://www.ichinen-mtm.co.jp/product/packinglist/>

**スポット**  **Automatic Strapping Machine**  
**省スペース型自動梱包機** 別作可能 修理可能 重い 配送注意


同商品群在庫数 **2** アイテム



EC-400 (バンド別売)

**特長** ●新型アーチを採用し、強靱で優れたシールヘッドを採用しています。  
●バンド空結束防止装置を標準装備しています。

**仕様** ●適合バンド幅:5～15.5mm  
●引締力:約20～600N  
●最小梱包物(幅×高さ):100×50mm  
●最大梱包物(幅×高さ):540×540mm  
**製造国** ●日本

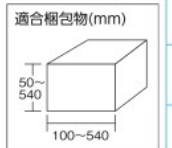

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 株式会社イチネンMTM パッケージ事業部 [489609]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★148-6771	EC-400	¥1,125,000	オープン	単相100	最大550	952×625×1527	1	132	1(100)

☎商品のお問い合わせ:072-878-3471 <https://www.ichinen-mtm.co.jp/product/packinglist/>