





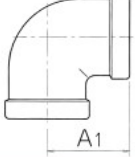
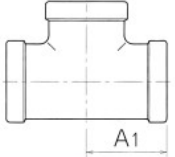
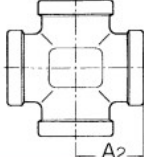

呼び圧力 10K





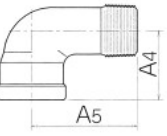
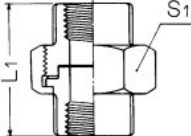
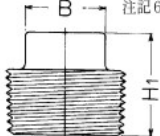
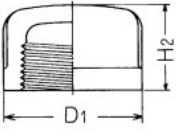
SCS13(SUS304)

SCS14(SUS316)


検査圧力(漏れ)0.6MPa(空圧)

単位:mm

品名	L 90° エルボ	T チーズ	X クロス	45L 45° エルボ
形				
状				
呼び径(B)	A1	A1	A2	A3
1/8	17	17	17	16
1/4	19	19	19	17
3/8	23	23	23	19
1/2	27	27	27	21
3/4	32	32	32	25
1	38	38	38	29
1 1/4	46	46	46	34
1 1/2	48	48	48	37
2	57	57	57	42
2 1/2	69	69	69	49
3	78	78	78	52
4	96	96	96	64

品名	SL ストリートエルボ	U ユニオン	P 四角プラグ	C キャップ				
形								
状								
呼び径(B)	A4	A5	L1	S1	H1	B	H2	D1
1/8	17	26	30.5	26	16	7	12.5	14
1/4	19	30	34	30	17	9	16	18
3/8	23	35	38.5	35	18	12	17	22
1/2	27	40	41.5	40	22	14	21	26
3/4	32	47	48.5	47	27	17	23	34
1	38	54	54	57	32	19	27	41
1 1/4	45	62	56	66	33	23	30	51
1 1/2	48	68	60.5	75	34	26	30	57.5
2	57	79	67	90	40	32	35	70
2 1/2	69	85	77	109	46	41	42	88.5
3	78	98	85	125	49	46	44	102
4	—	—	111.5	157	59	58	52	130

- ユニオン用ガスケットはテフロン製も用意しております。(部品のみ)
- ユニオンは、SCS14(316)の場合もナットはSCS13(304)です。
使用温度は-20℃~130℃です。
- ユニオン用ガスケットはノンアスベストです。(2005年6月1日より実施)

- 内は引出品です。
- S1は、二面幅です。(1/8~1/4は六角、3/8~1は八角、1/2~3は十角、4は八角ナット)
- Bは、四角部の二面幅です。
- キャップのSUS316 1/8"サイズは、製作しておりません。