

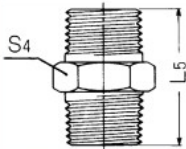
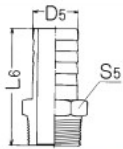
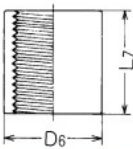
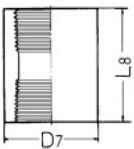
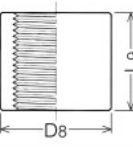
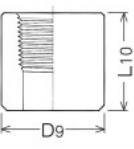
呼び圧力 10K

SCS13(SUS304)

SCS14(SUS316)

検査圧力(漏れ)0.6MPa(空圧)

単位:mm

品 名	6N 六角ニップル		6HN ホースニップル			ソケット				ハーフソケット			
形													
	状												
呼び径(B)		L5	S4	L6	D5	S5	L7	D6	L8	D7	L9	D8	L10
1/8	28	12	—	—	—	20	13.8	23	15	12	13.8	—	—
1/4	34	14	43	9	14	25	17	29	19	15	17	18	19
3/8	36	17	45	11	17	26	21	30	22	16	21	18	22
1/2	40	24	53	14	22	33	25	38	27	20	25	21	27
3/4	44	29	65	20.5	27	36	31	40	33	21	31	21	33
1	52	36	73	27	34	43	38	45	40	25	38	25	40
1 1/4	56	46	82	33	43	48	47	51	49	28	47	27	49
1 1/2	60	54	88	39.5	49	48	53	54	55.5	28	53	27	55.5
2	66	63	98	52	61	56	66	64	68	34	66	32	68
2 1/2	73	80	—	—	—	65	82	73	83	39	82	—	—
3	81	95	—	—	—	70	95	81	97	42	95	—	—
4	92	120	—	—	—	84	121	93	125	50	121	—	—

品名	N 両ニップル	NL 両長ニップル
形		
状		
呼び径(B)	L9	D8
1/8	24	10.5
1/4	26	13.8
3/8	28	17.3
1/2	34	21.7
3/4	38	27.2
1	42	34.0
1 1/4	50	42.7
1 1/2	50	48.6
2	58	60.5
2 1/2	70	76.3
3	78	89.1
4	90	114.3

品名	MO (O型) メートルパイプ
形	
状	
呼び径	3/8 B
品名	MU (U型) メートルパイプ
形	
状	
呼び径	3/8 B

品名	STA サービスチー A	STB サービスチー B
形		
状		
呼び径(B)	A8	A9
1/8	17	20
1/4	19	24
3/8	23	32
1/2	27	35
3/4	32	40

1. 内は引出品です。

2. 内は、SUS 304のみ製作しています。

3. S4, S5は、六角部の二面幅です。