


仕様・標準価格

型式	発光色	LED数	消費電力[W]	質量[g]	WD [mm]	標準価格(税別)	外形図
OPDR-32-10R	赤	30	1.2	25	15~35	22,000円	①
OPDR-32-10□	白、青、緑	30	1.8			36,000円	
OPDR-38-15R	赤	36	1.5	30	20~40	22,000円	②
OPDR-38-15□	白、青、緑	36	2.2			36,000円	
OPDR-50-28R	赤	54	2.2	35	25~80	33,000円	③
OPDR-50-28□	白、青、緑	45	2.7			50,000円	
OPDR-66-36R	赤	114	4.6	65	40~100	46,000円	④
OPDR-66-36□	白、青、緑	90	5.4			89,000円	
OPDR-70-39R	赤	120	4.8	65	45~120	49,000円	⑤
OPDR-70-39□	白、青、緑	96	5.8			84,000円	
OPDR-90-50R	赤	216	8.7	95	50~120	66,000円	⑥
OPDR-90-50□	白、青、緑	108	6.5			92,000円	
OPDR-110-60R	赤	252	10.1	140	50~120	84,000円	⑦
OPDR-110-60□	白、青、緑	159	9.6			122,000円	
OPDR-140-95R	赤	360	14.4	180	60~150	124,000円	⑧
OPDR-140-95□	白、青、緑	180	10.8			141,000円	

● R:赤(660nm) ● □=W:白(7000K)、B:青(470nm)、G:緑(525nm) ● スペクトル分布図は P171-172 をご参照ください。
 ● 入力電圧:DC12V ● 照明型式から外形寸法が判ります。OPDR-○○-○○が(外径-内径)となります。

外形寸法図

(単位: mm)

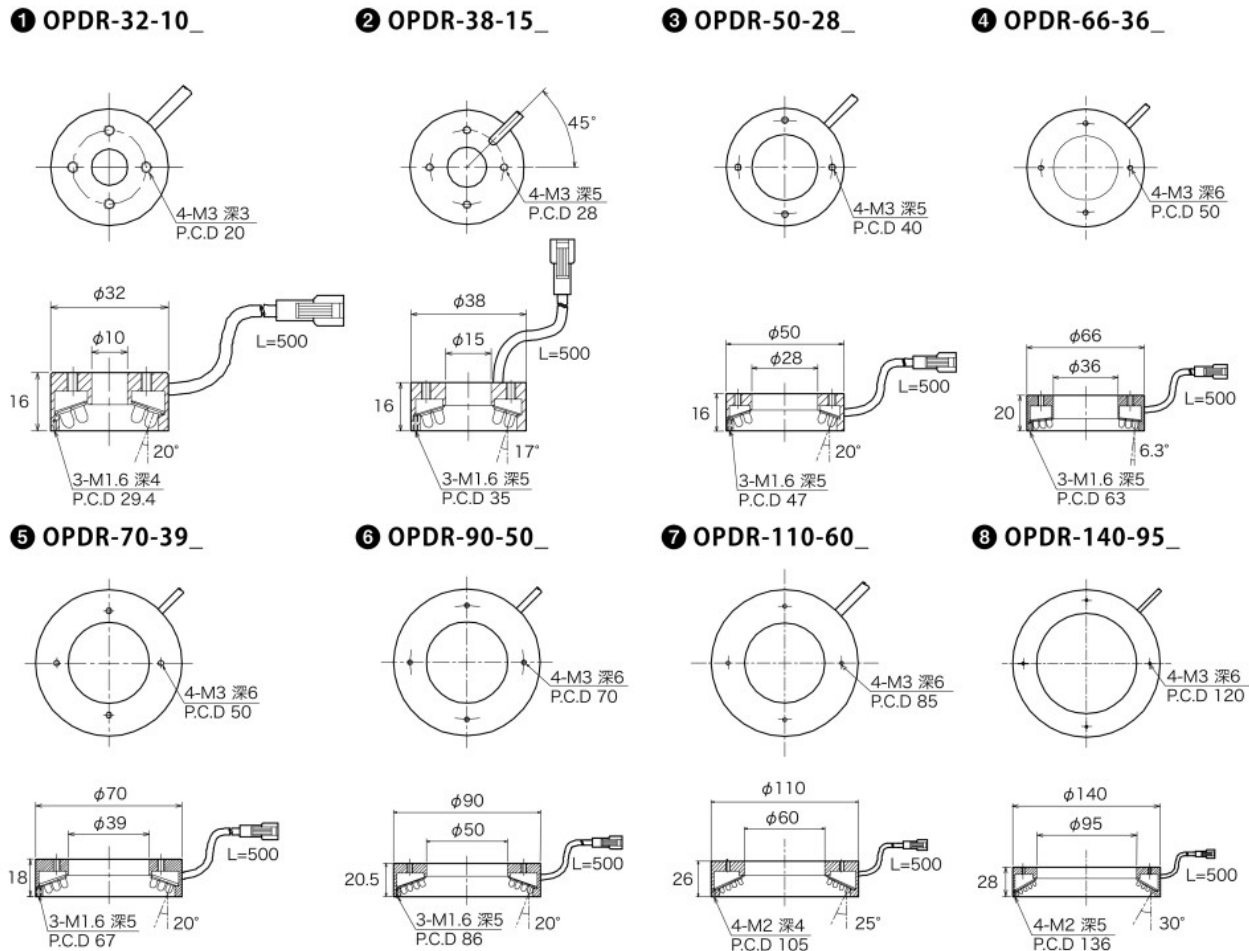

リング	OPR
	OPR-SF
	OPDR
	OPDR-F
バー	OPDR-LA
	OPDR-H
	OPB
	OPB-S
ライン	OPDB-LE
	OPDB-LEH
	OPDB-LE2H
	OPDB
拡散	OPLS
	OPLS-E
	OPLT
	HMB
ドーム	OPMR
	OPMR-CT
	OPHR
	OPIR
バックライト	OPIR-S
	OPLR
	OPLQ2
	OPHD
同軸	OPID
	OPF
	OPSM
	OPSM-E
スポット	OPEM-H
	OPEM
	OPX
	OPCX
カラー	OPS-S
	OPS
	OPHS
	RGB
赤外	IR
	UV