

フレキシブルカップリング

モーターとギヤヘッドのシャフトと相手側をつなぐクランピングタイプのカップリングです。

平行軸ギヤヘッド**GFV**ギヤ、丸シャフトタイプに使用できるカップリングをご用意しています。

●カップリングは丸シャフトタイプにもご使用いただけます。モーターシャフト径と同じ内径サイズのカップリングをお選びください。



モーター・ギヤヘッド用取付金具

平行軸ギヤヘッド**GFV**ギヤ、丸シャフトタイプの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。



回路製品取付金具

ドライバの設置に便利な取付金具をご用意しています。

取付金具の種類は用途に応じて、DIN レール取付用、壁面取付用やコンベアガイド取付用があります。

種類と価格

材質：SPCC 表面処理：無電解ニッケルメッキ

品名	用途	定価	適用製品 (ドライバ)
MADP05-15	DIN レール取付用	1,900円	BMUD30 BMUD60 BMUD120
MAFP04-15	壁面取付用	1,900円	
MAFP05V	コンベアガイド取付用	1,080円	
MADP05-12B	DIN レール取付用	2,500円	BMUD200 BMUD300 BMUD400
MAFP04-12B	壁面取付用	2,500円	

ご注意

●回路製品取付金具と防塵・防滴タイプ フロントカバーとの併用はできません。

防塵・防滴タイプ フロントカバー

ドライバのフロントパネル面を保護するカバーです。

保護等級 IP64 仕様です。

また、フロントパネルの誤操作防止用としても使用できます。

種類と価格

品名	定価	適用製品 (ドライバ)
PCF12-B	2,700円	BMUD30 BMUD60 BMUD120
PCF15-B	3,800円	BMUD200 BMUD300 BMUD400

ご注意

●防塵・防滴タイプフロントカバーと回路製品取付金具との併用はできません。

種類と価格

適用製品	負荷の種類	カップリングタイプ	定価
GFV2G □■	一様負荷	MCL30 タイプ	2,900円
	衝撃負荷		
GFV4G □■	一様負荷	MCL40 タイプ	4,500円
	衝撃負荷	MCL55 タイプ	6,000円
GFV5G □■	一様負荷	MCL55 タイプ	6,000円
	衝撃負荷		
GFV6G □■	一様負荷	MCL65 タイプ	9,600円
	衝撃負荷		

●適用製品の□には、減速比を表す数字が入ります。

適用製品の■には、出力軸材質を表す記号が入ります。

種類と価格



品名	定価	適用製品
SOL2M4F	2,400円	BLM230 、 BLM260 、 GFV2G □■
SOL4M6F	2,800円	BLM460 、 GFV4G □■
SOL5M8F	3,000円	BLM5120 、 BLM5200 、 BLM5300 、 BLM5400 、 GFV5G □■
SOL6M8F	3,200円	BLM6200 、 BLM6300 、 BLM6400 、 GFV6G □■

●適用製品の□には、減速比を表す数字が入ります。

適用製品の■には、出力軸材質を表す記号が入ります。

ご注意

取付金具とモーターを固定する際、モーター用コネクタが、設置面に対して上向きまたは横向きになるようにご使用ください。設置面に対して下向きに取り付けると、取付金具や設置面と干渉するため、おすすめできません。

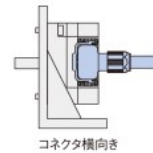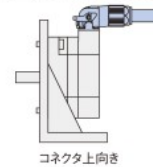

詳細情報は、WEBサイトをご確認いただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

<https://www.orientalmotor.co.jp/ja>