


組み合わせ一覧

平行軸ギヤヘッドGVギヤ

丸シャフトタイプ

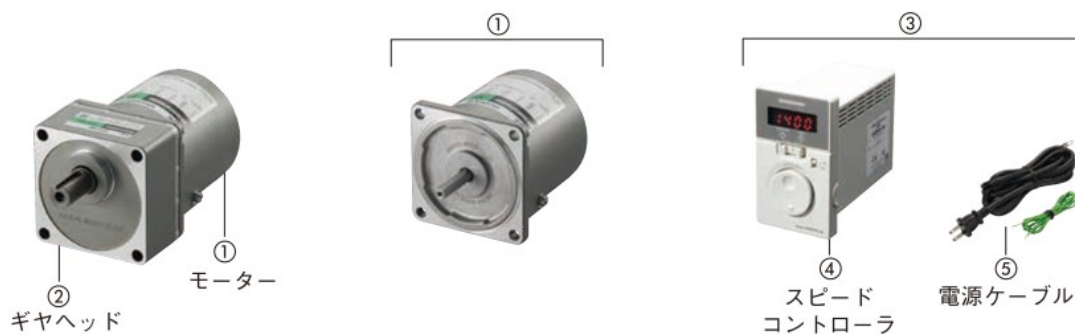

●平行軸ギヤヘッドGVギヤ

出力	電源電圧	スピードコントロールモーター	ギヤヘッド	スピードコントローラ		
		品名 ①	品名 ②	品名 ③	構成品名 ④ ⑤	
6 W	単相 100 V	SCM26GV-JA	2GV□B	US2D6-JA-CC	US2D6-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM26GV-JC		US2D6-JC-CC	US2D6-JC	
	単相 110/115 V	SCM26GV-UA		US2D6-UA-CC	US2D6-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM26GV-EC		US2D6-EC-CC	US2D6-EC	
15 W	単相 100 V	SCM315GV-JA	3GV□B	US2D15-JA-CC	US2D15-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM315GV-JC		US2D15-JC-CC	US2D15-JC	
	単相 110/115 V	SCM315GV-UA		US2D15-UA-CC	US2D15-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM315GV-EC		US2D15-EC-CC	US2D15-EC	
25 W	単相 100 V	SCM425GV-JA	4GV□B	US2D25-JA-CC	US2D25-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM425GV-JC		US2D25-JC-CC	US2D25-JC	
	単相 110/115 V	SCM425GV-UA		US2D25-UA-CC	US2D25-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM425GV-EC		US2D25-EC-CC	US2D25-EC	
40 W	単相 100 V	SCM540GV-JA	5GV□B	US2D40-JA-CC	US2D40-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM540GV-JC		US2D40-JC-CC	US2D40-JC	
	単相 110/115 V	SCM540GV-UA		US2D40-UA-CC	US2D40-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM540GV-EC		US2D40-EC-CC	US2D40-EC	
60 W	単相 100 V	SCM560GVH-JA	5GVH□B	US2D60-JA-CC	US2D60-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM560GVH-JC		US2D60-JC-CC	US2D60-JC	
	単相 110/115 V	SCM560GVH-UA		US2D60-UA-CC	US2D60-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM560GVH-EC		US2D60-EC-CC	US2D60-EC	
90 W	単相 100 V	SCM590GVR-JA	5GVR□B	US2D90-JA-CC	US2D90-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM590GVR-JC		US2D90-JC-CC	US2D90-JC	
	単相 110/115 V	SCM590GVR-UA		US2D90-UA-CC	US2D90-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM590GVR-EC		US2D90-EC-CC	US2D90-EC	

●品名中の□には、減速比を表す数字が入ります。

●丸シャフトタイプ

出力	電源電圧	スピードコントロールモーター	スピードコントローラ		
		品名 ①	品名 ③	構成品名 ④ ⑤	
6 W	単相 100 V	SCM26A-JA	US2D6-JA-CC	US2D6-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM26A-JC	US2D6-JC-CC	US2D6-JC	
	単相 110/115 V	SCM26A-UA	US2D6-UA-CC	US2D6-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM26A-EC	US2D6-EC-CC	US2D6-EC	
15 W	単相 100 V	SCM315A-JA	US2D15-JA-CC	US2D15-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM315A-JC	US2D15-JC-CC	US2D15-JC	
	単相 110/115 V	SCM315A-UA	US2D15-UA-CC	US2D15-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM315A-EC	US2D15-EC-CC	US2D15-EC	
25 W	単相 100 V	SCM425A-JA	US2D25-JA-CC	US2D25-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM425A-JC	US2D25-JC-CC	US2D25-JC	
	単相 110/115 V	SCM425A-UA	US2D25-UA-CC	US2D25-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM425A-EC	US2D25-EC-CC	US2D25-EC	
40 W	単相 100 V	SCM540A-JA	US2D40-JA-CC	US2D40-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM540A-JC	US2D40-JC-CC	US2D40-JC	
	単相 110/115 V	SCM540A-UA	US2D40-UA-CC	US2D40-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM540A-EC	US2D40-EC-CC	US2D40-EC	
60 W	単相 100 V	SCM560A-JA	US2D60-JA-CC	US2D60-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM560A-JC	US2D60-JC-CC	US2D60-JC	
	単相 110/115 V	SCM560A-UA	US2D60-UA-CC	US2D60-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM560A-EC	US2D60-EC-CC	US2D60-EC	
90 W	単相 100 V	SCM590A-JA	US2D90-JA-CC	US2D90-JA	CC02AC02P2
	単相 200 V	SCM590A-JC	US2D90-JC-CC	US2D90-JC	
	単相 110/115 V	SCM590A-UA	US2D90-UA-CC	US2D90-UA	CC02AC02N2
	単相 220/230 V	SCM590A-EC	US2D90-EC-CC	US2D90-EC	