

ACブロワ  
MBシリーズ

ランナー径  $\phi$ 100mm



使用電圧範囲：±10% (各電圧共)  
材質  
モーターケース：アルミダイカスト  
ケーシング：アルミダイカスト  
ランナー：アルミニウム  
過熱保護：サーマルプロテクタ内蔵  
軸受：ボールベアリング

- φ50mm
- φ60mm
- φ80mm
- φ100mm
- φ120mm
- φ160mm

仕様 (RoHS)



品名	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	入力 W	回転速度 r/min	最大風量 m <sup>3</sup> /min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)	コンデンサ容量 $\mu$ F
MB1040-B	単相 100	50	0.50	45	2750	2.3	206	60	3.0
	単相 100	60	0.55	55	3050	2.6	284	63	
	単相 110	60	0.55	55	3200	2.6	284	64	
	単相 115	60	0.55	55	3200	2.6	284	64	
MB1040-D	単相 200	50	0.25	40	2750	2.3	206	61	1.2
	単相 200	60	0.30	50	3100	2.6	304	64	
	単相 220	60	0.30	55	3200	2.7	304	65	
	単相 230	50	0.30	50	2750	2.4	206	61	
	単相 230	60	0.30	55	3250	2.7	304	65	

●安全規格について → J-2ページ

種類と価格

●ブロワ

品名	定価
MB1040-B	8,150円
MB1040-D	8,500円

製品には、次のものが含まれています。  
ブロワ、コンデンサ\*、  
コンデンサキャップ\*、取扱説明書  
\*単相ファンのみ

●セット品

◇フィンガーガード付

品名	定価
T-MB1040-B-GA	9,450円
T-MB1040-D-GA	9,800円


●フィンガーガード、取付金具、取付用ねじ付

◇フィルター付

品名	定価
T-MB1040-B-FA	10,300円
T-MB1040-D-FA	10,650円

●フィルター、取付金具、取付用ねじ付

セット品には、次のものが含まれています。

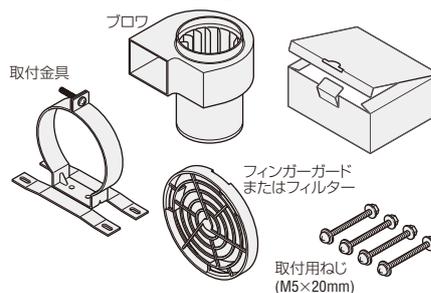

風量—静圧特性

