

<http://www.ohsato-web.co.jp/>

OHSATO

ドリルビス


Self Drilling Screws

ドリルビス 皿頭

D	F
8.0	6.0
10.0	8.0

単位：mm

Drawing

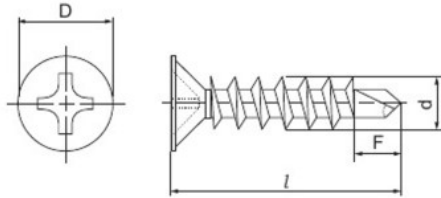

結合素材

座ぐり
穴付き
金物

C型钢



※イメージ図

鉄/ユニクロメッキ

⊕ ドリルビス 皿頭



皿座彫りのされた金具を金属に取り付けるためのねじです。下穴なしで直接金属板に穴をあけて締結することができます。銀色のメッキ処理がされています。

規格 (mm)	在庫	適応板厚	規格 (mm)	在庫	適応板厚
3.5×10	●	1.6 mmまで	4×65	●	3.2 mmまで
3.5×13	●	2.3 mmまで	4×70	●	3.2 mmまで
3.5×16	●	2.3 mmまで	4×75	●	3.2 mmまで
3.5×19	●	2.3 mmまで	5×13	●	3.2 mmまで
3.5×25	●	2.3 mmまで	5×16	●	3.2 mmまで
4×10	●	2.3 mmまで	5×19	●	3.2 mmまで
4×13	●	2.3 mmまで	5×25	●	3.2 mmまで
4×16	●	3.2 mmまで	5×30	●	3.2 mmまで
4×19	●	3.2 mmまで	5×35	●	3.2 mmまで
4×25	●	3.2 mmまで	5×40	●	3.2 mmまで
4×30	●	3.2 mmまで	5×45	●	3.2 mmまで
4×35	●	3.2 mmまで	5×50	●	3.2 mmまで
4×40	●	3.2 mmまで	5×60	●	3.2 mmまで
4×45	●	3.2 mmまで	5×65	●	3.2 mmまで
4×50	●	3.2 mmまで	5×70	●	3.2 mmまで
4×60	●	3.2 mmまで	5×75	●	3.2 mmまで

ステンレス

⊕ ドリルビス 皿頭



皿座彫りのされた金具を金属に取り付けるためのねじです。下穴なしで直接金属板に穴をあけて締結することができます。耐食性に優れたステンレス製です。

規格 (mm)	在庫	適応板厚	規格 (mm)	在庫	適応板厚
3.5×10	●	2.3 mmまで	4×50	●	2.3 mmまで
3.5×16	●	2.3 mmまで	5×13	●	2.3 mmまで
4×10	●	2.3 mmまで	5×16	●	2.3 mmまで
4×13	●	2.3 mmまで	5×19	●	3.2 mmまで
4×16	●	2.3 mmまで	5×25	●	3.2 mmまで
4×19	●	2.3 mmまで	5×30	●	3.2 mmまで
4×25	●	2.3 mmまで	5×35	●	3.2 mmまで
4×30	●	2.3 mmまで	5×40	●	3.2 mmまで
4×35	●	2.3 mmまで	5×45	●	3.2 mmまで
4×40	●	2.3 mmまで	5×50	●	3.2 mmまで
4×45	●	2.3 mmまで			