

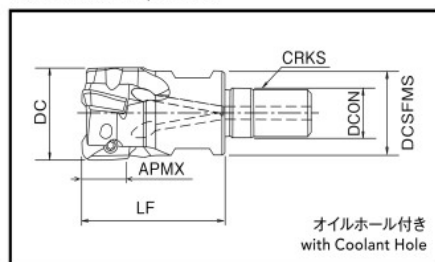
Phoenix

肩削りカッタ ねじ込みタイプ

Shoulder Cutter with Screw Fit Type

PSE SF

Specification

■形状寸法表 Specification

PSE ねじ込みタイプ Screw Fit Type

単位:mm Unit:mm

| ツールNo. EDP No. | 呼び Designation | 外径 DC | 刃数 ZEPF | 取付け径 DCON | ねじサイズ CRKS | スパナサイズ Spanner Size | 全長 LF | 端面径 DCSFMS | APMX | 重量 (kg) | 適用インサート Applicable Inserts | 適用シャンク ホルダタイプ Applicable Shank | 標準価格 (Yen) |
|--------------------|-------------------|----------|------------|--------------|---------------|------------------------|----------|---------------|------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| NEW 7803822 | PSE07R010SF6-2 | 10 | 2 | 6.5 | M 6 | 7 | 26 | 9 | 6 | 0.011 | ① | ① | 29,400 |
| NEW 7803823 | PSE07R012SF6-3 | 12 | 3 | 6.5 | M 6 | 7 | 26 | 11 | 6 | 0.01 | | ② | 36,400 |
| NEW 7803824 | PSE07R016SF8-4 | 16 | 4 | 8.5 | M 8 | 10 | 27 | 15 | 6 | 0.032 | | ③ | 40,100 |
| NEW 7803825 | PSE07R020SF10-4 | 20 | 4 | 10.5 | M10 | 14 | 33 | 18 | 6 | 0.063 | | ④ | 44,900 |
| NEW 7803826 | PSE07R025SF12-5 | 25 | 5 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 6 | 0.111 | | ⑤ | 52,500 |
| NEW 7803827 | PSE07R032SF16-6 | 32 | 6 | 17 | M16 | 22 | 35 | 17 | 6 | 0.176 | | ⑥ | 57,700 |
| 7801600 | PSE11R016SF8-2 | 16 | 2 | 8.5 | M 8 | 10 | 27 | 14.5 | 10 | 0.03 | ② | ③ | 46,600 |
| 7801612 | PSE11R017SF8-2 | ★17 | 2 | 8.5 | M 8 | 10 | 27 | 14.5 | 10 | 0.03 | | | 46,600 |
| 7801613 | PSE11R018SF8-2 | ★18 | 2 | 8.5 | M 8 | 10 | 27 | 14.5 | 10 | 0.03 | | | 46,600 |
| 7801601 | PSE11R020SF10-3 | 20 | 3 | 10.5 | M10 | 14 | 33 | 18 | 10 | 0.06 | | ④ | 63,100 |
| 7801614 | PSE11R021SF10-3 | ★21 | 3 | 10.5 | M10 | 14 | 33 | 18 | 10 | 0.06 | | | 63,100 |
| 7801615 | PSE11R022SF10-3 | ★22 | 3 | 10.5 | M10 | 14 | 33 | 18 | 10 | 0.06 | | | 63,100 |
| 7801602 | PSE11R025SF12-4 | 25 | 4 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 10 | 0.1 | | ⑤ | 77,000 |
| 7801616 | PSE11R026SF12-3 | ★26 | 3 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 10 | 0.1 | | | 77,000 |
| 7801603 | PSE11R028SF12-4 | ★28 | 4 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 10 | 0.11 | | | 77,000 |
| 7801604 | PSE11R032SF16-5 | 32 | 5 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 10 | 0.19 | | | 94,400 |
| 7801617 | PSE11R033SF16-3 | ★33 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 10 | 0.2 | ⑥ | 94,400 | |
| 7801605 | PSE11R035SF16-5 | ★35 | 5 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 10 | 0.2 | | 94,400 | |
| 7801606 | PSE11R040SF16-6 | 40 | 6 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 10 | 0.22 | | 103,000 | |
| 7801607 | PSE15R025SF12-2 | 25 | 2 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 14 | 0.09 | ③ | ⑤ | 56,100 |
| 7801618 | PSE15R026SF12-2 | ★26 | 2 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 14 | 0.1 | | | 56,100 |
| 7801608 | PSE15R028SF12-2 | ★28 | 2 | 12.5 | M12 | 17 | 35 | 23 | 14 | 0.1 | | | 56,100 |
| 7801609 | PSE15R032SF16-3 | 32 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 14 | 0.17 | | ⑥ | 77,000 |
| 7801619 | PSE15R033SF16-3 | ★33 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 14 | 0.18 | | | 77,000 |
| 7801610 | PSE15R035SF16-3 | ★35 | 3 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 14 | 0.18 | | | 77,000 |
| 7801611 | PSE15R040SF16-4 | 40 | 4 | 17 | M16 | 22 | 40 | 28 | 14 | 0.2 | | | 88,200 |

シャンクホルダについてはp.242～p.244をご覧ください。
See p.242-p.244 for shank holders.

★刃太タイプ 詳細はp.106をご覧ください。
Reduced Shank Type See p.106 for details.