

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ

**A**  
The A Brand


CARBIDE FLAT DRILL WITH INTERNAL COOLANT SUPPLY (3D TYPE)

ADFO-3D

切削条件 Cutting Conditions | P.437



コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。  
Drills may have some discoloration, but it does not cause any performance problems.

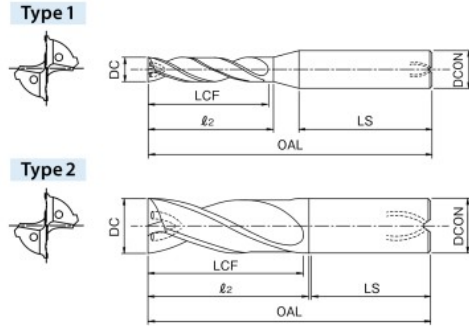

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	$\phi_2$	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
3334300	3				37.1				-	7,070
3334301	3.03				37.2				-	7,620
3334302	3.1	15			37.3	16			-	7,620
3334303	3.15				37.4				-	7,620
3334304	3.2				37.5				-	7,620
3334305	3.3				37.7				-	7,620
3334306	3.4		55		36.9				-	7,620
3334307	3.5			4	37.1		1		-	7,620
3334308	3.53				37.1				-	8,020
3334309	3.6	16			37.3	17			-	8,020
3334310	3.66				37.4				-	8,020
3334311	3.68				37.4				-	8,020
3334312	3.7				37.4				-	8,020
3334313	3.8				39.6				-	8,020
3334314	3.9	19			39.8	20			-	8,020
3334315	4				40		2		-	8,020
3334316	4.03				34.3				-	8,590
3334317	4.1				34.5				-	8,590
3334318	4.2				34.6				-	8,590
3334319	4.3				34.8				-	8,590
3334320	4.4		60		35			B	-	8,590
3334321	4.5	21			35.2	22			-	8,590
3334322	4.53				35.3				-	9,200
3334323	4.6				35.4				-	9,200
3334324	4.62				35.4				-	9,200
3334325	4.64				35.5				-	9,200
3334326	4.7				35.6				-	9,200
3334327	4.8			6	37.8		1		-	9,200
3334328	4.9				37.9				-	9,200
3334329	5				38.1				-	9,200
3334330	5.03	24			38.2	25			-	9,690
3334331	5.1				38.3				-	9,690
3334332	5.2				38.5				-	9,690
3334333	5.3		65		38.7				-	9,690
3334334	5.4				35.9				-	9,690
3334335	5.5				36.1				-	9,690
3334336	5.52	27			36.1	28			-	10,200
3334337	5.54				36.1				-	10,200
3334338	5.6				36.3				-	10,200
3334339	5.7				36.4				-	10,200

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	$\phi_2$	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
3334340	5.8				36.6				-	10,200
3334341	5.9	27	65	6	36.8	28	1		-	10,200
3334342	6				37		2		-	10,200
3334343	6.03				35.3				-	10,200
3334344	6.1				35.5				-	10,200
3334345	6.2				35.6				-	10,200
3334346	6.3				35.8				-	10,200
3334347	6.4				36				-	10,200
3334348	6.5				36.2				-	10,200
3334349	6.53	30	70		36.3	31			-	10,900
3334350	6.6				36.4				-	10,900
3334351	6.7				36.6				-	10,900
3334352	6.8				36.8				-	10,900
3334353	6.9				36.9				-	10,900
3334354	7			8	37.1		1		-	10,900
3334355	7.03				37.2				-	11,500
3334356	7.1				38.3				-	11,500
3334357	7.2				38.5				-	11,500
3334358	7.3				38.7				-	11,500
3334359	7.4				38.9				-	11,500
3334360	7.5				39.1				-	11,500
3334361	7.6	34	75		39.3	35		B	-	12,100
3334362	7.7				39.4				-	12,100
3334363	7.8				39.6				-	12,100
3334364	7.9				39.8				-	12,100
3334365	8				40		2		-	12,100
3334366	8.03				37.3				-	12,800
3334367	8.1				37.5				-	12,800
3334368	8.2				37.6				-	12,800
3334369	8.3				37.8				-	12,800
3334370	8.4				38				-	12,800
3334371	8.5				38.2				-	12,800
3334372	8.53	38	80	10	38.3	39	1		-	13,400
3334373	8.6				38.4				-	13,400
3334374	8.7				38.6				-	13,400
3334375	8.8				38.8				-	13,400
3334376	8.9				38.9				-	13,400
3334377	9				39.1				-	13,400
3334378	9.03				39.2				-	14,100
3334379	9.1	42	85		40.3	43			-	14,100

次ページへ  
直径 DC 9.2~20 NEXT

OSGのPSシリーズ

**商品シリーズ** Parts & Supply series

※詳細は P.968 を参照下さい。 See p.968 for details

圧縮空気を利用し、故障知らず。お手持ちのドラム缶にセットするだけで、水・油・ヘッドロをスピード吸入・スピード吐出。

OSGアプリなら新製品カタログを即座にゲット ▶▶▶ P.6

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.