

G-LIST No. | EW1092

FXコート4刃スリムシャンク ショート

FX Coated-4 Flutes-Slim shank-Short

FX-SS-EMS

切削条件 Cutting Conditions | P588



シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。

Employs slim shank diameter (mill dia. -1mm) for flexibility of tool extension from the machine.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8408506	6	90	15	5	A	31	13,400
8408508	8	100	20	7		58	16,800
8408510	10		25	9		94	22,000
8408512	12	110	30	11		149	27,300

G-LIST No. | EW1118

FXコート深彫り対応型 多機能

FX Coated-Multi-Purpose for Standard Speed

FXS-HPE

切削条件 Cutting Conditions | P577




壁際の溝もロングシャンクのため干渉の心配もなく、高能率に加工できます。

The tool's extra long shank enables efficient slotting next to deep side walls and prevents interference from the work piece.



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8546600	10	130	15	8	B	105	19,800
8546620	12	150	18	10		180	24,000
8546640	14	160	21	12		278	40,700
8546680	18	180	27	16		533	70,000
8546720	22	200	33	20		906	91,000

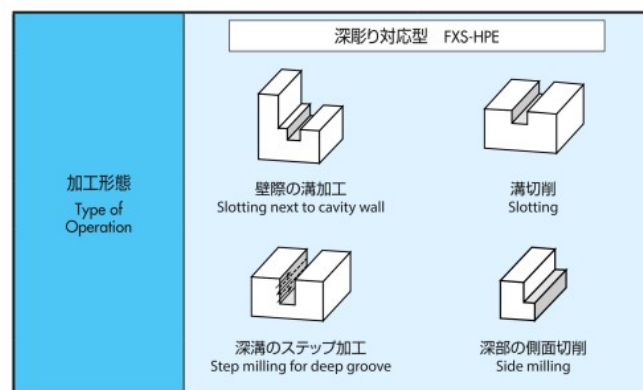

OSGアプリなら新製品カタログを即座にゲット

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
	~40HRC		~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB						
FX-SS-EMS	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
FXS-HPE	○	○	○	○	○	○			○	○	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item