

**CrN2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート**  
 CrN Coated・2 Flutes・Long Neck・Short-for Copper, Aluminum Alloys & Plastic

**CRN-LN-EDS**

切削条件 Cutting Conditions **P606-4**



大きな突き出しでも高効率、高精度加工を可能とする剛性の高いショート刃ロングネック形状です。銅電極の高速高精度加工にも最適です。

Best for high speed and precision machining of Copper electrodes.




(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×首下長 DC×LU	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	首径 DN	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8530005	0.5 × 2.5	60	0.7	6	0.45	<input type="checkbox"/>	-	-	
8531553	0.5 × 3					<input type="checkbox"/>	-	-	
8531554	0.5 × 4					<input type="checkbox"/>	-	-	
8531555	0.5 × 5					<input type="checkbox"/>	-	-	
8531563	0.6 × 3		0.9		0.55	<input type="checkbox"/>	-	-	
8531566	0.6 × 6					<input type="checkbox"/>	-	-	
8530008	0.8 × 4		1.2		0.75	<input type="checkbox"/>	-	-	
8531588	0.8 × 8					<input type="checkbox"/>	-	-	
8531603	1 × 3		1.5		0.95	0.95	<input type="checkbox"/>	-	-
8531604	1 × 4						<input type="checkbox"/>	-	-
8530010	1 × 5						<input type="checkbox"/>	-	-
8531606	1 × 6						<input type="checkbox"/>	-	-
8531607	1 × 7						<input type="checkbox"/>	-	-
8531608	1 × 8						<input type="checkbox"/>	-	-
8531609	1 × 9						<input type="checkbox"/>	-	-
8531610	1 × 10						<input type="checkbox"/>	-	-
8530015	1.5 × 7.5	2.3		1.45			<input type="checkbox"/>	-	-
8531655	1.5 × 15						<input type="checkbox"/>	-	-

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×首下長 DC×LU	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	首径 DN	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8530020	2 × 10	60	3	1.95	1.95	<input type="checkbox"/>	-	-
8531712	2 × 12					<input type="checkbox"/>	-	-
8531714	2 × 14					<input type="checkbox"/>	-	-
8531716	2 × 16					<input type="checkbox"/>	-	-
8531718	2 × 18	70	3.7	6	2.4	<input type="checkbox"/>	-	-
8531720	2 × 20					<input type="checkbox"/>	-	-
8530025	2.5 × 12.5					<input type="checkbox"/>	-	-
8531753	2.5 × 17.5					<input type="checkbox"/>	-	-
8531756	2.5 × 25	80	4.5	2.85	2.85	<input type="checkbox"/>	-	-
8530030	3 × 15					<input type="checkbox"/>	-	-
8531830	3 × 30					<input type="checkbox"/>	-	-
8530040	4 × 20					<input type="checkbox"/>	-	-
8531940	4 × 40	90	7.5	4.85	4.85	<input type="checkbox"/>	-	-
8530050	5 × 25					<input type="checkbox"/>	-	-
8530060	6 × 30					<input type="checkbox"/>	-	-
8530080	8 × 30					<input type="checkbox"/>	-	-
8530080	8 × 40	110	12	8	7.85	<input type="checkbox"/>	-	-
8530100	10 × 50	125	15	10	9.85	<input type="checkbox"/>	-	-
8530120	12 × 60	140	18	12	11.85	<input type="checkbox"/>	-	-

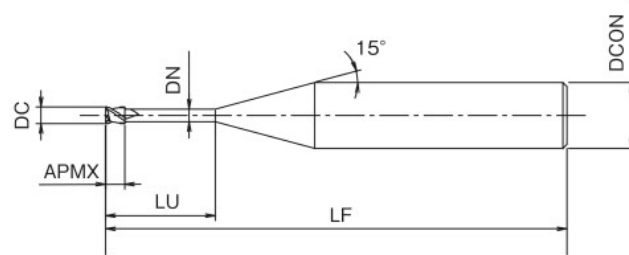

**OSG** OSGアプリならお気に入りのカタログをメールで送信 ▶▶▶ P. 6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB				
<b>CRN-LN-EDS</b>											

**在庫記号について** Inventory symbols  
 ● = 標準在庫品 Standard stock item  
 ○ = 標準準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item  
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.  
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item  
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

超硬エンドミル  
 CARBIDE END MILLS  
 SPECIFICATION CHART  
 形状寸法表  
 ハイスエンドミル  
 HSS END MILLS  
 インデキサブル  
 INDEXABLE TOOL  
 ツール  
 OTHER PRODUCTS  
 各種製品  
 INDEX  
 CARBIDE SQUARE  
 超硬スクエア  
 CARBIDE LONG  
 NECK SQUARE  
 超硬ロング  
 ネックスクエア  
 SQUARE HELICAL MILL  
 (WITH BRAZED INSERTS)  
 超硬ヘリカル  
 スクエア  
 CARBIDE BALL NOSE  
 超硬ボール  
 CARBIDE BALL NOSE  
 WITH LONG NECK  
 超硬ロング  
 ネックボール  
 CARBIDE PENCIL  
 NECK BALL NOSE  
 超硬ペンシル  
 ネックボール  
 CARBIDE CORNER RADIUS  
 超硬コーナR  
 CARBIDE ROUGHING  
 超硬ラフニング  
 CARBIDE TAPER  
 超硬テーパ  
 CARBIDE TAPER  
 BALL NOSE  
 超硬テーパ  
 ボール  
 CARBIDE TAPER  
 CORNER RADIUS  
 超硬テーパ  
 コーナR  
 CARBIDE COUNTERBORING  
 超硬座ぐり  
 CARBIDE CHAMFERING  
 超硬 面取り  
 ROUTER FOR CFRP  
 CFRP用  
 ルーター  
 317-11