

G-LIST No. | EW1264

ダイヤコート ヘリングボーンカッタ
Diamond Coated 60 Degree Helix Compression Router

DIA-HBC60


切削条件 Cutting Conditions | **P624**

CARBIDE

DIA

SHRINK FIT

60°

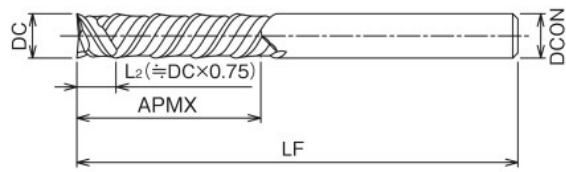

(単位:mm) (Unit:mm)

| ツール No. EDP No. | 呼び Designation | 外径 DC | | 刃長 APMX | 全長 LF | シャンク径 DCON | | 刃数 ZEFP | 底刃 ZEFF | ネジレ Helix | 在庫 Stock | 重量 (g) | 標準価格 (Yen) |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|------------|----------|------------|-------|------------|------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|
| | | インチ inch | ミリ mm | | | インチ inch | ミリ mm | | | | | | |
| 8809191 | 6 | — | 6 | 18 | 68 | — | 6 | 2 | 2 | 左右 Left Right | A | ● 30 | 21,900 |
| 8809193 | 8 | — | 8 | 24 | 74 | — | 8 | | | | | ● 54 | 31,300 |
| 8809195 | 10 | — | 10 | 30 | 80 | — | 10 | | | | | ● 89 | 42,500 |

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

インデキシング
ツール
INDEXING TOOL

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

G-LIST No. | EW1259

ダイヤコート 高能率コースクロスニッケルーター
Diamond Coated Coarse Nicked Router


DIA-CNC

切削条件 Cutting Conditions | **P624**

CARBIDE

DIA

SHRINK FIT

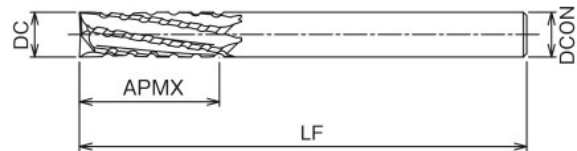

(単位:mm) (Unit:mm)

| ツール No. EDP No. | 呼び Designation | 外径 DC | | 刃長 APMX | 全長 LF | シャンク径 DCON | | 刃数 ZEFP | 底刃 ZEFF | ネジレ Helix | 在庫 Stock | 重量 (g) | 標準価格 (Yen) |
|--------------------|-------------------|------------|--------------|------------|----------|------------|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| | | インチ inch | ミリ mm | | | インチ inch | ミリ mm | | | | | | |
| | 3.175 | 1/8 | 3.175 | 10 | 60 | 1/8 | 3.175 | 4 | | | | □ | — |
| | 4 | — | 4 | 12 | 62 | — | 4 | | | | | □ | — |
| | 6 | — | 6 | 18 | 68 | — | 6 | 6 | 2 | 右 Right | — | □ | — |
| | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 19 | 69 | 1/4 | 6.35 | | | | | □ | — |
| | 8 | — | 8 | 24 | 74 | — | 8 | | | | | □ | — |
| | 9.525 | 3/8 | 9.525 | 28 | 78 | 3/8 | 9.525 | | | | | □ | — |
| | 10 | — | 10 | 30 | 80 | — | 10 | | | | | □ | — |
| | 12 | — | 12 | 36 | 86 | — | 12 | | | | | □ | — |
| | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 38 | 88 | 1/2 | 12.7 | 8 | | □ | — | □ | — |

CARBIDE SQUARE
超硬スクエア

CARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエア

SQUARE HELICAL MILL
(WITH BRAZED INSERTS)
超硬ヘリカル
スクエア

CARBIDE BALL NOSE
超硬ボール

CARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボール

CARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボール

CARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナR

CARBIDE ROUGHING
超硬ラフing

CARBIDE TAPER
超硬テーパ

CARBIDE TAPER
NECK BALL NOSE
超硬テーパ
ボール

CARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナR

CARBIDE
COUNTERBORING
超硬座くり

CARBIDE CHAMFERING
超硬面取り

ROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター

| 製品記号 Abbreviation | 被削材質 Work Material | 炭素鋼 Carbon Steel | 合金鋼 Alloy Steel | プリハードン鋼 Prehardened Steel | ステンレス鋼 Stainless Steel | 鋳鉄 Cast Iron | 銅合金 Copper Alloy | アルミ合金 Aluminum Alloy | グラファイト Graphite | チタン合金 Titanium Alloy | 耐熱合金 Heat Resistant Alloy | プラスチック Plastic | 複合材料 Composite Material |
|----------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | DIA-HBC60 | プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Steel | ~ 40HRC | ~ 45HRC | ~ 55HRC | ~ 60HRC | ~ 65HRC | ~ 35HRC | ~ 350HB | | | | |

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item