



インサートタイプ①,② インサートタイプ①と②(φ8用)は勝手付き
Type ①・②(φ8): L/R

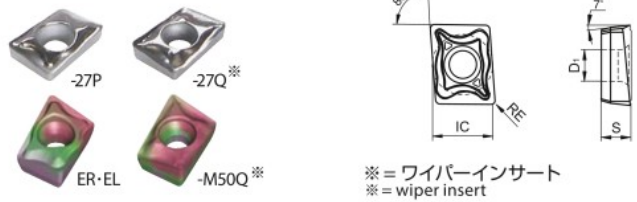

インサートタイプ③~⑩
Type

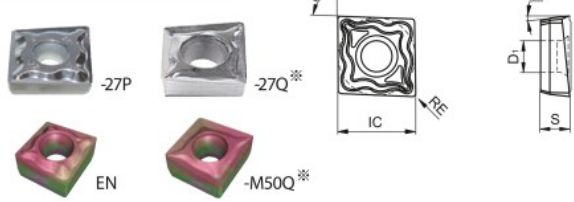

※=ワイパーインサート
※=wiper insert

■エコカットインサート EcoCut Inserts

インサートタイプ Type	型番 Description	勝手 HAND	IC	S	RE	D ₁	超硬 Non-Coated		コーティング材種 Grade of Coated Materials			在庫 Stock	標準価格 (Yen)
							H210T	H216T	CTCP425	CTPP430	CTCP435		
①	XCET040102FL-27P	L	4.5	1.8	0.2	2.1	*	8922051				C	1,700
	XCET040102FL-27Q						*				-	-	
	XCNT040102EL							8922061	8922063	8922062	C	1,670	
	XCET040104FL-27P							8922053			-	-	
	XCET040104FL-27Q							*			-	-	
	XCNT040104EL							8922065	8922067	8922066	C	1,670	
XCNT040104EL-M50Q		*			-	-							
②	XCET040102FR-27P	R	4.5	1.8	0.2	2.1	*	8927511				C	1,700
	XCET040102FR-27Q						*				-	-	
	XCNT040102ER							8927508	8927510	8927509	C	1,670	
	XCET040104FR-27P							8927515			-	-	
	XCET040104FR-27Q							*			-	-	
	XCNT040104ER							8927512	8927514	8927513	C	1,670	
XCNT040104ER-M50Q		*			-	-							
③	XCET050202FN-27P	N	5.8	2.1	0.2	2.25	*	8927519				C	1,700
	XCET050202FN-27Q						*				-	-	
	XCNT050202EN							8927516	8927518	8927517	C	1,670	
	XCET050204FN-27P							8927523			-	-	
	XCET050204FN-27Q							*			-	-	
	XCNT050204EN							8927520	8927522	8927521	C	1,670	
XCNT050204EN-M50Q		*			-	-							
④	XCET060202FN-27P	N	6.5	2.38	0.2	2.5	*	8927527				C	1,700
	XCET060202FN-27Q						*				-	-	
	XCNT060202EN							8927524	8927526	8927525	C	1,670	
	XCET060204FN-27P							8927531			-	-	
	XCET060204FN-27Q							*			-	-	
	XCNT060204EN							8927528	8927530	8927529	C	1,670	
XCNT060204EN-M50Q		*			-	-							
⑤	XCET070304FN-27P	N	7.6	3.18	0.4	2.8	*	8927535				C	1,700
	XCET070304FN-27Q						*				-	-	
	XCNT070304EN							8927532	8927534	8927533	C	1,670	
XCNT070304EN-M50Q		*			-	-							
⑥	XCET080304FN-27P	N	8.5	3.18	0.4	3.4	*	8927539				C	1,720
	XCET080304FN-27Q						*				-	-	
	XCNT080304EN							8927536	8927538	8927537	C	1,680	
XCNT080304EN-M50Q		*			-	-							
⑦	XCET09T304FN-27P	N	9.6	3.97	0.4	3.4	*	8927543				C	1,740
	XCET09T304FN-27Q						*				-	-	
	XCNT09T304EN							8927540	8927542	8927541	C	1,700	
	XCNT09T304EN-M50Q							*			-	-	
⑧	XCET10T304FN-27P	N	10.6	3.97	0.4	4.4	*	8927547				C	1,780
	XCET10T304FN-27Q						*				-	-	
	XCNT10T304EN							8927544	8927546	8927545	C	1,750	
	XCNT10T304EN-M50Q							*			-	-	
	XCET10T308FN-27P							8927551			C	1,780	
	XCET10T308FN-27Q							*			-	-	
XCNT10T308EN		8927548	8927550	8927549	C	1,750							
XCNT10T308EN-M50Q		*			-	-							
⑨	XCET130404FN-27P	N	13.5	4.76	0.4	5.3	*	8927555				C	2,170
	XCET130404FN-27Q						*				-	-	
	XCNT130404EN							8927552	8927554	8927553	C	2,110	
	XCNT130404EN-M50Q							*			-	-	
	XCET130408FN-27P							8927559			C	2,170	
	XCET130408FN-27Q							*			-	-	
XCNT130408EN		8927556	8927558	8927557	C	2,110							
XCNT130408EN-M50Q		*			-	-							
⑩	XCET170508FN-27P	N	17.5	5.56	0.8	5.3	*	8927563				C	2,200
	XCET170508FN-27Q						*				-	-	
	XCNT170508EN							8927560	8927562	8927561	C	2,140	
	XCNT170508EN-M50Q							*			-	-	

* = 取り寄せ対応品 納期及び価格はお問い合わせ下さい。
 ・L=左勝手、R=右勝手、N=両勝手
 Tool marked * are special order items, please contact us for details.
 L = Left Hand, R = Right Hand, N = Neutral

炭素鋼	P	●	●	●
ステンレス鋼	M	○	●	○
鋳鉄	K	○	○	●
非鉄金属	N	●	○	○
耐熱合金	S	●	○	○
高硬度材	H	○	○	○

●第一推奨材質 ○第二推奨材質 ●Best ○Good

■部品 Accessories

クランプねじ Clamping Screw	型番 Description	トルクス サイズ	推奨締め 付けトルク [N・m]	適用 ボディ
	M1,8 × 3,6-06IP/10013338	06IP	0.4	ECC 08...
	M2,0 × 4,3-06IP/10013332	06IP	0.7	ECC 10...
	M2,2 × 5,0-07IP/10009244	07IP	1.0	ECC 12...
	M2,5 × 6,0-08IP/10009243	08IP	1.2	ECC 14...
	M3,0 × 7,0-09IP/10003007	09IP	2.2	ECC 16, 18...
	M3,5 × 8,6-15IP/10008749	15IP	3.2	ECC 20...
	M4,5 × 10,5-20IP/10013040	20IP	5.0	ECC 25, 32...

ドライバ Driver	型番 Description	トルクス サイズ	適用 ボディ
	10014921/TORX 06IP F	06IP	ECC 08, 10...
	10007404/TORX 07IP F	07IP	ECC 12...
	10002494/TORX 08IP F	08IP	ECC 14...
	10014922/TORX 09IP F	09IP	ECC 16, 18...
	SD-T15IP-80mm	15IP	ECC 20...
	SD-T20IP-100mm	20IP	ECC 25, 32...

ねじおよびドライバはボディに付属しています。別途ご購入の際はお問い合わせ下さい。
 Clamping screw and driver come with the body. Please contact us for details.

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

インテリジェント
ツール
INTELLIGENT TOOL

SPECIFICATION CHART
形状寸法表

各種製品
OTHER PRODUCTS

索引
INDEX

フェニックス
PHOENIX

ワルター
WALTER

セラテジット
CERATIZIT

MaxiMill 274

MaxiMill HEC

MULTIPURPOSE TURNING
多機能旋削用

TURNING
旋盤