


TV 上水フランジ・内径メクラフランジ

単位：円


材質		JIS G5501 FC200					
分類	上水フランジ			内径止水用上水フランジ			
	黒	白	コート	黒	白	コート	
形状							
製品No.	3	6	123	22	24	125	
呼径							
50	2	3,270	4,320	6,070			
65	2½	3,810	4,960	6,120			
80	3	5,160	6,430	7,180	6,280	9,140	
100	4	6,060	7,300	8,780	8,880	12,000	
125	5	7,760	10,110	13,810	14,600	20,020	
150	6	10,280	12,320	15,490	18,860	24,280	
200	8	18,170	21,780	27,390	37,160	42,860	

ねじ	JIS B0203 管用テーパネジ	■別途見積 ●その他特殊仕様
表面処理	鋳放し(黒品) / 溶融亜鉛メッキ(白品)	

上水フランジ

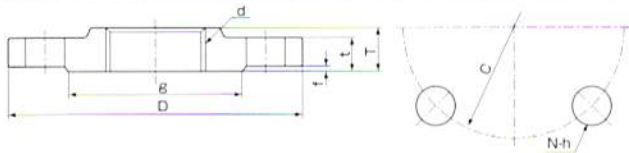

内径メクラ上水フランジ

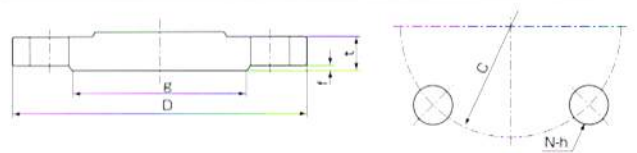

呼び径	d	D	T	フランジ(上水道用)				ボルト穴		
				t	f	g	C	数 N	h	
50	Rc 2	184	27	16	2	97	140	4	19	
65	Rc2½	198	28	16	2	117	155	4	19	
80	Rc 3	211	31	18	2	125	168	4	19	
100	Rc 4	238	31	18	2	152	195	4	19	
125	Rc 5	263	32	20	2	177	220	6	19	
150	Rc 6	290	33	22	2	204	247	6	19	
200	Rc 8	342	35	22	2	256	299	8	19	

呼び径	D	フランジ(上水道用)				ボルト穴		
		t	f	g	C	数 N	h	
80	211	18	2	125	168	4	19	
100	238	18	2	152	195	4	19	
125	263	20	2	177	220	6	19	
150	290	22	2	204	247	6	19	
200	342	22	2	256	299	8	19	

★上記法表に示す数値は基本寸法であり実寸法と異なる場合があります。