

仕様

●エコノミー(PTE)



マワールの生産ノウハウを結集し、品質はそのまま価格を従来品の約30%安にしています。お求めやすい新製品です。どうぞお試しください。

●軽・中・重荷重用(PTL・PTM・PTH)



汎用性の高いベストセラー商品です。品種も豊富で用途にピッタリのタイプをお選びいただけます。

●耐水・冷凍用(PTS・ステンレス製)



水に強いステンレス製でSUS304を使用、-40℃の冷凍庫内でも使えます。食品、医薬品などのクリーンな環境下でも使えます。

寸法・耐荷重表 単位：mm・kg

項目 サイズ	外径	内径	高さ	エコノミー PTE(ピンク)		軽荷重用 PTL(オレンジ)		中荷重用 PTM(イエロー)		重荷重用 PTH(ホワイト)		耐水・冷凍用 ステンレス仕様 PTS	
				自重	耐荷重	自重	耐荷重	自重	耐荷重	自重	耐荷重	自重	耐荷重
				60	600	520	55		10.1	700	10.6	1,000	
80	800	720	55	13.3	500	13.7	800	14.4	1,300			15.3	1,000
100	1,000	920	55	17.6	700	17.8	1,000	18.2	1,600	19.4	2,700	19.4	1,300
120	1,200	1,120	55	20.2	900	20.9	1,200	21.8	2,000	22.7	2,800	23.4	1,600
135	1,350	1,250	65			37.4	1,600	38.4	2,400	39.4	3,000		
160	1,600	1,500	65			45.0	2,000			46.7	3,400		

お願い：ご用意に際しましては型式とサイズをご指定ください。(例)PTE-80, PTM-100

オプション類

【PT回転ストッパー標準型(360度)】

〈標準型手動式〉
テーブルでのご使用に。



〈標準型足踏ペダル式〉
フロアー直置きで。



(注) マワールには取付穴加工が必要です。
●標準型は「マワール」と「回転ストッパー標準(360度)型」で構成

【PT回転ストッパー90度型】

〈90度型手動式〉
テーブルでのご使用に。





〈90度型足踏ペダル式〉
フロアー直置きで。



-90度型-

「マワール」と「90度割り出しリング」と「PT回転ストッパー90度型」の構成となります。マワールPT(E)(L)(M)型の60、80、100、120サイズに取り付け出来ます。
※ストッパーの取り付けにはマワール本体に穴加工が必要です。


「90度割り出しリング」を被せます

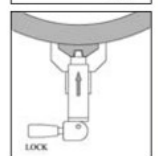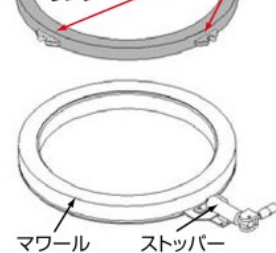

※図は手動式


【取付用座金】

溶接せずに取付けるための座金です。鉄板、合板、コンベヤ、台車、リフターの取付けに便利です。
トップレース(内側)アンダーレース(外側)用共通部品

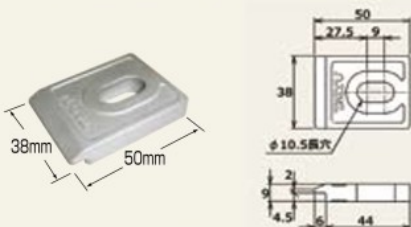

(注) マワールへの溶接は避けてください。


取付例

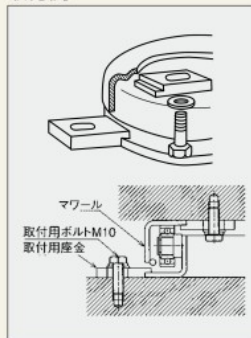

直接穴加工が出来るルルマン(7ページ)もございます。

【滑り防止テープ】

 プラスチックパレット積載時の滑りを防止します。



使用サイズ	お徳用パック
PT 60	8枚
PT 80	10枚
PT 100	14枚
PT 120	16枚

(注) お客様で本体に貼付してください。1枚からでもご注文を承ります。