

# TB


## <一般汎用>



使用圧力範囲 : 0.03~1.6MPa  
 最高使用温度 : 220℃  
 本体材質 : ステンレス鋳鋼  
 要部材質 : ステンレス鋼

シリーズ	品番	面間(mm)
<b>TB</b> ネジ込 ソケットウェルド	TB-15A	100
	TB-20A	105
	TB-25A	115
	TB-32A	130
	TB-40A	140
	TB-50A	170
<b>TBF</b> フランジ JIS10K または ANSI150LB	TBF-15A	175
	TBF-20A	195
	TBF-25A	215
	TBF-32A	245
	TBF-40A	260
	TBF-50A	265

●性能曲線

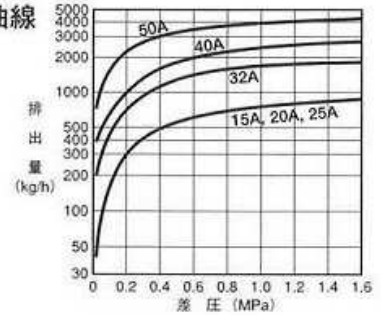

# 20K-TB

## <中圧一般用>



使用圧力範囲 : 0.1~2.0MPa  
 最高使用温度 : 350℃  
 本体材質 : ステンレス鋳鋼  
 要部材質 : ステンレス鋼

シリーズ	品番	面間(mm)
<b>20K-TB</b> ネジ込 ソケットウェルド	20KTB-15A	100
	20KTB-20A	105
	20KTB-25A	115
	20KTB-32A	130
	20KTB-40A	140
	20KTB-50A	170
<b>20K-TBF</b> フランジ JIS20K または ANSI300LB	20KTBF-15A	175
	20KTBF-20A	195
	20KTBF-25A	215
	20KTBF-32A	245
	20KTBF-40A	260
	20KTBF-50A	265

●性能曲線

