

# ダイヤルゲージ用アクセサリ


## ●各種測定子ジョイント(継ぎ足しジョイント)

標準ダイヤルゲージにて測定物に測定子が届かない場合に測定子ジョイントを継ぎ足すと非常に便利です。

Lmm	6mm	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	90mm	100mm
φ4タイプ	XJ-406	XJ-410	XJ-415	XJ-420	XJ-425	XJ-430	XJ-435	XJ-440	XJ-445	XJ-450	XJ-455	XJ-460	XJ-465	XJ-470	XJ-475	XJ-480	XJ-490	XJ-400
φ5タイプ		XJ-510		XJ-520		XJ-530		XJ-540		XJ-550		XJ-560						


注) XJ-406のネジ穴深さは5mmになります。

φ4タイプ

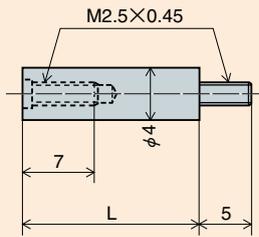

※XJ-406のネジ穴深さは5mmになります。

φ5タイプ

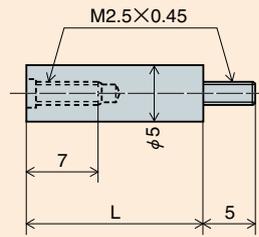

■長針抜き 使用例



## ●修理器具セット

①～⑭がセットになっています。(単品販売もしております)

<p>① ケース</p>	<p>② 長針抜き</p>	<p>③ 短針抜き</p>	<p>④ ドライバーセット</p> <p>(プラス・マイナス6本組)</p>	<p>⑤ 柄付ドライバー</p>
<p>⑥ リーマ</p>	<p>⑦ リーマホルダ</p>	<p>⑧ 時計油</p>	<p>⑨ ピンセット</p>	<p>⑩ やっこ</p>
<p>⑪ 洗浄ブラシ</p>	<p>⑫ ブロワ</p>	<p>⑭ おおい板圧入器</p> <p>●ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージのおおい板を外枠に挿入するときに使用します。 ●標準付属品として8個の替駒があります。 ●替駒の使用例 ③と④でこ式ダイヤルゲージPC、PCN ④と⑤小形ダイヤルゲージ ⑥と⑦0.001mm、0.01mm標準型ダイヤルゲージ ⑦と⑧長ストロークダイヤルゲージ</p> <p>●替駒寸法(mm) ① φ20 ② φ21.5 ③ φ24.5 ④ φ30 ⑤ φ33 ⑥ φ36 ⑦ φ40.5 ⑧ φ43</p>		
<p>⑬ 注油筆</p>				