


種類と価格

※2023年2月から標準価格(税別)を改定しています。

DP-100シリーズ

型式名について

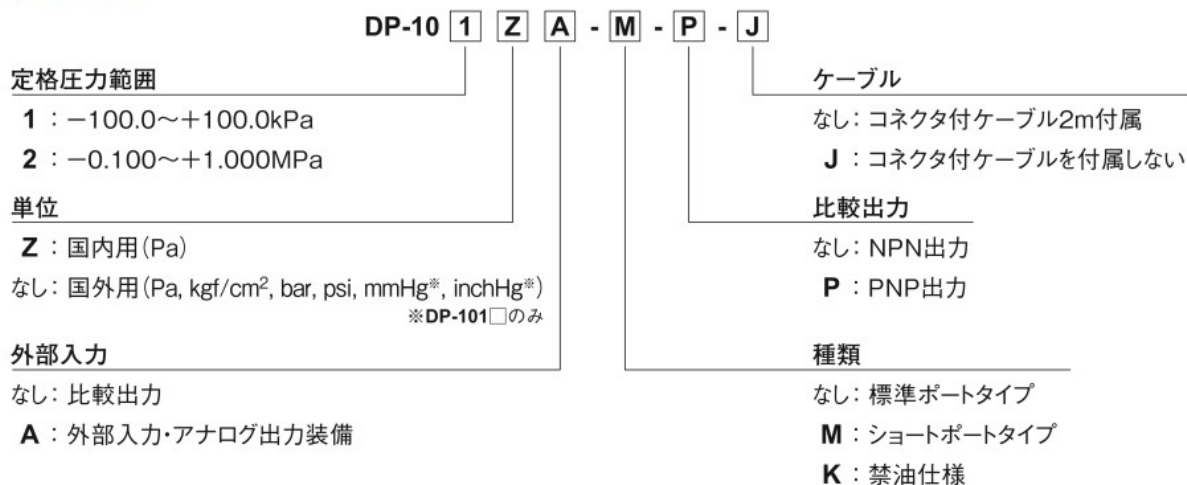


国内用

種類		形状	定格圧力範囲	型式名	圧力ポート	比較出力	標準価格 (税別)		
標準ポートタイプ	標準		-100.0~+100.0kPa	DP-101Z	M5めねじ + R1/8 おねじ	NPNTランジスタ・オープンコレクタ	各10,800円		
				DP-101Z-P				PNPTランジスタ・オープンコレクタ	
	高圧用		-0.100~+1.000MPa	DP-102Z		NPNTランジスタ・オープンコレクタ			
				DP-102Z-P		PNPTランジスタ・オープンコレクタ			
	高機能		低圧用	-100.0~+100.0kPa		DP-101ZA		NPNTランジスタ・オープンコレクタ	各12,000円
						DP-101ZA-P		PNPTランジスタ・オープンコレクタ	
高圧用	-0.100~+1.000MPa	DP-102ZA	NPNTランジスタ・オープンコレクタ						
		DP-102ZA-P	PNPTランジスタ・オープンコレクタ						
ショートポートタイプ	標準	※CN-14A-C2 (コネクタ付ケーブル2m)付属	-100.0~+100.0kPa	DP-101Z-M	M5めねじ	NPNTランジスタ・オープンコレクタ	各10,800円		
				DP-101Z-M-P		PNPTランジスタ・オープンコレクタ			
	高圧用		-0.100~+1.000MPa	DP-102Z-M		NPNTランジスタ・オープンコレクタ			
				DP-102Z-M-P		PNPTランジスタ・オープンコレクタ			
	高機能		低圧用	-100.0~+100.0kPa		DP-101ZA-M		NPNTランジスタ・オープンコレクタ	各12,000円
						DP-101ZA-M-P		PNPTランジスタ・オープンコレクタ	
高圧用	-0.100~+1.000MPa	DP-102ZA-M	NPNTランジスタ・オープンコレクタ						
		DP-102ZA-M-P	PNPTランジスタ・オープンコレクタ						

禁油仕様

標準ポートタイプのNPN出力タイプに禁油仕様を用意しています。
 型式名末尾に“-K”を付けてご注文ください。
 (例) DP-102ZAの禁油仕様は、“DP-102ZA-K”
 標準価格(税別): 標準ポートタイプの価格に1,000円を加えた
 価格になります。

禁油仕様	脱脂洗浄処理	圧力ポート部、Oリング
組立工程	グリース未使用、オイルフリーラインにて組み立て	



- ・禁油仕様の接ガス部は、禁油処理されています。
- ・圧力ポートを禁油処理していますので、手などで触れないようご注意ください。手などで触れた場合は、清潔なウエスなどにアルコールを含ませて拭き取ってください。