

## 耐環境性

## レンズの汚れに強い

粉体などで多少レンズ面が汚れても距離設定方式により動作領域の変化はほとんどありません。



## 水洗いOK

保護構造IP67ですので、水がかかる場所でも大丈夫です。



ご注意：検出中に水がかかると、水を検出することがあります。

## 種類と価格


種類	形状	検出距離	型式名	電源電圧	出力	タイマ機能	標準価格 (税別)
フリー電源タイプ		0.1~2.5m	EQ-501	24~240V AC ±10% または 12~240V DC ±10%	リレー-接点1a	—	10,300円
			EQ-501T			オンディレイ/ オフディレイタイマ 装備(0.1~5s)	12,300円
		0.1~1.0m	EQ-502			—	10,300円
			EQ-502T			オンディレイ/ オフディレイタイマ 装備(0.1~5s)	12,300円
DC電源タイプ		0.1~2.5m	EQ-511	12~24V DC ±10%	NPNトランジスタ オープンコレクタ PNPトランジスタ オープンコレクタ (2出力装備)	—	10,300円
			EQ-511T			オンディレイ/ オフディレイタイマ 装備(0.1~5s)	12,300円
		0.1~1.0m	EQ-512			—	10,300円
			EQ-512T			オンディレイ/ オフディレイタイマ 装備(0.1~5s)	12,300円

## オプション(別売)

品名	型式名	内容	標準価格 (税別)
センサ取付金具	MS-EQ5-01	縦/背面方向取付金具	350円

## センサ取付金具

・MS-EQ5-01

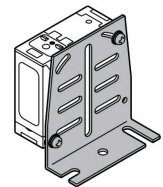

M5(長さ30mm)  
座金組込ビス2本、ナット2個付属