


## 種類と価格

## 1 セーフティライトカーテン

取付金具およびボトムキャップケーブルは、セーフティライトカーテン本体には付属されていません。別売の専用取付金具、ボトムキャップケーブルを必ずご購入ください。

種類	型式名 (注1)	国内プレス機械・ シャー対応	検出距離 (有効距離) (注2)	光軸数	検出幅 (防護高さ) (注3)		中国プレス機械用 安全装置に使用時、 またはSF4D-□-01 を国内プレス機械・ シャーに使用時	光軸 ピッチ		標準価格 (税別)
					A			B	C	
Fingerタイプ	SF4D-F15	SF4D-F15-01	0.2~7m (ショートモード時)  0.8~12m (ロングモード時) (DIPスイッチにて切り換え)	15	150mm	140mm	10mm	5mm	各103,000円	
	SF4D-F23	SF4D-F23-01		23	230mm	220mm			各135,000円	
	SF4D-F31	SF4D-F31-01		31	310mm	300mm			各166,000円	
	SF4D-F39	SF4D-F39-01		39	390mm	380mm			各200,000円	
	SF4D-F47	SF4D-F47-01		47	470mm	460mm			各225,000円	
	SF4D-F55	SF4D-F55-01		55	550mm	540mm			各255,000円	
	SF4D-F63	SF4D-F63-01		63	630mm	620mm			各285,000円	
	SF4D-F71	SF4D-F71-01		71	710mm	700mm			各315,000円	
	SF4D-F79	SF4D-F79-01		79	790mm	780mm			各345,000円	
	SF4D-F95	SF4D-F95-01		95	950mm	940mm			各405,000円	
	SF4D-F111	SF4D-F111-01		111	1,110mm	1,100mm			各460,000円	
SF4D-F127	SF4D-F127-01	127	1,270mm	1,260mm	各490,000円					
Handタイプ	SF4D-H8	SF4D-H8-01	0.2~9m (ショートモード時)  0.8~15m (ロングモード時) (DIPスイッチにて切り換え)	8	150mm	140mm	20mm	5mm	各71,000円	
	SF4D-H12	SF4D-H12-01		12	230mm	220mm			各79,000円	
	SF4D-H16	SF4D-H16-01		16	310mm	300mm			各93,000円	
	SF4D-H20	SF4D-H20-01		20	390mm	380mm			各107,000円	
	SF4D-H24	SF4D-H24-01		24	470mm	460mm			各119,000円	
	SF4D-H28	SF4D-H28-01		28	550mm	540mm			各134,000円	
	SF4D-H32	SF4D-H32-01		32	630mm	620mm			各146,000円	
	SF4D-H36	SF4D-H36-01		36	710mm	700mm			各161,000円	
	SF4D-H40	SF4D-H40-01		40	790mm	780mm			各173,000円	
	SF4D-H48	SF4D-H48-01		48	950mm	940mm			各200,000円	
	SF4D-H56	SF4D-H56-01		56	1,110mm	1,100mm			各230,000円	
	SF4D-H64	SF4D-H64-01		64	1,270mm	1,260mm			各260,000円	
	SF4D-H72	SF4D-H72-01		72	1,430mm	1,420mm			各295,000円	
	SF4D-H80	SF4D-H80-01		80	1,590mm	1,580mm			各325,000円	
	SF4D-H88	SF4D-H88-01		88	1,750mm	1,740mm			各355,000円	
SF4D-H96	SF4D-H96-01	96	1,910mm	1,900mm	各390,000円					
Arm / Footタイプ	SF4D-A4	SF4D-A4-01	0.2~9m (ショートモード時)  0.8~15m (ロングモード時) (DIPスイッチにて切り換え)	4	150mm	120mm	40mm	15mm	各62,000円	
	SF4D-A6	SF4D-A6-01		6	230mm	200mm			各65,000円	
	SF4D-A8	SF4D-A8-01		8	310mm	280mm			各73,000円	
	SF4D-A10	SF4D-A10-01		10	390mm	360mm			各84,000円	
	SF4D-A12	SF4D-A12-01		12	470mm	440mm			各96,000円	
	SF4D-A14	SF4D-A14-01		14	550mm	520mm			各110,000円	
	SF4D-A16	SF4D-A16-01		16	630mm	600mm			各122,000円	
	SF4D-A18	SF4D-A18-01		18	710mm	680mm			各134,000円	
	SF4D-A20	SF4D-A20-01		20	790mm	760mm			各146,000円	
	SF4D-A24	SF4D-A24-01		24	950mm	920mm			各173,000円	
	SF4D-A28	SF4D-A28-01		28	1,110mm	1,080mm			各200,000円	
	SF4D-A32	SF4D-A32-01		32	1,270mm	1,240mm			各228,000円	
	SF4D-A36	SF4D-A36-01		36	1,430mm	1,400mm			各256,000円	
	SF4D-A40	SF4D-A40-01		40	1,590mm	1,560mm			各284,000円	
	SF4D-A44	SF4D-A44-01		44	1,750mm	1,720mm			各312,000円	
SF4D-A48	SF4D-A48-01	48	1,910mm	1,880mm	各340,000円					

(注1): 型式名から“-”を取って、頭に“U”を付けるとご注文品番となります。  
(注2): 検出距離(有効距離)は、投・受光器間の設置可能範囲を示します。

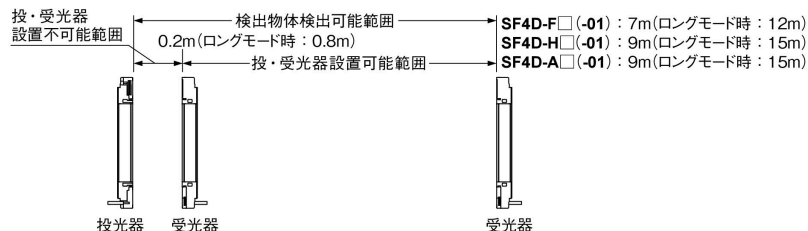

(注3): 「中国国内のプレス機械の安全装置」またはSF4D-□-01を「日本国内のプレス機械・シャー(紙断裁機)の安全装置」としてご使用になる場合は、本装置の第1光軸の中心から最終光軸の中心までの長さが防護高さとなります。

