

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Dual All Screw Cutter  
充電全ネジカッター“Dual”(デュアル)(18V/14.4V)



EZ45A8LJ2G-B  
(18Vタイプ5.0Ah)



EZ45A8X-B  
(本体のみ)



EZ9L53  
(電池パック)



EZ9L54  
(電池パック)



EZ0L81  
(充電器)



EZ9SBM10 (純正刃)    EZ9SBW31 (純正刃)

- 特長**
- 切れ味が鋭く、バリがでにくい「斜めカット」を採用しています。(可動刃側)
  - オートリセット機能付きです。(切断後スイッチを引いたままで、刃が最大限に開いた状態で自動停止)
  - スケール付きで、長さ測定、マーキング不要です。
  - 台座付きで床置き作業時に安定します。
  - 本体目盛付きで胸元でのちよいちも簡単に行えます。
- 仕様**
- 最小切断能力:20mm
  - LED内蔵
  - 切りくずキャッチャー搭載(切りくず約30mmを6本収納可能) ●引掛けフック搭載
- 製造国** ●日本

- 18V電池セット品** 付属品 ●電池パック(EZ9L54)×2個 ●充電器(EZ0L81)
- プラスチックケース(EZ9670)
  - 全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)
  - 切りくずキャッチャー(EZ45A8K3497)
  - ガイド(EZ45A8K7727) ●六角レンチ対辺4mm(EZ3542B7867)
  - 肩掛けベルト(EZ7880L3418) ●刃固定ボルト(EZ3561L6117)

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	切断能力		梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
				軟鋼・ステンレス	軟鋼のみ			
164-6100	EZ45A8LJ2G-B	¥95,375	¥109,000	W3/8	M10	1	8.52	88(150)
164-6097	EZ45A8PN2G-B	¥91,000	¥104,000	W3/8	M10	1	8.08	5(63)

- 14.4V電池セット品** 付属品 ●電池パック(EZ9L48)×2個 ●充電器(EZ0L81)
- プラスチックケース(EZ9670)
  - 全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)
  - 切りくずキャッチャー(EZ45A8K3497)
  - ガイド(EZ45A8K7727) ●六角レンチ対辺4mm(EZ3542B7867)
  - 肩掛けベルト(EZ7880L3418) ●刃固定ボルト(EZ3561L6117)

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	切断能力		梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
				軟鋼・ステンレス	軟鋼のみ			
164-6099	EZ45A8LJ2F-B	¥89,775	¥102,600	W3/8	M10	1	8.28	11(58)

**本体のみ** 注意  
●電池パック・充電器・ケースは別売です。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	切断能力		梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
				軟鋼・ステンレス	軟鋼のみ			
164-6098	EZ45A8X-B	¥52,500	¥60,000	W3/8	M10	1	3.22	63(126)

**電池パック・充電器**

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	種類	電圧(V)	容量(Ah)	電源(V)	消費電力(VA)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
777-1894	EZ9L53	¥17,325	¥19,800	電池パック	18	3.0	-	-	1	0.52	95(59)
777-1908	EZ9L54	¥21,700	¥24,800	電池パック	18	5.0	-	-	1	0.71	563(93)
777-1886	EZ9L48	¥19,075	¥21,800	電池パック	14.4	5.0	-	-	1	0.61	649(197)
360-8247	EZ0L81	¥13,125	¥15,000	充電器	-	-	AC100	198	1	0.90	453(66)

**替刃**

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	セット内容	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-8402	EZ9SBM10	¥5,688	¥6,500	全ねじカッター純正刃M10	2	10	40	32(100)
390-8411	EZ9SBW31	¥5,688	¥6,500	全ねじカッター純正刃W3/8	2	10	40	776(70)

※商品のお問い合わせ:0120-878-709 <http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/powertool/>

インパクト  
レンチ

シャーレンチ

インパクト  
ドライバー

電動  
ドライバー

ツール  
バラナー

ドリル  
ドライバー

電気  
ドリル

ハンマー  
ドリル

ドリル  
チャック

コンクリート  
ハンマー

磁気  
ボール盤

コアドリル

ディスク  
グラインダー

カーボン  
ブラシ

高周波  
グラインダー

ストレート  
グラインダー

マイクロ  
グラインダー

機械装着用  
電動スピンドル

超音波  
カッター

黒皮・  
面取り機

電動  
ヤスリ

サンダー・  
ポリッシャー

研磨機

かんな・  
トリマー・釘打機

電動  
はくり機

ベルト  
研磨機

ジグソー・  
レシプロソー

バンドソー


小型  
切断機

置き工具

MRO STOCKER

by TRUSCO

詳細は  
コチラ

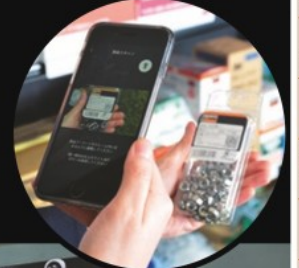

プロツール(工業用副資材)を  
工場や建築現場の敷地内に常備し、

三つの0を実現します!

- 1 常備品の管理コスト 0円    2 都度発注商品の納期 0分    3 不必要な発注 0個

ご購入は専用アプリでバーコードをスキャンするだけ!!  
お申し込みは、お近くの代理店様までお問い合わせください。



※設置例