


パワーリレー(2A超)



## LFリレー

### エアコン用負荷 1a 20A パワーリレー

保護構造：フラックスタイト型

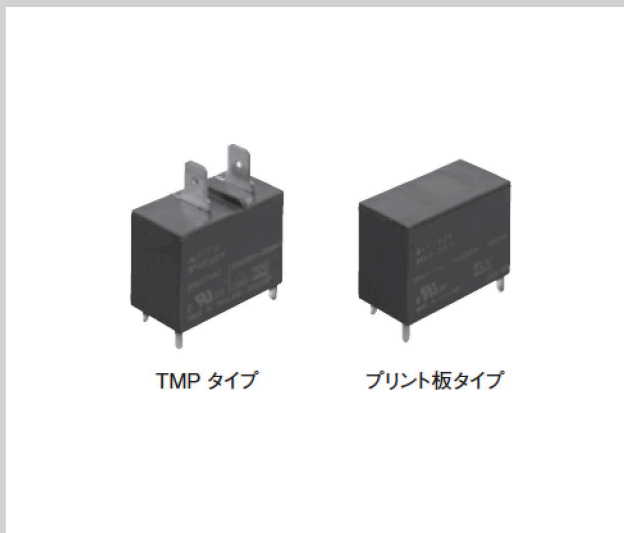

TMP タイプ

プリント板タイプ


#### 特長

- エアコンの負荷であるコンプレッサ負荷・インバータ負荷対応
- 絶縁距離(コイル-接点間): 空間8mm、沿面9.5mm以上
- 耐サージ電圧10,000V
- TMP端子/プリント板端子

#### 用途

- エアコン(コンプレッサ負荷・インバータ負荷)
- 冷蔵庫(コンプレッサ負荷)
- OA機器(コピー機の電源)

#### ご注文品番体系

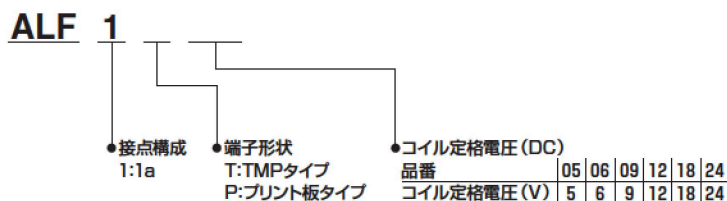

注) UL/C-UL、TÜV、VDEを取得済です。

#### 品 種

箱入数：内箱50個、外箱200個

接点構成	コイル定格電圧	ご注文品番	
		TMPタイプ	プリント板タイプ
1a	DC 5V	ALF1T05	ALF1P05
	DC 6V	ALF1T06	ALF1P06
	DC 9V	ALF1T09	ALF1P09
	DC12V	ALF1T12	ALF1P12
	DC18V	ALF1T18	ALF1P18
	DC24V	ALF1T24	ALF1P24