


スピードクランプ

Speed clamp

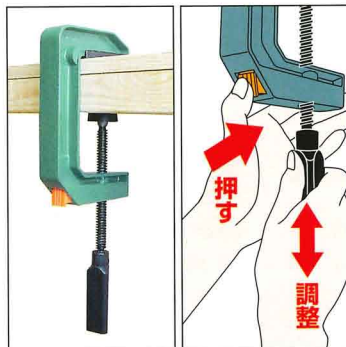

木・鉄などの加工材を
しっかり固定!

- 特長
- ・クイックレバーで素早い締め付け
 - ・クランプ面にキズ防止用PCカバー付
- 用途
- ・木や鉄などの加工材の固定に
- 仕様
- 材質…本体:アルミ

ブランド	品番	本体サイズ (mm)			本体質量	入数	標準小売価格	JAN (4975846)
		口開	口幅	口深				
SOUTHERN CROSS	AL-75	80	—	40	380g	25	1,800円	803145
Bcross	AL-100	105	—	50	500g	25	2,300円▲	803152
Bcross	AL-150	155	—	50	555g	20	2,550円▲	803169

スプリングクランプ

Spring clamp




- 特長
- ・加工物を傷から守るクランプ部樹脂コーティング
- 用途
- ・加工材の固定に
- 仕様
- 材質…本体:A4鋼/4pcs入り

ブランド	品番	呼び寸	本体質量	入数	標準小売価格	JAN (4975846)
SOUTHERN CROSS	SC-100S	4インチ	35g	6	800円	475038

アルミコーナークランプ

Aluminum corner clamp

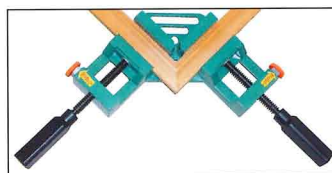

- 特長
- ・クイックレバーで素早い締め付け
 - ・2ヶ所のクランプで90°にしっかり固定
- 用途
- ・額縁・パネルなどの90°を必要とする接着や釘打ち作業に
- 仕様
- 材質…本体:アルミ

ブランド	品番	本体サイズ (mm)			本体質量	入数	標準小売価格	JAN (4975846)
		口開	口幅	口深				
Bcross	AC-70	65	70	—	965 g	4	4,850円▲	803121

PC スプリングクランプ

PC spring clamp



- 特長
- ・軽量タイプで確実なクランプ
- 用途
- ・加工材の固定に
- 仕様
- 材質…本体:ナイロン/クランプ可能サイズ:SP-100…25mm、SP-150…40mm、SP-250…65mm

ブランド	品番	本体サイズ (mm)			本体質量	入数	標準小売価格	JAN (4975846)
		口開	口幅	口深				
SSPOWER	SP-100	90	65	21	30g	24	250円	803176
SSPOWER	SP-150	120	95	32	68g	24	300円	803183
SSPOWER	SP-250	155	125	46	120g	24	350円	803190