

CLASSIC



長年にわたりPB SWISS TOOLSの赤いハンドルのドライバーは様々な場面で使用されていることから、その品質の高さが証明されています。その使用シーンは工場内での組立てや修理・保全から家庭での工作やDIYやレジャーなど、多岐に渡ります。

また形状は丸みを帯びたオーソドックスなハンドルデザインで、様々な場面において素早くネジを締めたり緩めたりする作業に最適です。

加えてさらに、ハンドルは細身であるため、ツールバッグやツールボックスの中でかさばりません。

人間工学に基づいた溝のデザインと滑らかで吸い付くような表面仕上げのハンドルにより、高いトルクをかけることもできます。

そして高品質な透明のCAB(セルローズ・アセト・ブチレイト)樹脂製のハンドルは、耐衝撃性に優れ、オイルやガンソリンに対して耐性があります。

プラスドライバー



品番	サイズ	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
190-00-60	#00	3	60	135	1,155	1,100
190-0-60	#0	4	60	150	1,155	1,100
190-0-100	#0	4	100	190	1,281	1,220
190-0-150	#0	4	150	240	1,554	1,480
190-001-50	#1	3	50	125	1,008	960
190-1-50	#1	5	50	145	1,281	1,220
190-1-80	#1	5	80	175	1,281	1,220
190-1-130	#1	5	130	225	1,659	1,580
190-1-150	#1	5	150	245	1,806	1,720
190-1-200	#1	5	200	295	1,911	1,820
190-1-250	#1	5	250	345	2,163	2,060
190-1-300	#1	5	300	395	2,562	2,440
190-2-75	#2	6	75	180	1,659	1,580
190-2-100-6	#2	6	100	205	1,659	1,580
190-2-100-7	#2	7	100	210	1,932	1,840
190-2-125-6	#2	6	125	230	1,932	1,840
190-2-150-6	#2	6	150	255	1,911	1,820
190-2-150-7	#2	7	150	260	2,058	1,960
190-2-200-7	#2	7	200	310	2,310	2,200
190-2-250	#2	7	250	360	2,562	2,440
190-2-300	#2	7	300	410	2,919	2,780
190-2-400	#2	7	400	510	3,948	3,760
190-3-100	#3	8	100	220	2,163	2,060
190-3-150	#3	8	150	270	2,436	2,320
190-3-200	#3	8	200	320	2,793	2,660
190-4-200	#4	10	200	330	3,822	3,640

●スタンダードなプラスドライバー

スタビープラスドライバー



品番	サイズ	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
195-0	#0	4	30	75	1,260	1,200
195-1	#1	5	30	75	1,386	1,320
195-2	#2	6	40	90	1,911	1,820
195-3	#3	7	40	90	2,142	2,040

●狭い場所に最適なスタビータイプ

スタビープोजドライブドライバー



品番	サイズ	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
194-0	PZ0	4	30	75	1,386	1,320
194-1	PZ1	5	30	75	1,386	1,320
194-2	PZ2	6	40	90	2,037	1,940
194-3	PZ3	7	40	90	2,394	2,280

●狭い場所に最適なスタビータイプ

ポジドライブドライバー



品番	サイズ	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
192-0-60	PZ0	4	60	150	1,512	1,440
192-1-80	PZ1	5	80	175	1,638	1,560
192-1-130	PZ1	5	130	225	1,785	1,700
192-2-100	PZ2	6	100	205	2,163	2,060
192-2-150	PZ2	6	150	255	2,415	2,300
192-2-300	PZ2	6	300	405	3,402	3,240
192-3-150	PZ3	8	150	270	3,024	2,880
192-4-200	PZ4	10	200	330	4,557	4,340

●スタンダードなポジドライブドライバー

六角棒ドライバー




品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
205-0.89	0.89	41	116	14	1,008	960
205-1.27	1.27	50	125	10	1,008	960
205-1.5	1.5	70	145	11	1,008	960
205-2	2	80	165	17	1,029	980
205-2.5	2.5	90	180	26	1,029	980
205-3	3	100	195	34	1,155	1,100
205-3.5	3.5	110	205	38	1,281	1,220
205-4	4	120	220	51	1,386	1,320
205-4.5	4.5	130	230	57	1,533	1,460
205-5	5	140	245	73	1,659	1,580
205-5.5	5.5	150	255	81	2,016	1,920
205-6	6	160	270	105	2,016	1,920
205-7	7	170	280	125	2,667	2,540
205-8	8	180	300	174	2,919	2,780
205-10	10	200	330	220	4,179	3,980

- 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度
- ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
- エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。

マイナスドライバー比較

PB社

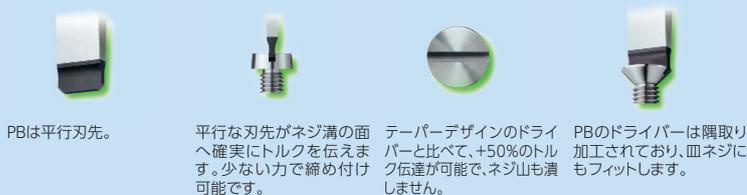

PBは平行刃先。

平行な刃先がネジ溝の面へ確実にトルクを伝えます。少ない力で締め付け可能です。

テーパードesignのドライバーと比べて、+50%のトルク伝達が可能で、ネジ山も潰しません。

PBのドライバーは隅取り加工されており、皿ネジにもフィットします。

他社



通常、刃先はテーパードesign。

テーパードesignとなり、トルクの発生と同時にネジから刃先が逃げようとするカムアウト現象が発生します。

効率良くトルクを伝達できず、ネジ山を潰してしまいます。

角が出ている為、皿ネジにフィットせず、ワークに傷をつける恐れがあります。

