

マルチクラフトドライバーセット



品番	セット内容	税込価格(¥)	税抜(¥)
6240CN	6100-1・2・3・4・5・6	10,857	10,340
6242CN	6190-0・1・2・3	7,560	7,200
6244CN	6100-1・2・3・4・6190-1・2	9,450	9,000
6440CN	6400-8,9,10,15,20,25	11,970	11,400

●ホルダー付き。

マルチクラフト貫通ドライバーセット



品番	セット内容	税込価格(¥)	税抜(¥)
7249DC	7102D-3・4・5, 7193D-1・80・2・100・3・150	18,900	18,000

●ホルダー付き。


マルチクラフトドライバーセット



品番	セット内容	税込価格(¥)	税抜(¥)
7240G	7100-1G・2G・3G・4G・5G・6G	13,062	12,440
7244G	7100-1G・2G・3G・4G, 7190-1G・2G	10,920	10,400

●ブレードは美しい金メッキ仕上げ

SWISSGRIP

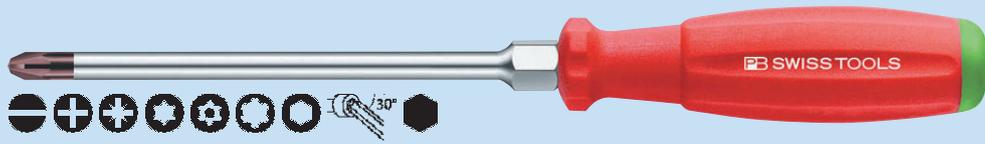


柔らかい表面素材を採用したSwiss Gripドライバーは、手の力を効率よく回転トルクへ変換しネジへ伝えます。精密な作業や工場の組立てライン、そしてDIYに至るまで、様々な場面でご利用頂けます。手に優しいサントプレン(Santoprene)からできたハンドルの外側は、柔らかく、暖かい感じを与えます。この素材は手の平に大変くなじみ、最高のグリップ感を約束します。またこの素材は、たとえ手が濡れていても滑らずしっかり握ることができます。



グリップエンドに先端部のシンボルマークとサイズが表示されています。先端部の種類によって色分けされ、シンボルマークとサイズが表示されているため、必要なツールが一目で分かります。

内部は頑丈、外部はソフトな新構造

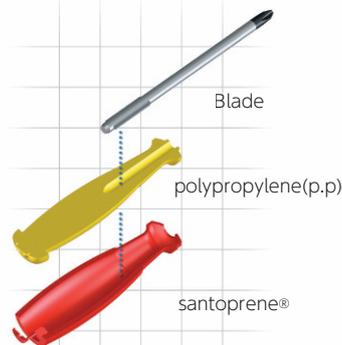

スイスグリップマイナスドライバー



品番	刃先寸(mm)	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
8100-00-40	0.3×2	2.5	40	100	777	740
8100-00	0.3×2	2.5	70	140	777	740
8100-00-125	0.3×2	2.5	125	200	1,155	1,100
8100-0-50	0.4×2.5	3	50	135	966	920
8100-0	0.4×2.5	3	80	160	903	860
8100-0-100	0.4×2.5	3	100	185	1,092	1,040
8100-1	0.5×3.5	3.5	90	180	1,134	1,080
8100-1-150	0.5×3.5	3.5	150	240	1,554	1,480
8100-1-200	0.5×3.5	3.5	200	290	1,785	1,700
8100-2-40	0.6×4	4	40	135	1,260	1,200
8100-2	0.6×4	4	100	195	1,260	1,200
8100-2-150	0.6×4	4	150	245	1,470	1,400
8100-2-200	0.6×4	4	200	295	1,722	1,640
8100-3-50	0.8×5.5	5	50	150	1,491	1,420
8100-3	0.8×5.5	5	120	220	1,533	1,460
8100-3-200	0.8×5.5	5	200	300	1,848	1,760
8100-3-250	0.8×5.5	5	250	350	2,184	2,080
8100-3-300	0.8×5.5	5	300	400	2,499	2,380
8100-4-80	1.0×6.5	6	80	185	1,722	1,640
8100-4	1.0×6.5	6	140	245	1,764	1,680
8100-4-200	1.0×6.5	6	200	305	2,079	1,980
8100-4-250	1.0×6.5	6	250	355	2,646	2,520
8100-4-300	1.0×6.5	6	300	405	2,877	2,740
8100-5-100	1.2×8	7	100	210	2,184	2,080
8100-5	1.2×8	7	160	270	2,016	1,920
8100-5-400	1.2×8	7	400	510	4,137	3,940
8100-6	1.6×10	8	180	300	2,667	2,540
8100-6-500	1.6×10	8	500	620	5,502	5,240
8100-7	2.0×13	9	200	320	3,423	3,260

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー

スイスグリッププラスドライバー



品番	サイズ	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
8190-00-40	#00	3	40	100	1,176	1,120
8190-00-60	#00	3	60	120	1,134	1,080
8190-0-60	#0	4	60	140	1,260	1,200
8190-0-100	#0	4	100	190	1,365	1,300
8190-0-150	#0	4	150	240	1,575	1,500
8190-1-80	#1	5	80	175	1,533	1,460
8190-1-130	#1	5	130	225	1,953	1,860
8190-1-200	#1	5	200	295	2,289	2,180
8190-1-300	#1	5	300	395	2,982	2,840
8190-2-100	#2	6	100	205	1,764	1,680
8190-2-150	#2	6	150	255	2,079	1,980
8190-2-200-7	#2	7	200	310	2,079	1,980
8190-2-250-7	#2	7	250	360	2,646	2,520
8190-2-300-7	#2	7	300	410	2,877	2,740
8190-2-400-7	#2	7	400	510	4,368	4,160
8190-3-150	#3	8	150	270	2,541	2,420
8190-3-200	#3	8	200	320	3,213	3,060
8190-4-200	#4	10	200	330	4,137	3,940

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー

スイスグリップマイナスドライバー (根元六角付き)



品番	刃先寸(mm)	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
8102-5	1.2×8	7	160	270	3,024	2,880
8102-6	1.6×10	8	180	300	3,780	3,600
8102-7	2.0×13	9	200	320	4,683	4,460

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー
●軸の根元に六角部を設けているため、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。

スイスグリッププラスドライバー (根元六角付き)



品番	サイズ	軸径(φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
8193-2-100	#2	7	100	210	2,919	2,780
8193-3-150	#3	8	150	270	3,549	3,380
8193-4-200	#4	10	200	320	5,439	5,180

●ソフトな握り心地が魅力のスイスグリップドライバー
●軸の根元に六角部を設けているため、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。