


ボール付六角棒レンチセット (インチ)

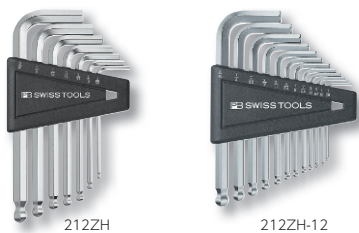

品番	セット内容(°)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212ZH	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	7,455	7,100
212ZH-CN	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	7,833	7,460
212ZH-12	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	12,390	11,800
212ZH-12CN	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	12,894	12,280

- ホルダー付き
- CNシリーズはパッケージ付き
- ※ボール部では本締めできません。

ロング六角棒レンチセット (インチ)



品番	セット内容(°)	税込価格(¥)	税抜(¥)
214H	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	6,951	6,620
214ZH-CN	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	7,182	6,840
214H-12	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	9,618	9,160
214ZH-12CN	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	9,954	9,480

- ホルダー付き
- CNシリーズはパッケージ付き

ロング六角棒レンチセット (インチ)



品番	セット内容(°)	税込価格(¥)	税抜(¥)
214K	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8	9,576	9,120

- ロールケース付き


ボール付ロング六角棒レンチセット (インチ)



品番	セット内容(°)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212LH	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	9,765	9,300
212LH-CN	3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	10,080	9,600
212LH-12	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	15,540	14,800
212LH-12CN	1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16	15,750	15,000

- ホルダー付き
- CNシリーズはパッケージ付き
- ※ボール部では本締めできません。

 ボール付ロング六角棒レンチ



品番	サイズ(mm)	レンチのキーの長さ(mm)	レンチのソケットの長さ(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212L-1.5G	1.5	14	80	2	1,176	1,120
212L-2G	2	16	90	3	1,239	1,180
212L-2.5G	2.5	18	110	5	1,281	1,220
212L-3G	3	20	125	9	1,302	1,240
212L-4G	4	22	150	18	1,260	1,200
212L-5G	5	25	165	31	1,554	1,480
212L-6G	6	28	185	50	1,932	1,840
212L-8G	8	32	200	98	2,604	2,480
212L-10G	10	36	220	168	3,486	3,320

- ゴールドメッキが美しいヘキサゴンレンチ
- 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度
- ※ボール部では本締めできません。

六角棒レンチ (レインボー)



品番	サイズ(mm)	レンチのキーの長さ(mm)	レンチのソケットの長さ(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
210-1.5RB	1.5	14	50	1	378	360
210-2RB	2	16	56	2	378	360
210-2.5RB	2.5	18	63	3	378	360
210-3RB	3	20	71	5	504	480
210-4RB	4	22	80	11	504	480
210-5RB	5	25	90	19	630	600
210-6RB	6	28	100	31	756	720
210-8RB	8	32	112	62	1,008	960
210-10RB	10	36	125	109	1,260	1,200

- PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
- 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度

ボール付六角棒レンチ (レインボー)



品番	サイズ(mm)	レンチのキーの長さ(mm)	レンチのソケットの長さ(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212-1.5RB	1.5	14	50	1	903	860
212-2RB	2	16	56	2	882	840
212-2.5RB	2.5	18	63	3.5	903	860
212-3RB	3	20	71	5.5	882	840
212-4RB	4	22	80	12	882	840
212-5RB	5	25	90	20	903	860
212-6RB	6	28	100	31	1,155	1,100
212-8RB	8	32	112	60	1,407	1,340
212-10RB	10	36	125	105	1,764	1,680

- PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
- 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度
- ※ボール部では本締めできません。

ボール付ロング六角棒レンチ (レインボー)



品番	サイズ(mm)	レンチのキーの長さ(mm)	レンチのソケットの長さ(mm)	質量(g)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212L-1.5RB	1.5	14	80	2	1,092	1,040
212L-2RB	2	16	90	3	1,092	1,040
212L-2.5RB	2.5	18	110	5	1,092	1,040
212L-3RB	3	20	125	9	1,092	1,040
212L-4RB	4	22	150	18	1,092	1,040
212L-5RB	5	25	165	31	1,365	1,300
212L-6RB	6	28	185	50	1,617	1,540
212L-8RB	8	32	200	98	2,163	2,060
212L-10RB	10	36	220	168	2,688	2,560

- PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
- 仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度
- ※ボール部では本締めできません。

ボール付ロング六角棒レンチ



品番	セット内容(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212LH-10GCN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	15,540	14,800

- ゴールドメッキが美しいヘキサゴンレンチ
- ホルダー付き
- ※ボール部では本締めできません。

六角棒レンチセット (レインボー)



品番	セット内容(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
210H-10RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	5,439	5,180
210H-RBCN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	5,670	5,400

- ホルダー付き
- CNはパッケージ付き
- PBレインボーレンチは使用寸法を一目で判別できるようサイズごとに色分けしています。

ボール付六角棒レンチセット (レインボー)



品番	セット内容(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212H-10RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	9,240	8,800
212H-10RBCN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	9,450	9,000

- ホルダー付き
- CNはパッケージ付き
- PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
- ※ボール部では本締めできません。

ボール付ロング六角棒レンチセット (レインボー)



品番	セット内容(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
212LH-10RB	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	11,865	11,300
212LH-RBCN	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10	12,075	11,500

- ホルダー付き
- CNはパッケージ付き
- PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
- ※ボール部では本締めできません。