

穴用スナップリングプライヤー



品番	対応内径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4423-J01	8-13	0.8	140	3,045	2,900
4423-J11	12-25	1.3	130	3,675	3,500
4423-J21	19-60	2.0	170	3,780	3,600
4423-J31	40-100	2.5	215	4,095	3,900

- 90°ベントヘッド
- ヘッド仕上げ:メッキ仕上げ

穴用スナップリングプライヤー



品番	対応内径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4431-J02	8-13	0.8	140	2,835	2,700
4431-J12	12-25	1.3	140	2,835	2,700
4431-J22	19-60	2.0	180	3,045	2,900
4431-J32	40-100	2.5	225	3,255	3,100
4431-J42	85-140	3.4	310	5,670	5,400

- 45°ベントヘッド
- ヘッド仕上げ:磨き

軸用スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4611-A0	3-10	0.8	140	2,940	2,800
4611-A1	10-25	1.3	140	2,730	2,600
4611-A2	19-60	2.0	180	3,045	2,900
4611-A3	40-100	2.5	210	3,255	3,100
4611-A4	85-140	3.4	320	5,775	5,500

- ストレートヘッド
- ヘッド仕上げ:磨き

軸用スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4613-A0	3-10	0.8	140	3,570	3,400
4613-A1	10-25	1.3	140	3,465	3,300
4613-A2	19-60	2.0	180	3,990	3,800
4613-A3	40-100	2.5	210	4,410	4,200

- ストレートヘッド
- ヘッド仕上げ:メッキ仕上げ

軸用スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4611-G0	1.5-4	140	5,040	4,800
4611-G1	4-7	140	3,150	3,000
4611-G2	5-13	140	3,360	3,200
4611-G3	14-18	140	3,465	3,300
4611-G4	20-30	180	3,570	3,400

- スプリング付き。
- 口の開きを調節するスクリュー付き。

軸用スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4621-A01	3-10	0.8	125	3,150	3,000
4621-A11	10-25	1.3	125	3,045	2,900
4621-A21	19-60	2.0	170	3,255	3,100
4621-A31	40-100	2.5	200	3,675	3,500
4621-A41	85-140	3.4	300	6,300	6,000

- 90°ベントヘッド
- ヘッド仕上げ:磨き

軸用スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4623-A01	3-10	0.8	125	3,885	3,700
4623-A11	10-25	1.3	125	3,885	3,700
4623-A21	19-60	2.0	170	4,095	3,900
4623-A31	40-100	2.5	200	4,620	4,400

- 90°ベントヘッド
- ヘッド仕上げ:メッキ仕上げ


軸用スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4631-A02	3-10	0.8	130	3,150	3,000
4631-A12	10-25	1.3	130	3,150	3,000
4631-A22	19-60	2.0	185	3,465	3,300
4631-A32	40-100	2.5	210	3,675	3,500
4631-A42	85-140	3.4	310	6,300	6,000

- 45°ベントヘッド
- ヘッド仕上げ:磨き

軸用リテーナーズナップリングプライヤー

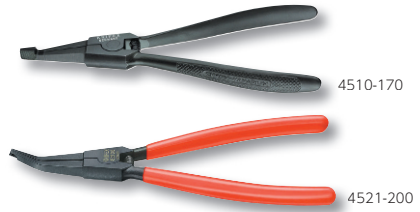

品番	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4510-170	170	6,825	6,500
4521-200	200	7,245	6,900

- 穴の開いていないリングの取り付け、取り外しに。
- すき間が3.6mm以上のリングに。(4510-170)
- すき間が2.2mm以上のリングに。(4521-200)

穴用スナップリングプライヤー



品番	対応内径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4410-J5	122-300	3.5	570	24,675	23,500
4410-J6	252-400	4.5	580	24,675	23,500
4420-J51	122-300	3.5	590	24,780	23,600
4420-J61	252-400	4.5	600	24,780	23,600
4419-J5	4410-J5用スベアチップ			2,940	2,800
4419-J6	4410-J6用スベアチップ			2,940	2,800
4429-J51	4420-J51用スベアチップ			2,940	2,800
4429-J61	4420-J61用スベアチップ			2,940	2,800

- 先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
- ロック機構付き。(解除可能)
- 4410シリーズはストレート
- 4420シリーズは90°ベントヘッド

軸用スナップリングプライヤー



品番	対応シャフト径(φmm)	先端チップ径(φmm)	全長(mm)	税込価格(¥)	税抜(¥)
4610-A5	122-300	3.5	560	24,675	23,500
4610-A6	252-400	4.5	570	24,675	23,500
4620-A51	122-300	3.5	580	24,360	23,200
4620-A61	252-400	4.5	570	24,360	23,200
4619-A5	4610-A5用スベアチップ			3,045	2,900
4619-A6	4610-A6用スベアチップ			3,045	2,900
4629-A51	4620-A51用スベアチップ			3,045	2,900
4629-A61	4620-A61用スベアチップ			3,045	2,900

- ストレートヘッド(4610シリーズ)
- 90°ベントヘッド(4620シリーズ)
- 先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
- ロック機構付き。(解除可能)

KNIPEX クニペックス
スナップリング
プライヤーの安心感!




KNIPEXの精密スナップリングプライヤー:
スナップリングをねじることなく保持し、簡単に素早く作業できます。

強靭な先端チップ:
固着したリングも安心して取り外すことができます。