

HOZAN 日本 USB Camera USBカメラ(レンズ無) **New**



- PCに接続して使用するUSBカメラです。
- 高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
- 本体にはカメラネジがついていて、アームへの取り付けが可能です。
- ホーザンUSBカメラ専用ソフト(Cam Plusなど)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が行えます。
- 300万画素 ●レンズマウント:Cマウント ●撮像素子:1/2.5インチ CMOSイメージセンサ ●出力コネクター:USB 2.0 ●コード長さ(cm):1.8m ●動作環境:Windows 8 以降(32bit及び64bit) 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
336-6632	L-837	¥27,563	50×46.3×50	1	180	-


HOZAN 日本 Camera Platform Head Holder ホルダー **New**



- カメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。
- 55mmのストロークで素早い調整が可能です。
- ピント調整機能を持たないレンズに。
- ストローク:55mm(ツマミ1回転で4mm)
- 耐荷重:1kg ●オネジ:メネジ:1/4"×20山(JIS B7103) 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
323-6661	L-507	¥14,531	45×132×38	1	170	-

HOZAN 日本 USB Camera System マイクロスコープ

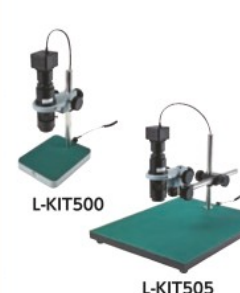

- 価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセット品です。
- レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でも使用可能です。
- 比較的小さい対象の拡大観察にもおすすめです。(L-KIT505は大きな観察対象にもおすすめです。) 【製造国】●中国

品番	ベース寸法(mm)
L-KIT500	145(W)×185(D)
L-KIT505	350(W)×450(D)

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	倍率(倍)	作動距離(mm)	視野数(mm)	フレームレート	質量(kg)	実績(前年比%)
823-0993	L-KIT500	¥91,875	27~200	105	20×15~2.8×2.1	最大30fps	4.2	10(250)
★823-0998	L-KIT505	¥114,375	27~200	105	20×15~2.8×2.1	最大30fps	8.4	0(-)

HOZAN 日本 USB Camera System マイクロスコープ



- 価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセット品です。
- 机などにクランプを取り付けるアームで自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
- レンズは作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。(L-KIT651は倍率・ピント・絞りを調節可能です)

品番	製造国
L-KIT516	日本
L-KIT579	中国
L-KIT651	日本

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	倍率(倍)	作動距離(mm)	視野数(mm)	フレームレート	質量(kg)	実績(前年比%)
★823-1009	L-KIT516	¥63,375	3.8~12	310~100	146×109~44×33	最大30fps	1.8	1(100)
★130-8640	L-KIT579	¥66,281	11~14	315~250	48×36~38×28	最大30fps	1.8	0(-)
★137-4084	L-KIT651	¥93,750	4.1~79	250~150	135×101~7.1×5.3	最大30fps	2.0	0(-)

SIGHTRON アメリカ Digital Microscope nano capture pro デジタルマイクロスコープ“ナノキャプチャープロ”(LEDライト)



- パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
- 小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。
- 反射を防ぐPLフィルター内蔵です。
- 静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。
- カメラ部200万画素CMOS ●インターフェースPC接続USB2.0 ●白色LED4個 ●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7.8.10 Mac OSX10.5.6~10.12.X 【付属品】●スタンド ●カラーフィルター3種(赤、緑、青) 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	倍率(倍)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
115-3513	SP301	¥10,000	60/250	32×32×91	5	210	83(61)

Dino-Lite 台湾 Microscope ベーシックシリーズ“Basic E”



- 対象物を拡大して見ることができる入門モデルです。
- 対象物にすりつけた状態で約55倍と約200倍でピントが合い、最大で230倍まで拡大可能な30万画素のPC接続モデルマイクロスコープです。
- 約55倍と約200倍でピントが合い、最大で230倍まで拡大可能です。
- 解像度:640×480px、約30万画素 ●PC USB接続 ●機能:白色LED×4、ソフトウェア 【材質】●プラスチック 【付属品】●ソフトウェアCD-ROM ●収納袋 ●ケーブルバンド 【製造国】●台湾

発注コード	品番	税抜価格(1台)	倍率(倍)	幅×高さ(mm)	電源	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
836-7768	DINOAM2101	¥11,636	約10~230	32×103	USB/バスパワー	1	102	165(137)

Dino-Lite 台湾 Microscope “Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD”



- フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデルです。
- 金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究などに。
- 解像度:2592×1944px、約500万画素 ●PC USB接続 ●対応OS:Windows 7/8/10、Mac OS 10.12~10.14 ●自動露出・自動補正・自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 【付属品】●先端アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド 【製造国】●台湾

発注コード	品番	税抜価格(1個)	倍率(倍)	幅×高さ(mm)	電源	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
262-9879	DINOAM715MZLT	¥81,636	10~140	32×105	USB/バスパワー	1	135	5(500)

Dino-Lite 台湾 Microscope “Premier2 M”(偏光・望遠タイプ)



- 新設計ボディや偏光・先端部取り外しなど主要機能を全て搭載した先進の望遠モデルです。
- 約10~90倍まで拡大可能なPC接続モデルの望遠タイプマイクロスコープです。
- 解像度:1280×1024px、約130万画素 ●PC USB接続 ●対応OS:Windows Vista/7/8/10、Mac OS X 10.5以降 ●機能:偏光、白色LED×8、倍率ダイヤルロック、先端部取り外し、撮影ボタン、測定、キャリブレーション、ソフトウェア 【付属品】●キャリブレーションシート ●ソフトウェアCD-ROM ●収納袋 【製造国】●台湾

発注コード	品番	税抜価格(1台)	倍率(倍)	幅×高さ(mm)	電源	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
836-7956	DINOAD4113ZLT	¥58,910	約10~90	32×104	USB/バスパワー	1	102	15(150)