

両頭ドライバービット

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

両頭ドライバービット

両頭ビット

片頭ビット

トーションビット

小型精密用ビット

特定用途用ビット

ビット用
アタッチメント

ベッセル **Extra Hard Bit** “高硬度ビット”




含有化学物質調査票



AX142065



 ●コーススレッド・ボードスクリューやステンレスねじなどの硬いねじに最適の高硬度ビットです。●硬度を高く設定・耐摩耗性に優れています。●シャング径:6.35mm ●先端:マグネット入り【製造国】●日本




株ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	刃先	全長(mm)	硬さ	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
253-5190	AX142045	¥338	⊕2	45	X	2	10	16	4130(117)
253-5203	AX142065	¥344	⊕2	65	X	2	10	28	9916(78)
253-5211	AX142110	¥450	⊕2	110	X	2	10	52	5672(76)

ベッセル **Pneumatic and Electric Power Bit** “ドライバービット”



含有化学物質調査票

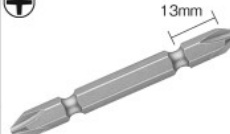

MA14



●大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。●シャング径:6.35mm ●先端:マグネット入り【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	入数(本)	刃先	全長(mm)	硬さ	質量(g)	実績(前年比%)
125-4936	MA14-2110H	¥175	10	⊕2	110	H	26	13940(119)
125-4944	MA14-2110G	¥175	10	⊕2	110	G	26	3380(69)
125-4952	MA14-2150H	¥239	10	⊕2	150	H	37	4690(100)

ベッセル **Bit(Magnetized)** “マグネット入りビット”

全17品他バリエーション有



M-B43250H



●大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。●オリジナル特殊合金鋼を使用しています。●先端:強力マグネット入り ●シャング径:6.35mm【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	入数(本)	刃先	全長(mm)	硬さ	質量(g)	実績(前年比%)
215-2813	M-B43250H	¥129	10	⊕2	50	H	11	560(144)
215-2809	M-B432100G	¥170	10	⊕2	100	G	24	150(500)
215-2821	M-B43P2100H	¥170	10	⊕2	100	H	24	810(999)
215-2830	M-A14H265H	¥140	10	⊕2	65	H	14	570(357)
215-2823	M-A14H2110H	¥196	10	⊕2	110	H	26	770(78)
215-2836	M-A14265X	¥141	10	⊕2	65	X	14	410(257)

ベッセル **Giza Bit** “ギザビット”



AZ14-2-65H



●軽天・ポート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。●刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。●シャング径:6.35mm【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	入数(本)	刃先	全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
371-1927	AZ14-2-65H	¥133	10	⊕2	65	14	990(121)
371-1897	AZ14-2-110H	¥175	10	⊕2	110	26	730(166)

ベッセル **Giza Bit** “ギザビット”




AZ142065



●軽天・ポート打ちなどの不安定な場所での作業に最適です。●刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。●シャング径:6.35mm ●先端:マグネット入り【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	刃先	全長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
253-5017	AZ142065	¥366	⊕2	65	2	10	28	3445(73)
253-5025	AZ142110	¥470	⊕2	110	2	10	52	2593(76)
253-5033	AZ142150	¥621	⊕2	150	2	10	74	617(25)
253-5041	AZ142200	¥743	⊕2	200	2	10	100	590(94)

ベッセル **Jaws Bit** “ジョーズビット”(マグネット入り)

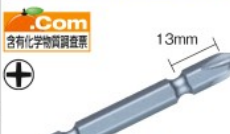


JA142035



●刃先はジョーズフィット加工でねじに強力にフィットします。●アンチカムアウト効果でねじ頭のつぶれを防止します。●マグネットではつかないステンレスなどもOKです。●シャング径:6.35mm ●先端:マグネット入り【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	刃先	全長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
351-5516	JA142035	¥399	⊕2	35	2	10	20	685(98)
351-5524	JA142065	¥410	⊕2	65	2	10	37	921(96)
351-5532	JA142082	¥466	⊕2	82	2	10	45	610(84)
351-5559	JA5P2065	¥966	⊕2	65	5	10	87	277(80)
351-5567	JA5P2082	¥1,090	⊕2	82	5	10	101	109(168)
351-5575	JA5P2110	¥1,216	⊕2	110	5	10	147	509(113)

ベッセル **Pneumatic and Electric Power Bit** “ドライバービット”

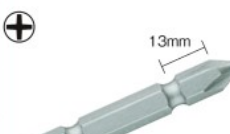

A15



●オリジナル特殊合金鋼を使用しています。●大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。●シャング径:8mm【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	入数(本)	刃先	全長(mm)	硬さ	質量(g)	実績(前年比%)
393-9928	A15-2-65G	¥164	10	⊕2	65	G	22	890(59)
125-5533	A15-2-110G	¥238	10	⊕2	110	G	41	70(70)
125-5541	A15-3-65E	¥164	10	⊕3	65	E	22	5570(94)
125-5550	A15-3-110E	¥238	10	⊕3	110	E	41	340(126)

ベッセル **Zigzag Bit DZ** “ナメないビット”



DZ142035



●ギザ部がネジのカムアウトを防止します。●足場の悪い、不安定な場所でも安定して打てます。●シャング径:6.35mm ●先端:マグネット入り【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	刃先	全長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
253-4515	DZ142035	¥366	⊕2	35	2	10	6	-
253-4520	DZ142065	¥366	⊕2	65	2	10	14	-
253-4521	DZ142110	¥471	⊕2	110	2	10	25	-
253-4516	DZ142130	¥564	⊕2	130	2	10	31	-
253-4513	DZ142150	¥621	⊕2	150	2	10	36	-
253-4514	DZ5P2065	¥1,036	⊕2	65	5	10	70	-