

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

スリーエム UHMW-PE Tape 5410
アメリカ
超高分子量ポリエチレンテープ “5410”

5410 25X15 1P



●基材に超高分子量ポリエチレンを使用した総厚28ミクロンの滑りの助長テープです。●帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。●静電気の発生も防止します。●製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。●帯電防止用途に。●粘着力:6.66N/10mm ●引張強度:47N/10mm ●使用温度範囲:-34℃~107℃ [材質]●基材:超高分子量ポリエチレンフィルム(帯防黒色) ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●アメリカ

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
256-5643	5410 10X15 1P	¥7,744	黒	10×15	0.28	28	49.3	0(-)
256-5642	5410 25X15 1P	¥18,833	黒	25×15	0.28	11	122.4	1(-)
256-5644	5410 48X15 1P	¥33,716	黒	48×15	0.28	6	234.6	0(-)

スリーエム UHMW-PE Tape 5430
アメリカ
超高分子量ポリエチレンテープ “5430”

5430 50X16 1P



●基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。●潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。●強接着タイプです。●製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。●粘着力:7.37N/10mm ●引張強度:62.7N/10mm ●使用温度範囲:-34℃~107℃ [材質]●基材:超高分子量ポリエチレンフィルム(白色) ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●アメリカ

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
256-7150	5430 10X16 1P	¥6,043	白	10×16	0.18	59	71.40	2(-)
256-7151	5430 25X16 1P	¥14,604	白	25×16	0.18	23	178.50	3(-)
256-7149	5430 50X16 1P	¥27,101	白	50×16	0.18	12	356.15	2(-)

作新工業 Ultra High Molecular Weight Polyethylene Tape
日本
超高分子量ポリエチレン“ニューライト粘着テープ(標準品)”

130Wシリーズ



●耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。●優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。●搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。●ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。●印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。●粘着力:7N/10mm ●使用温度範囲:0~80℃ [材質]●基材:超高分子量ポリエチレン ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
160-5804	130W-20X40	¥6,928	乳白	20×40	0.27	1	340	40(80)
160-5806	130W-30X40	¥10,269	乳白	30×40	0.27	1	500	29(127)
160-5807	130W-50X40	¥16,706	乳白	50×40	0.27	1	860	70(146)
160-5802	130W-100X40	¥35,709	乳白	100×40	0.27	1	1720	7(234)
160-5803	130W-150X40	¥48,160	乳白	150×40	0.27	1	2540	4(134)
★160-5805	130W-300X40	¥79,194	乳白	300×40	0.27	1	5100	5(-)

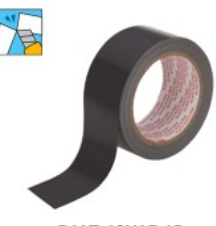
日東電工 Ultra High Molecular Weight Polyethylene Tape
日本
超高分子量ポリエチレンテープ

4430シリーズ



●耐衝撃強度がきわめて高く、プラスチックの中でも特にすぐれています。●耐薬品性にすぐれています。●自己潤滑性にすぐれています。●各種製品充填、ラベル貼付機の滑り面。●使用温度範囲:0~80℃ ●粘着力:5.45N/10mm ●引張強度:71.9N/10mm [材質]●基材:超高分子量ポリエチレン ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
401-0779	4430X13X19	¥1,188	ホワイト	19×10	0.16	18	72	830(132)
401-0787	4430X13X25	¥1,450	ホワイト	25×10	0.16	14	95	515(156)
401-0817	4430X13X50	¥2,875	ホワイト	50×10	0.16	7	191	945(120)
401-0761	4430X13X100	¥5,775	ホワイト	100×10	0.16	3	381	287(132)
401-0795	4430X13X300	¥16,250	ホワイト	300×10	0.16	1	1144	49(109)
401-0809	4430X13X350	¥20,000	ホワイト	350×10	0.16	1	1335	29(145)

スリーエム UHMW-PE Tape 5417
アメリカ
超高分子量ポリエチレンテープ “5417”

5417 48X15 1P



●基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。●帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。●静電気の発生も防止します。●製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。●帯電防止用途に。●粘着力:3.53N/10mm ●引張強度:19.6N/10mm ●使用温度範囲:-34℃~107℃ [材質]●基材:超高分子量ポリエチレンフィルム(帯防黒色) ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●アメリカ

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
256-7142	5417 10X15 1P	¥5,759	黒	10×15	0.12	39	44.20	2(-)
256-7141	5417 25X15 1P	¥14,051	黒	25×15	0.12	15	109.65	0(-)
256-7143	5417 48X15 1P	¥25,496	黒	48×15	0.12	8	209.10	2(-)

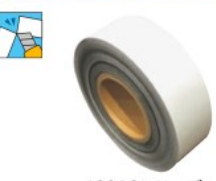
スリーエム UHMW-PE Tape 5425
アメリカ
超高分子量ポリエチレンテープ “5425”

5425 50X32 1P



●基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。●潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。●きわめて摩擦係数が低い材料で、摩擦に強く滑りやすさが持続します。●製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。●粘着力:3.65N/10mm ●引張強度:35.3N/10mm ●使用温度範囲:-34℃~107℃ [材質]●基材:超高分子量ポリエチレンフィルム(白色) ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●アメリカ

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
256-5589	5425 50X32 1P	¥42,839	白	50.8×32.9	0.12	6	382.5	4(-)

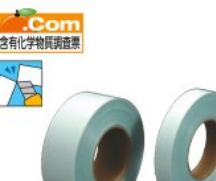
作新工業 Ultra High Molecular Weight Polyethylene Tape
日本
超高分子量ポリエチレン“ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

130ASシリーズ



●耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。●優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。●搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。●ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。●印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。●粘着力:7N/10mm ●使用温度範囲:0~80℃ [材質]●基材:超高分子量ポリエチレン ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
160-5651	130AS-20X40	¥7,631	黒	20×40	0.27	1	340	35(270)
160-5653	130AS-30X40	¥11,299	黒	30×40	0.27	1	500	8(67)
160-5654	130AS-50X40	¥18,369	黒	50×40	0.27	1	860	9(150)
160-5649	130AS-100X40	¥35,775	黒	100×40	0.27	1	1720	7(350)
160-5650	130AS-150X40	¥52,973	黒	150×40	0.27	1	2540	1(17)
★160-5652	130AS-300X40	¥87,121	黒	300×40	0.27	1	5100	12(-)

中興化成 Ultra High Molecular Weight Polyethylene Tape
日本
超高分子量ポリエチレンテープ

AUE112Bシリーズ



●耐摩耗性に優れます。●フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。●40m巻きの長尺品です。●セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。●便の当るホッパーなどの滑り助長。●コンベヤガイドのライニング。●粘着力:4N/10mm ●引張強度:84N/10mm ●最高使用温度:80℃ [材質]●基材:超高分子量ポリエチレン ●粘着剤:アクリル系 [製造国]●日本

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
794-3962	AUE112B-18X19X40	¥6,108	ホワイト	19×40	0.18	5	228	29(29)
788-7639	AUE112B-18X25X40	¥8,036	ホワイト	25×40	0.18	5	300	40(174)
788-7647	AUE112B-18X50X40	¥16,071	ホワイト	50×40	0.18	5	600	35(103)