

# スプレーガン(重力式)/スプレーガン用塗料カップ(重力式用)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

塗装・内装用品

スプレーガン

エアブラシ

加圧  
タンク

自動  
スプレーガン

エアレス  
塗装機

塗装  
関連用品

塗料

マーキング  
プレート

塗料容器

筆

刷毛

ペイント  
ローラー

へら・  
スクレーパー

内装用  
ローラー

マスキング

塗装用  
養生シート

## アネスト岩田 ANEST IWATA 日本 Compact Spray Gun(Gravity type) 自動車補修専用スプレーガン(重力式)



KIWAMI-1-13B4



●環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハインリッドクリヤーなど)や高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化したシリーズです。●自動車補修用。●重力式 ●カップ取付口:G1/4 ●エア取込口:G1/4 [材質]●本体:アルミダイカスト ●接液部:ステンレス [製造国]●日本

## アネスト岩田 ANEST IWATA 日本 Spray Gun 自動車補修専用スプレーガン(汎用ストレートノズル) **New**



KIWAMI4-13BA4



●「基本性能をそのままに、より確かな品質と安定性」を追求しています。●エルゴノミクスデザインを追求し軽量化しました。●メンテナンス性を向上しました。●溶剤、水性問わずベース塗料、クリヤー、プラサフに対応。●重力式 [製造国]●日本


発注単位1台 アネスト岩田株式会社 ☎0800-100-1926

発注コード	品番	税抜価格(1台)	ノズル径(mm)	所要圧縮機(kW)	空気使用量(L/min)	パターン開き(mm)	霧化段階	質量(g)	実績(前年比%)
194-8577	KIWAMI-1-13B4	¥18,375	1.3	1.5~2.2	160	250	高微粒	290	70(125)
194-8578	KIWAMI-1-14B2	¥18,375	1.4	1.5~2.2	230	270	高微粒	290	73(305)
194-8579	KIWAMI-1-16B2	¥18,375	1.6	1.5~2.2	230	200	高微粒	290	33(174)

発注単位1丁 アネスト岩田株式会社 ☎0800-100-1926

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	ノズル径(mm)	所要圧縮機(kW)	空気使用量(L/min)	パターン開き(mm)	霧化段階	質量(g)	実績(前年比%)
258-0504	KIWAMI4-13BA4	¥21,875	1.3	1.5~2.2	270	280	高微粒	355	-
258-0503	KIWAMI4-14BA4	¥21,875	1.4	1.5~2.2	270	300	高微粒	355	-
258-0507	KIWAMI4-16BA4	¥21,875	1.6	1.5~2.2	270	330	高微粒	355	-
258-0512	KIWAMI4-18BA4	¥21,875	1.8	1.5~2.2	270	375	高微粒	355	-

## アネスト岩田 ANEST IWATA 日本 Spray Gun 自動車補修専用スプレーガン(汎用Vスリットノズル)

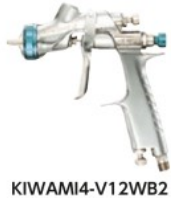

KIWAMI4-V12WB2



●「基本性能をそのままに、より確かな品質と安定性」を追求しています。●エルゴノミクスデザインを追求し軽量化を図りました。●個体差の少ない空気弁シートセットで安定性を向上しました。●薄膜フラットパターンを可能にしているため、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減します。●自動車補修用。●重力式 [製造国]●日本



●「基本性能をそのままに、より確かな品質と安定性」を追求しています。●エルゴノミクスデザインを追求し軽量化しました。●メンテナンス性を向上しました。●溶剤、水性問わず高難易度塗色のムラの改善に。●重力式 [製造国]●日本

発注単位1丁 アネスト岩田株式会社 ☎0800-100-1926

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	ノズル径(mm)	所要圧縮機(kW)	空気使用量(L/min)	パターン開き(mm)	霧化段階	質量(g)	実績(前年比%)
256-0029	KIWAMI4-V14WB2	¥40,250	1.4	1.5~2.2	390	310	高微粒	355	8(-)

発注単位1丁 アネスト岩田株式会社 ☎0800-100-1926

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	ノズル径(mm)	所要圧縮機(kW)	空気使用量(L/min)	パターン開き(mm)	霧化段階	質量(g)	実績(前年比%)
258-0500	KIWAMI4-V12WB2	¥40,250	1.2	1.5~2.2	390	290	高微粒	355	-
258-0511	KIWAMI4-V13WB2	¥40,250	1.3	1.5~2.2	390	300	高微粒	355	-
258-0505	KIWAMI4-V16WB2	¥40,250	1.6	1.5~2.2	390	340	高微粒	355	-

## アネスト岩田 ANEST IWATA 日本 Spray Gun 自動車補修専用スプレーガン(低圧Vスリットノズル) **New**



KIWAMI4-V13WBX



●「基本性能をそのままに、より確かな品質と安定性」を追求しています。●エルゴノミクスデザインを追求し軽量化しました。●メンテナンス性を向上しました。●自動車補修向け。●重力式 [製造国]●日本

## アネスト岩田 ANEST IWATA 日本 Round Pattern Gun 丸吹きガン



RG-3L-1 (カップ別売)



●プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。●カップ取付口:G1/4 ●重力式 ●エア取込口:G1/4 [材質] ●本体:アルミダイカスト ●接液部:真鍮・ステンレス [製造国]●台湾



カップ装着例

発注単位1丁 アネスト岩田株式会社 ☎0800-100-1926

発注コード	品番	税抜価格(1台)	ノズル径(mm)	所要圧縮機(kW)	空気使用量(L/min)	パターン開き(mm)	霧化段階	質量(g)	実績(前年比%)
258-0498	KIWAMI4-V13WBX	¥40,250	1.3	1.5~2.2	370	390	高微粒	355	-
258-0502	KIWAMI4-V14WBX	¥40,250	1.4	1.5~2.2	370	390	高微粒	355	-

発注単位1台 アネスト岩田株式会社 ☎0800-100-1926

発注コード	品番	税抜価格(1台)	ノズル径(mm)	所要圧縮機(kW)	空気使用量(L/min)	パターン開き(mm)	霧化段階	質量(g)	実績(前年比%)
380-7762	RG-3L-1	¥14,000	0.4	0.2~0.75	30	25	汎用	180	60(75)
380-7771	RG-3L-2	¥14,000	0.6	0.2~0.75	30	35	汎用	180	95(136)
380-7789	RG-3L-3	¥14,000	1	0.2~0.75	50	35	汎用	180	32(59)

## アネスト岩田 ANEST IWATA 日本 Gravity Feed Cup 塗料カップ



PC-4S



●洗浄性に優れ、色替え塗装に便利です。 [材質]●アルミニウム [製造国]●中国

## アネスト岩田 ANEST IWATA 日本 Gravity Feed Cup アルミニウムフリーアングル塗料カップ



●脚付のため倒れにくいです。●フリーアングルなので、カップ取付を緩めることなく角度を変えられます。 [材質]●アルミニウム [製造国]●台湾

発注単位1個 アネスト岩田株式会社 ☎0800-100-1926

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合スプレーガン	取付ねじ	容量(L)	質量(g)	実績(前年比%)
116-3311	PC-5	¥2,538	WIDER1、WIDER1L、KIWAMI-1、W-101.71.61.50、LPH-101.50、RG-3L	G1/4	0.25	135	421(113)
116-3299	PC-4	¥2,800	WIDER2、WIDER2L、WV-200.77	G3/8	0.40	180	244(215)
116-3302	PC-4S	¥2,800	WIDER1、WIDER1L、KIWAMI-1、W-101.71.61.50、LPH-101.50、RG-3L	G1/4	0.40	168	984(154)

発注単位1個 アネスト岩田株式会社 ☎0800-100-1926

発注コード	品番	税抜価格(1個)	適合スプレーガン	容量(L)	質量(g)	実績(前年比%)
444-3004	PC-400AB-2LF	¥4,813	WIDER1、WIDER1L、KIWAMI-1、W-101.71.61.50、LPH-101.50、RG-3L	0.4	125	115(85)