

テクノフレックス Flexible Stainless Hose (No Welded Type) フレキシブルメタルホース(消火配管用) **New**

全18品 呼び径A65~150まで有



●消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。●消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。●消火ポンプの防振に。●配管の心合わせに。●使用温度範囲:20℃●最高使用圧力:1.4MPa ●フランジ規格:JIS10K(材質SS400) [材質]●フレキ部:SUS316 [製造国]●日本

発注単位1本

関テクノフレックス ☎03-5822-3211

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
367-0446	F130-65AX300L JIS10K/SS400	¥21,889	65	2-1/2	300	1	5.9	-
366-7274	F130-65AX400L JIS10K/SS400	¥24,016	65	2-1/2	400	1	6.2	-
366-8813	F130-65AX500L JIS10K/SS400	¥26,224	65	2-1/2	500	1	6.6	-
367-0360	F130-65AX800L JIS10K/SS400	¥34,309	65	2-1/2	800	1	7.7	-
366-5702	F130-80AX300L JIS10K/SS400	¥24,016	80	3	300	1	5.8	-
366-8821	F130-80AX400L JIS10K/SS400	¥26,489	80	3	400	1	6.2	-

テクノフレックス Flexible Stainless Hose フレキシブルメタルホース(危険物配管用・消防法評定) **New**

全10品 他パリエーション有



●消防法第20号/第59号型式評定品です。●危険物を貯蔵するタンクとの接続に。●使用温度範囲:100℃●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●接続:フランジ [材質]●フレキ部:ステンレス(SUS304)●継手部:SS400●接液部:SUS304 [製造国]●日本

発注単位1本

関テクノフレックス ☎03-5822-3211

発注コード	品番	税抜価格(1本)	フランジサイズ	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
363-1504	F140-40AX500L JIS10K/SS400	¥36,330	JIS10KF	40	1-1/2	500	1	4.3	-
363-1510	F140-40AX600L JIS10K/SS400	¥37,606	JIS10KF	40	1-1/2	600	1	4.4	-
363-1512	F140-50AX600L JIS10K/SS400	¥43,404	JIS10KF	50	2	600	1	5.4	-
363-1505	F140-50AX700L JIS10K/SS400	¥45,000	JIS10KF	50	2	700	1	5.6	-
363-1509	F140-65AX600L JIS10K/SS400	¥53,618	JIS10KF	65	2-1/2	600	1	7.4	-
363-1511	F140-65AX800L JIS10K/SS400	¥57,660	JIS10KF	65	2-1/2	800	1	7.6	-

トーフレ Flexible Stainless Hose (No Welded Flange type) フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) **New**

全10品 呼び径A20~50まで有



●国土交通省仕様です。●大きい面圧でシールが確実です。●組み立てに全く溶接が無く、溶接による材料劣化、錆の発生がありません。●配管の芯出し吸収および振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷温水・空気●使用温度範囲:0~100℃ [材質]●フレキ部:ステンレス(SUS304)●フランジ部:スチール(SS400) [製造国]●中国

発注単位1本

トーフレ ☎03-5297-3297

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
439-8483	TF-48020-300	¥3,177	20	3/4	300	1	1.8	0(-)
439-8491	TF-48020-500	¥4,520	20	3/4	500	1	1.9	0(-)
439-8505	TF-48025-300	¥4,313	25	1	300	1	2.6	2(40)
439-8513	TF-48025-500	¥5,414	25	1	500	1	2.9	0(-)
439-8521	TF-48032-300	¥5,151	32	1 1/4	300	1	3.5	0(-)
439-8530	TF-48032-500	¥6,459	32	1 1/4	500	1	3.8	0(-)

大阪ラセン管工業 Vacuum Flexible Hose 真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型) **New**

全16品 他パリエーション有



●ステンレス製の真空仕様フレキシブルチューブです。●真空配管用。●適用流体:各種ガス、空気(真空排気)●最高使用圧力:FV~大気圧●使用温度範囲:-196~150℃(シール材の耐熱温度により異なる)●Heリーク試験:1.33×10⁻¹⁰Pa・m³/sec 以下 [材質]●フレキ部:ステンレス(SUS316L)●フランジ部:ステンレス(SUS316L) [製造国]●日本


発注単位1本

大阪ラセン管工業 ☎06-6473-6151

発注コード	品番	税抜価格(1本)	フランジサイズ	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
115-8597	ORV-10C-10	¥16,500	NW10	100	1	160	0(-)
115-8598	ORV-10C-25	¥17,546	NW10	250	1	180	0(-)
115-8599	ORV-10C-50	¥19,334	NW10	500	1	210	0(-)
115-8600	ORV-10C-100	¥22,000	NW10	1000	1	220	0(-)
115-8601	ORV-16C-10	¥9,000	NW16	100	1	130	3(300)
115-8602	ORV-16C-25	¥10,000	NW16	250	1	175	8(160)

南国フレキ工業 Flexible Stainless Hose (Flange type) フレキシブルメタルホース(フランジ型) **New**

全18品 呼び径A15~100まで有

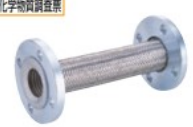

●両端のフランジはルーズタイプです。●芯出し吸収などの一般配管用。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷温水・蒸気・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る)●使用温度範囲:-10~300℃●接続:フランジ(JIS10K) [材質]●フレキ部:ステンレス(SUS304)●フランジ部:炭素鋼(SS400) [製造国]●ベトナム

発注単位1本

南国フレキ工業 ☎072-874-0777

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
244-5956	NK-3100/10K-SS400-15A-300L	¥3,064	15	1/2	300	1	1.3	17(95)
244-5964	NK-3100/10K-SS400-15A-500L	¥4,164	15	1/2	500	1	1.4	2(8)
244-5972	NK-3100/10K-SS400-20A-300L	¥3,850	20	3/4	300	1	1.7	28(50)
244-5981	NK-3100/10K-SS400-20A-500L	¥4,636	20	3/4	500	1	1.8	6(38)
244-5999	NK-3100/10K-SS400-25A-300L	¥4,557	25	1	300	1	2.6	26(104)
244-6006	NK-3100/10K-SS400-25A-500L	¥5,579	25	1	500	1	2.7	9(33)

南国フレキ工業 Flexible Metal Hose 真空用フレキシブルメタルホース(フランジ型) **New**

全8品 他パリエーション有



●軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。●真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。●最高使用圧力:FV~0.1MPa ●適用流体:ガス(非腐食性流体に限る)●使用温度範囲:-15~150℃(シール材のバイトンに基づく)●Heリーク試験:1×10⁻⁹Torr・l/sec 以下 [材質]●フレキ部:ステンレス(SUS316L)●フランジ部:ステンレス(SUS304) [製造国]●日本

発注単位1本

南国フレキ工業 ☎072-874-0777

発注コード	品番	税抜価格(1本)	フランジサイズ	全長(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
361-3348	NK2300KF-CLT-316L/304-16-500	¥17,276	KF16	500	0.15	3(150)
361-3330	NK2300KF-CLT-316L/304-16-1000	¥21,753	KF16	1000	0.20	1(-)
361-3364	NK2300KF-CLT-316L/304-25-500	¥17,904	KF25	500	0.30	5(500)
361-3356	NK2300KF-CLT-316L/304-25-1000	¥22,667	KF25	1000	0.50	4(80)
361-3381	NK2300KF-CLT-316L/304-40-500	¥24,439	KF40	500	0.60	2(100)
361-3372	NK2300KF-CLT-316L/304-40-1000	¥33,561	KF40	1000	1.00	2(100)

南国フレキ工業 Super Joint 排気用伸縮管継手(フランジ型) **New**

全14品 呼び径A100~300まで有



●両端のフランジはルーズタイプです。●接液部はステンレス鋼です。●熱による配管の膨張の吸収に。●振動吸収用。●最高使用圧力:0.2MPa ●適用流体:空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)●使用温度範囲:-20~450℃●接続:フランジ接続(JIS5K) [材質]●ベローズ部:ステンレス(SUS304)●フランジ部:炭素鋼(SS400) [製造国]●日本

発注単位1本

南国フレキ工業 ☎072-874-0777

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
420-4662	NK-7300/5K-SS400-100A-100L	¥18,644	100	4	100	1	6	15(375)
420-4671	NK-7300/5K-SS400-100A-150L	¥19,643	100	4	150	1	6	6(100)
420-4689	NK-7300/5K-SS400-100A-200L	¥24,357	100	4	200	1	7	3(100)
420-4697	NK-7300/5K-SS400-125A-150L	¥31,233	125	5	150	1	8	2(100)
420-4701	NK-7300/5K-SS400-125A-200L	¥35,357	125	5	200	1	9	1(-)
420-4719	NK-7300/5K-SS400-150A-150L	¥37,126	150	6	150	1	11	2(-)

トーフレ Versa Joints 10K Flange Fitting (No Welded type) 防振継手(非溶接・フランジ型) **New**

全10品 他パリエーション有



●国土交通省仕様です。●2層ベローズ(内層SUS316L)を使用しているため、耐食性が著しく向上し安全性が増します。●配管の振動吸収に。●最高使用圧力:1MPa ●適用流体:冷温水●使用温度範囲:0~80℃ [材質]●フレキ部:ステンレス(外層:SUS304、内層:SUS316L) [製造国]●日本

発注単位1本

トーフレ ☎03-5297-3297

発注コード	品番	税抜価格(1本)	呼び径A	呼び径B	全長(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
439-8611	VJ10K-50-150	¥32,241	50	2	150	1	5.5	1(-)
439-8629	VJ10K-65-150	¥38,827	65	2 1/2	150	1	7.0	0(-)
439-8637	VJ10K-80-150	¥39,800	80	3	150	1	7.5	0(-)
439-8581	VJ10K-100-150	¥49,891	100	4	150	1	9.0	1(-)
439-8599	VJ10K-125-150	¥69,329	125	5	150	1	12.0	0(-)
439-8602	VJ10K-150-150	¥90,500	150	6	150	1	18.0	0(-)