

# 電気スタンド(マグネット式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

作業灯・照明用品

ヘッド  
ライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラック  
ライト

連結式  
ライト

電気  
スタンド

マグネット  
電気スタンド

照明器具

LED  
電球

電球

直管形  
ランプ

リング形  
ランプ

蛍光灯  
飛散防止  
チューブ

ランタン

## カネテック Magnetic LED Stand(Outdoor type) マグネットLED電気スタンド(屋外形)



●屋外作業におけるエリア照明に最適なLEDタイプの電気スタンドです。●小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据え付けることができます。●反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。●作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。●全高:262mm ●電源:AC100V ●消費電力:20W ●電源コード長さ:5m ●専用LED電球(付属)【製造国】●日本

発注単位1台		カネテック株式会社 ☎03-5823-7014						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	吸着力(N)	マグネット幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
452-2273	ME-5RA-LED	¥39,000	2400	1000	50.2×66×44	1	2.5	26(145)

## ノガ LED Finger “LEDフィンガー”



●狭い場所を照らすのに最適です。●フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。●消費電力が少なく(0.6W)長寿命です。●電源:AC100V用アダプタ付 ●消費電力:0.6W ●LEDライト:2灯 ●電源コード長さ:1.8m【製造国】●日本

発注単位1台		ノガ・ウォーターズ株式会社 ☎048-777-1733						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	吸着力(N)	マグネット幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)	
820-4964	LED1001	¥9,900	84	320	30×40×35	380	206(92)	


## ノガ LED CUP “LEDカップ”



●フレキシブルチューブにより照明方向が自在に変えられます。●熱を発生させられない加工物の照明用です。●消費電力が微量(3.6W)なのでライトをつけっぱなしにしたい作業に向いています。●電源:AC100V用アダプタ付 ●消費電力:3.6W ●LEDライト:12灯 ●電源コード長さ:1.8m【製造国】●日本

発注単位1台		ノガ・ウォーターズ株式会社 ☎048-777-1733						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	吸着力(N)	マグネット幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)	
820-4965	LED2001	¥13,200	504	320	30×40×35	398	458(108)	

## ノガ LED Stand “LEDパッド”

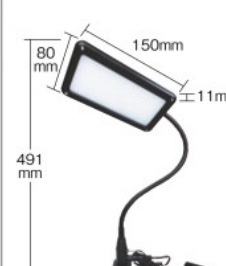

●手帳サイズのLED光源部で薄さ11mmです。●0.3Wの白色LED球12灯付です。●小型オンオフマグネット&フレキで様々な方向に照明可能です。●電源:AC100V用アダプタ付 ●消費電力:3.6W ●LEDライト:12灯 ●電源コード長さ:1.8m【製造国】●日本

発注単位1台		ノガ・ウォーターズ株式会社 ☎048-777-1733						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	吸着力(N)	マグネット幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)	
387-3722	LED4000	¥16,900	504	320	30×40×35	465	332(77)	

## ノガ LED Stick “LEDステッキ昼白色”



●先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。●スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。●電源:AC100V用アダプタ付 ●電源コード長さ:1.8m【製造国】●日本

品番	タイプ	幅(mm)	LED灯数
LED8200	スタンダード	277	9灯
LED8400	ロング	457	18灯

発注単位1台		ノガ・ウォーターズ株式会社 ☎048-777-1733						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	吸着力(N)	マグネット幅×奥行×高さ(mm)	消費電力(W)	質量(g)	実績(前年比%)
856-9049	LED8200	¥18,000	378	320	30×40×35	2.7	390	81(113)
856-9050	LED8400	¥19,900	756	320	30×40×35	5.4	410	110(114)

## ノガ LED Stick LEDステッキ温白色



●温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。●先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。●ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。●電源:AC100V(アダプター付)【製造国】●日本

品番	タイプ	幅(mm)	LED灯数
LED8500	ショート	277	9灯
LED8600	ロング	457	18灯

発注単位1台		ノガ・ウォーターズ株式会社 ☎048-777-1733						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	吸着力(N)	全高(mm)	マグネット幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
201-2133	LED8500	¥20,500	378	320	638	30×40×35	602	1(100)
201-3549	LED8600	¥22,500	756	320	816	30×40×35	625	16(229)

## ノガ LED Stand “LEDロングチューブ”



●最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので広い面積が明るくなります。●A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。●電源:AC100V ●消費電力:6W ●LEDライト:6灯 ●電源コード長さ:2m【製造国】●日本

発注単位1台		ノガ・ウォーターズ株式会社 ☎048-777-1733						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	吸着力(N)	マグネット幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)	
355-7731	LED3000	¥19,700	900	800	50×60×55	1.4	304(86)	

## ノガ LED Dual Beam マグネット&スチールプレート付LEDデュアルビーム



●撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニットです。●2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。●光源の照度も10~100%で調光できます。●全高:191mm ●電源:AC100Vアダプター付 ●電源コード長さ:1.8m ●消費電力:最大1.8W ●LEDライト:0.3W×3球 2本 ●卓上用スチールプレート:LED0200(150×80×15mm)付属 ●フレキシブルホース長さ:片側400mm【製造国】●日本

発注単位1台		ノガ・ウォーターズ株式会社 ☎048-777-1733						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	吸着力(N)	マグネット幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
412-2143	LED7000	¥26,500	最大126×2	800	50×60×55	1	3.4	18(139)