

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。



アイリスオーヤマ 中量ラック 300kg/段

細かなピッチ幅でスペースを有効活用できます。

一段当たりの均等積載量 **300kg/段**
棚板調整ピッチ **25mm**

組立式

品番例

M3 K 09 45 12 3

 
種別記号	棚間口 (W)	棚奥行き (D)	高さ (H)	棚板数
中量ラック300kg/段:M3	09: 900mm	45: 450mm	12: 1200mm	3: 3枚
棚の種類	12: 1200mm	60: 600mm	15: 1500mm	4: 4枚
K: 基本型	15: 1500mm	75: 750mm	18: 1800mm	5: 5枚
R: 連結型	18: 1800mm	90: 900mm	21: 2100mm	
			24: 2400mm	

アイリスオーヤマ Medium-Duty Rack 300

中量ラック300kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)

全16品間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト [材質]●スチール [付属品]●中棚受2本 [製造国]●中国



発注単位1セット メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860


発注コード	品番	税抜価格(1セット)	間口×奥行 (mm)	棚板数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★116-5943	M3TA0990-U90	¥9,240	900×900	1	12.7	0(-)
★146-3318	M3TA1290-U90	¥7,634	1200×900	1	14.8	0(-)
★116-5948	M3TA1545-U45	¥7,637	1500×450	1	8.6	8(-)
★116-5949	M3TA1560-U60	¥9,900	1500×600	1	10.7	0(-)
★116-5950	M3TA1575-U75	¥12,163	1500×750	1	13.0	6(200)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack300

軽中量ラック300(高さ1200mm・単体型)

全48品間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国

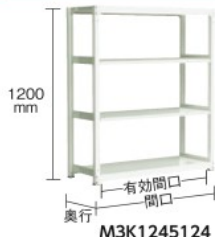

M3K1245124

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★206-8880	M3K1245124	¥43,749	1200×450	1140	4	46.0	1(-)
★206-8881	M3K1260124	¥50,914	1200×600	1140	4	52.7	2(-)
★206-8882	M3K1275124	¥58,080	1200×750	1140	4	59.3	0(-)
★206-8883	M3K1290124	¥65,246	1200×900	1140	4	66.4	0(-)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack300

軽中量ラック300(高さ1500mm・単体型)

全48品間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国



M3K1275154

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★206-8884	M3K1245154	¥45,634	1200×450	1140	4	48.0	0(-)
★206-8885	M3K1260154	¥52,800	1200×600	1140	4	54.7	1(-)
★206-8886	M3K1275154	¥59,966	1200×750	1140	4	61.3	0(-)
★206-8887	M3K1290154	¥67,131	1200×900	1140	4	68.4	0(-)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack300

軽中量ラック300(高さ1800mm・単体型)

全48品間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国



M3K1290184

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★206-8888	M3K1245184	¥47,520	1200×450	1140	4	50.4	1(-)
★206-8889	M3K1260184	¥54,686	1200×600	1140	4	57.1	5(500)
★206-8890	M3K1275184	¥61,851	1200×750	1140	4	63.7	0(-)
★206-8891	M3K1290184	¥69,017	1200×900	1140	4	70.8	0(-)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack300

軽中量ラック300(高さ2100mm・単体型)

全48品間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国



M3K1245214

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★206-8892	M3K1245214	¥49,406	1200×450	1140	4	52.8	1(-)
★206-8893	M3K1260214	¥56,571	1200×600	1140	4	59.5	3(-)
★206-8894	M3K1275214	¥63,737	1200×750	1140	4	66.1	0(-)
★206-8895	M3K1290214	¥70,903	1200×900	1140	4	73.2	0(-)

アイリスオーヤマ MediumDutyRack300

軽中量ラック300(高さ2400mm・単体型)

全48品間口(mm)900~1800まで有

●色:ホワイト ●棚板調整ピッチ:25mm [材質]●スチール [製造国]●中国



M3K1260244

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 アイリスオーヤマ㈱ ☎0120-990-860

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行 (mm)	有効間口 (mm)	棚段数 (段)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★206-8896	M3K1245244	¥51,291	1200×450	1140	4	54.8	0(-)
★206-8897	M3K1260244	¥58,457	1200×600	1140	4	61.5	0(-)
★206-8898	M3K1275244	¥65,623	1200×750	1140	4	68.1	0(-)
★206-8899	M3K1290244	¥72,789	1200×900	1140	4	75.2	0(-)

TRUSCO オレンジブック.Com®

工場・作業現場のプロツール総合サイト

5つのポイント

- ① 豊富な商品データで選定をサポート!
- ② 最新のキャンペーン情報が充実!
- ③ 全国の在庫状況がわかる!
- ④ 見積・発注ができる!
- ⑤ あなたへのおすすめ商品を提案!