

床材用品

玄関  
マット

通路  
マット

吸油・吸水  
マット

疲労軽減  
マット

ノンスリップ  
マット

静電気対策  
マット

クリーン  
マット

畳

カーペット


バス  
マット

スノコ

人工芝



Honeycomb Mat  
“ハニカムマット”

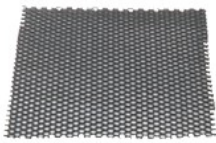

SK13245S-T



●有孔構造のため、マットにゴミが溜まりにくく、清掃がしやすいです。  
●立ち作業の多い場所での疲労軽減マットとして。【材質】●ナイロン・ポリエステル 【製造国】●日本

滑り止め部




梱包数:4枚

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	厚さ(mm)	色	幅×長さ(mm)	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
256-7119	SK13245S-T	¥17,743	6.0	黒	1900×1000	滑り止めあり	1.2	3(-)
256-7117	SK1228AW-T	¥16,397	5.5	黒	2000×1000	滑り止めなし	1.5	0(-)



Cushion Mat  
“ゴムクッション”

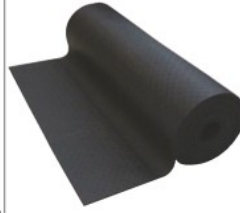

●厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。●表面が編銅板柄ですべり止め効果が得られます。●耐摩耗性に優れたきれにくい素材です。●立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に。【材質】●ニトリルゴム(NBR) 【製造国】●中国

発注単位1枚 株式会社カーボーイ ☎0475-55-7820

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	厚さ(mm)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
788-6276	GR10	¥65,000	5	黒	1000×10	1	13.4	258(178)



Rubber Mat  
“NBラバーマット”



4011800



●油や水気が多い厨房や工場内の安全対策や疲労軽減に効果的なゴム製のマットです。●屋内用。【材質】●合成ゴム(NBR) 【製造国】●台湾



4011810 (ジョイント)

ミツシマ工業㈱ ☎06-6534-1201

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	厚さ(mm)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
760-8993	4011800	¥31,850	18	レンガ	910×1510	1	13.5	100(77)


ジョイント ●ラバーマット1枚につき2個必要。【製造国】●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	厚さ(mm)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
760-9001	4011810	¥600	18	レンガ	57×66	1	30	172(166)



Cushion Mat  
“クッションマット”

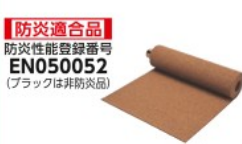

407-0040(ブラウン)



●透水性能を持ち、クッション性能に優れたゴムチップタイプのロールマットです。●工場通路に。●スロープなどに。【製造国】●日本

品番	材質
407-0000	再生合成ゴム
407-0010	合成ゴム
407-0020	合成ゴム
407-0030	合成ゴム
407-0040	合成ゴム

発注単位1巻 青色|メーカー直送|運賃元払| ミツシマ工業㈱ ☎06-6534-1201

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	厚さ(mm)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
449-7015	407-0000	¥28,438	5	ブラック	1000×5	1	20	134(182)
★449-7023	407-0010	¥47,125	5	レンガ	1000×5	1	20	10(167)
★449-7031	407-0020	¥47,125	5	グリーン	1000×5	1	20	87(213)
★449-7040	407-0030	¥47,125	5	グレー	1000×5	1	20	13(325)
★449-7058	407-0040	¥47,125	5	ブラウン	1000×5	1	20	14(83)



OrthoMat  
“オーソマット2”



AD00035



●内包するマイクロバブルが体重を分散、吸収。●床面からの反発力を減らし、長時間の立ち作業による疲労を軽減させます。●マイクロバブルに含まれる空気が断熱効果を発揮し、床から伝わる冷気を防止。●すべての立ち仕事用に。●切削油やオイルなどの機械油、食品などの植物油にも強く変形、収縮がおきません。【材質】●特殊発泡ニトリルゴム 【製造国】●アメリカ

発注単位1枚 クリーンテックス・ジャパン㈱

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	厚さ(mm)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
353-7637	AD00035	¥6,500	19	ブラック	300×500	10	470	-
353-7631	AD00029	¥11,000	19	ブラック	510×610	5	910	-
353-7635	AD00030	¥16,000	19	ブラック	510×840	5	1200	-
353-7630	AD00031	¥20,000	19	ブラック	600×900	5	2000	-
353-7629	AD00032	¥22,000	19	ブラック	760×910	5	2000	-
353-7634	AD00033	¥44,000	19	ブラック	910×1520	5	3840	-
353-7636	AD00034	¥40,000	19	ブラック	610×1820	2	3900	-



OrthoMat  
“オーソマット(ロールタイプ)”



AD00019




●内包するマイクロバブルが体重を分散、吸収。●床面からの反発力を減らし、長時間の立ち作業による疲労を軽減させます。●すべての立ち仕事用に。●検品、梱包、組み立てなどの立ち仕事に。●レジ、調理場、受付などの立ち仕事に。●表面、裏面ともにエンボスの加工がしてあり、滑り止め効果が期待できます。【材質】●特殊発泡ニトリルゴム 【製造国】●アメリカ

発注単位1本 青色|メーカー直送|運賃別途| クリーンテックス・ジャパン㈱

発注コード	品番	税抜価格(1本)	厚さ(mm)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
353-7624	AD00019	¥160,000	15	ブラック	600×10.67	1	20	-
★353-7627	AD00009	¥300,000	15	ブラック	600×22.86	1	40	-
★353-7632	AD00020	¥225,000	15	ブラック	910×10.66	1	30	-
★353-7638	AD00011	¥450,000	15	ブラック	910×22.86	1	60	-
★353-7628	AD00021	¥200,000	9	ブラック	600×22.86	1	27	-
★353-7626	AD00014	¥280,000	9	ブラック	910×22.86	1	40	-



MISM Soft Floor Mat  
“MISM 楽々クッションマット”

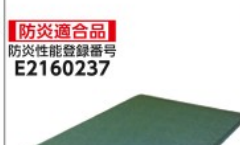

309050010



●優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。●マットの表面に波状の突起があり作業がすべりにくいです。●立ち作業の足元用マット。【材質】●塩化ビニール樹脂(PVC) 【製造国】●中国

発注単位1枚 ミズムジャパン㈱ ☎0120-911-472

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	厚さ(mm)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
770-4453	309050010	¥4,900	12.5	黒	450×750	6	1.52	183(172)
770-4461	309050011	¥7,800	12.5	黒	600×900	4	2.43	264(150)
770-4488	309050013	¥7,800	12.5	黒	450×1200	4	2.43	101(389)
244-9957	309050027	¥12,471	12.5	黒	500×1650	4	3.00	18(-)