

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。

オフィス家具

デスクシステム

パソコンラック

会議用テーブル

食堂用テーブル

オフィスチェア

イス用クッション

会議用チェア

作業用チェア

導電性チェア

ロビーチェアベンチ

応接セット

ハンガラック

傘立て

パーテーション

書庫

カウンター

ファイリングキャビネット

カタログケース

マップケース
レターケース

パンフレットスタンド

ファイルワゴン

ロッカー

シューズボックス

メールボックス

キーボックス

インテリアブラインド

窓用フィルム

OAフロア

日東工業
NITO 日本

Fall Prevention Board for PRIVATE BOX
WEB会議ブース用転倒防止板

New 特約



(ブース別売)



●オプションとして使用することで、地震による転倒のリスクをさらに低減します。●設置場所の床への荷重を分散することが可能です。●適合本体:WBP110-1223KV2、WBP110-1223V2、WBP110-1223KV2-KD、WBP110-1223V2-KD [材質]●鉄 [製造国]●日本

発注単位1セット | メーカー直送 | 運賃別途 | 日東工業株式会社 ☎0561-64-0152

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	セット入数(枚)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★354-5396	WBP-T11K	¥16,941	ブラック	2	1	10	-

テラモト
TERAMOTO 日本

Belt Partition UN
ベルトパーテーションスタンドUN

New



SU-661-800-2



●洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。●ベルトを差し込むと自動ロックがかかり、ベルトが外れても安心の機構です。●支柱:φ50.8mm [材質]●ベース:ボール:ステンレス ●ベルト:ナイロン [製造国]●中国

発注単位1台 | 株式会社テラモト ☎06-6541-3333

発注コード	品番	税抜価格(1台)	ボール色	ベルト色	幅×高さ(mm)	ベルト長さ(m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
351-2080	SU-661-800-2	¥19,500	シルバー	赤	350×906	2	2	6	-
351-2087	SU-661-800-3	¥19,500	シルバー	青	350×906	2	2	6	-
351-2077	SU-661-800-7	¥19,500	シルバー	黒	350×906	2	2	6	-

テラモト
TERAMOTO 日本

Belt Partition
ベルトパーテーションスタンド 高さ調整可能タイプ



(1本縦) (2本縦) (3本縦)



●目的に合わせて三段階に高さ変更可能です。●ステンレス製のベルトパーテーションです。●支柱太さ:φ50mm [材質]●ベース:ボール:ステンレス(SUS201) ●ベース:鋳鉄 ●支柱:ステンレス(SUS201) ●ベルト:ナイロン100%(49mm巾×1.7m) [製造国]●中国

発注単位1台 | 株式会社テラモト ☎06-6541-3333

発注コード	品番	税抜価格(1台)	ボール色	ベルト色	幅×高さ(mm)	ベルト長さ(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
409-4638	SU-660-900-2	¥18,107	シルバー	レッド	360×442/674/906	1.7	8.4	3(7)
409-4646	SU-660-900-3	¥18,107	シルバー	ブルー	360×442/674/906	1.7	8.4	2(25)
409-4654	SU-660-900-7	¥18,107	シルバー	ブラック	360×442/674/906	1.7	8.4	1(5)

ライトベスト
WriteBest マレーシア

Belt Partition
ベルトパーテーション用表示板



QS99 (ベルトパーテーション別売)



●ベルトパーテーションのポール上部に取り付けて、A4サイズの表示が出来ます。●適合本体:WRITE BEST社製ベルトパーテーション [材質]●スチール [製造国]●中国

発注単位1個 | WRITE BEST社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	タイプ	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-9050	QS88	¥8,019	A4縦	1	0.73	7(700)
836-9051	QS99	¥8,019	A4横	1	0.69	47(91)

トキオ
TOKIO 日本

Personal booth
パーソナルブース


New 相立 重い



LDP-BTF-1212 BL



LDP-BTF-1212 LG

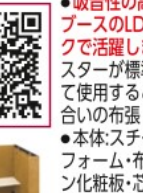

LDP-BTF-1212 YE



●吸音性の高いフェルトで設計された個室ブースのLDP-BTFはWeb会議やテレワークで活躍します。●テーブルと大型キャスターが標準装備で、好きな場所に設置して使用することができ、柔らかな質感と色合いの布張りが様々な空間に合います。●本体:スチール・フェルト・ポリウレタンフォーム・布 ●天板:18mm厚低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ・銅板 ●固定プレート:銅板・粉体塗装(ブラック) [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 藤沢工業株式会社 ☎058-247-3311

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	張地	間口×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★385-6078	LDP-BTF-1212 BL	¥202,529	ブルー	布	1200×1150×1600	1	60	-
★385-6077	LDP-BTF-1212 LG	¥202,529	ライトグレー	布	1200×1150×1600	1	60	-
★385-6079	LDP-BTF-1212 YE	¥202,529	イエロー	布	1200×1150×1600	1	60	-

テラモト
TERAMOTO 日本

Belt Partition
ベルトパーテーションスタンド



SU-660-500-3



SU-660-510-2



●ステンレス製のベルトパーテーションです。●支柱:φ50mm [材質]●ベース:ボール:ステンレス(SUS201) ●ベース:鋳鉄 ●支柱:ステンレス(SUS201) ●ベルト:ナイロン100%(49mm巾×1.7m) [製造国]●中国

発注単位1台 | 株式会社テラモト ☎06-6541-3333

発注コード	品番	税抜価格(1台)	タイプ	ベルト色	幅×高さ(mm)	ベルト長さ(m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
409-4603	SU-660-500-2	¥18,107	ステンレス	レッド	360×906	1.7	2	8.3	487(42)
409-4611	SU-660-500-3	¥18,107	ステンレス	ブルー	360×906	1.7	2	8.3	120(85)
409-4620	SU-660-500-7	¥18,107	ステンレス	ブラック	360×906	1.7	2	8.3	100(124)
782-8594	SU-660-510-2	¥16,250	スチール	レッド	360×906	1.7	2	8.3	420(80)
782-8608	SU-660-510-3	¥16,250	スチール	ブルー	360×906	1.7	2	8.3	92(20)
782-8616	SU-660-510-7	¥16,250	スチール	ブラック	360×906	1.7	2	8.3	166(554)

ライトベスト
WriteBest マレーシア

Belt Partition
ベルトパーテーション



QP33B



QP33BK



QP33R



●スタンダードタイプのベルトパーテーションです。●3ヶ所連結タイプ ●ポール径:φ50mm [材質]●スチール [製造国]●中国

発注単位1台 | WRITE BEST社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	ボール色	ベルト色	幅×高さ(mm)	ベルト長さ(m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-9047	QP33B	¥9,443	シルバー	ブルー	320×890	1.9	1	7	170(75)
836-9048	QP33R	¥9,443	シルバー	レッド	320×890	1.9	1	7	294(93)
836-9049	QP33BK	¥9,443	シルバー	ブラック	320×890	1.9	1	7	105(113)

Reelx
Reelx 日本

Belt Partition
ベルトパーテーション“BELPA”

New




BLP-506A



BLP-506B



BLP-506C

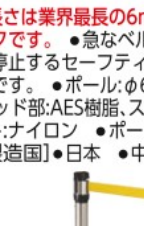

BLP-506D



●ベルトの長さは業界最長の6mロングストロークです。●急なベルトの巻き取りを停止するセーフティロック機構付きです。●ポール:φ63mm [材質]●ヘッド部:AES樹脂、ステンレス ●ベルト:ナイロン ●ポール:ステンレス [製造国]●日本 ●中国

発注単位1本 | 中販販売株式会社 ☎052-614-3664

発注コード	品番	税抜価格(1本)	ボール色	ベルト色	幅×高さ(mm)	ベルト長さ(m)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★376-9210	BLP-506A	¥21,600	シルバー	赤	350×840	6	1	7.7	-
★376-9212	BLP-506B	¥21,600	シルバー	青	350×840	6	1	7.7	-
★376-9209	BLP-506C	¥21,600	シルバー	黒	350×840	6	1	7.7	-
★376-9215	BLP-506D	¥21,600	シルバー	黄	350×840	6	1	7.7	-