


QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

白光 Stand for Fg-465
FG-465用 スタンド

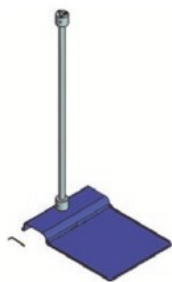

●FG-465用スタンドです。
【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
102-5922	C5032	¥16,888	317×459×840	1	4.8	82(99)

エーアンド・デイ Ultrasonic thickness gauge
超音波厚さ計



●1台でワイドな計測範囲をカバーします。<0.8~300mm>
●用途にあわせて探触子の交換が可能です。
(標準探触子AD3255-02付属,その他は別売)
●バックライト機能付きです。(暗い環境でも見やすい表示) ●金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に。 ●電源:単3乾電池×2本(別売) ●幅×奥行×高さ:73×32×143mm
●計測方式:超音波パルス反射方式 ●試験片AD3255-01付属 【製造国】●中国

電池 単3 4本入
発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	分解能 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-8516	AD3255	¥117,188	0.01/0.1	1	160	89(124)

カスタム Thickness Checker
膜厚計



●塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
●255点のメモリーができます。 ●MAX/MIN/AVE機能付です。 ●塗装の膜厚チェック。 ●校正方式:1点校正、2点校正 ●電源:単4乾電池×2本(別売) ●幅×奥行×高さ:55×27×105mm 【製造国】●台湾

電池 単4 4本入
発注コード 394-2334

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	測定範囲 (μm)	分解能 (μm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
491-7499	TG-01U	¥22,313	0~2000(鉄)	1	10	85	289(126)
491-7502	TG-02U	¥30,275	0~2000(鋼),0~1000(銅,アルミ,青銅,亜鉛,真ちゅう)	1	36	85	463(64)

カスタム Ultrasonic Thickness Gauge
超音波厚さ計



●音速の設定により金属から非金属(ガラス、樹脂など)まで様々な物質の厚みを測定できます。(例:鋼鉄1.2~220mm)
●電源:単3乾電池×3本(別売) ●幅×奥行×高さ:72×36×135mm 【製造国】●中国

電池 単3 4本入
発注コード 394-2336

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	測定範囲 (mm)	分解能 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-1674	STG-01U	¥72,188	1.2~220(鉄)	0.1	5	170	140(104)

EKO Thermal Conductivity Tester
熱伝導テスター"クイックラムダ"



●表示機能付きポータブル熱伝導率測定装置です。
●各種材料表面にセンサーを乗せるだけの簡単測定です。 ●わずか1分で測定可能です。 ●材料の品質評価に。 ●電源:AC100V~240V ●幅×奥行×高さ:250×200×90mm ●測定方式:非定常法 ヒータ昇温方式 ●再現精度:VIP真空断熱材 ±5% ±0.001 W/m·K、等質固体材料 ±5% 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	測定範囲	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★180-6825	HC-10	¥1,600,000	VIP 真空断熱材 0.001~0.015 W/m·K 等質固体材料 0.03~5.00 W/m·K	1	4	0(-)

エーアンド・デイ Probe
AD3255用探触子



●超音波厚さ計AD3255用探触子です。
●薄物、管壁、曲面の厚さ計測に。
●AD3255-02:薄物・管壁・曲面対応、振動子直径φ6mm、ケーブル長85cm ●AD3255-03:厚物対応、振動子直径φ10mm、ケーブル長85cm ●AD3255-04:厚物・塗装越し測定対応、振動子直径φ10mm、ケーブル長85cm 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	測定範囲 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-8518	AD3255-02	¥30,000	0.8~200.0(パルス・エコーモード)	1	40	20(182)
855-8519	AD3255-03	¥30,000	1.0~300.0(パルス・エコーモード)	1	40	4(57)
855-8520	AD3255-04	¥40,000	4.0~30.0(パルス・エコーモード,エコーモード)	1	60	11(55)

エリクセン Coating Thickness Gauge LAYER CHECK 750
膜厚計"レイヤーチェック750シリーズ"



●センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています。
●ハウジングの縁に取り付けられたプロテクトカバーが落下や衝撃時のダメージを軽減します。 ●PCと接続して測定データを転送できるUSBインターフェースを装備しています。 ●電源:単4乾電池×3本(付属) ●幅×奥行×高さ:70×32×122mm ●最小素地厚(F):0.5mm ●最小素地厚(N):50um【付属品】 ●ゼロ板 ●標準板 ●単4アルカリ電池×3 ●取扱説明書 ●収納ケース ●データ転送用ソフトウェア【Microsoft 7000 Basic Edition】 【製造国】●ドイツ

電池 単4 4本入
発注コード 394-2334

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	測定範囲 (μm)	分解能 (μm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★161-9998	LC750F	¥195,000	0~3000	1	1	225	0(-)

カスタム Parts for Ultrasonic Thickness Gauge
STG-01U専用 カプラント



●超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。 ●対応製品:STG-01U 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	容量 (ml)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
266-8861	STGC-01	¥906	45	1	72	68(189)