

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス! カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

インダ **Digital Balance** **デジタル天びん(取引証明用)** **New** **修理 校正**



●全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用しています。
●3秤量切換機能付きで、1台で3台分の働きを実現。●暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。●調剤や微小品の計量およびそれらの取引証明に使用可能。●電源:ACアダプター(付属)、または単3乾電池×2本(別売)
●重量、個数モード機能切替/パワープラス表示機能/バックライト機能/オートパワーオフ設定機能 [製造国]●日本

CB4-600 (74mm x 180mm x 236mm)
CB4-1500 (86mm x 192mm x 265mm)

電池 単3 4本入
発注コード 394-2336

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 納品先インダ ☎075-751-1686

発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(g)	載皿寸法(mm)	計数個数(個)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★558-0896	CB4-600	¥74,000	0.06/0.3/0.6	0.05/0.1/0.2	φ140	999	1	1.5	-
★558-0898	CB4-1500	¥79,000	0.3/0.6/1.5	0.1/0.2/0.5	180×160	999	1	2.5	-

オーハウス **Compact Balance [Scout STX]** **ポータブル天びん“スカウトSTX”** **修理 校正**



●フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。
●高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。●秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。●さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。
●電源:ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4本(別売) [製造国]●中国


STX223JP (103mm x 202mm x 222mm)

電池 単3 4本入
発注コード 394-2336

発注単位1台 オーハウス社 ☎03-5842-4161

発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(g)	載皿寸法(mm)	計数個数(個)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
835-8866	STX123JP	¥91,100	120	0.001	φ93	6000	1	1	0(-)
835-8867	STX223JP	¥95,200	220	0.001	φ93	11000	1	1	0(-)
835-8868	STX222JP	¥61,700	220	0.01	φ120	1100	1	1	0(-)
835-8869	STX422JP	¥77,800	420	0.01	φ120	2100	1	1	0(-)
107-1183	STX622JP	¥80,300	620	0.01	φ120	3100	1	1	0(-)
835-8870	STX1202JP	¥92,300	1200	0.01	170×140	6000	1	1	0(-)

オーハウス **Ranger Count 3000** **個数計“レンジャーカウント3000”** **修理 校正**



●1秒以内の高速安定表示です。
●超頑丈設計、高分解能かつ低価格です。
●30種類のサンプル登録/呼出が可能です。
●3つのバックライトLCDディスプレイで、メニュー設定が簡単です。●床下フックをオプションでご用意しております。●単重量値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます。●検定:対象外 ●センサー方式:ロードセル方式 ●電源:ACアダプター(付属)、または充電式内蔵バッテリー(付属) [製造国]●中国


RC31P3 (117mm x 311mm x 327mm)

電池 単3 4本入
発注コード 394-2336

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 新光電子㈱ ☎03-5944-1642

発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(g)	載皿寸法(mm)	計数個数(個)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
835-8849	RC31P1502	¥105,700	1.5	0.05	300×225	30000	1	4.2	2(100)
835-8850	RC31P3	¥105,700	3	0.1	300×225	30000	1	4.2	1(25)
835-8851	RC31P6	¥105,700	6	0.2	300×225	30000	1	4.2	2(-)
835-8852	RC31P15	¥105,700	15	0.5	300×225	30000	1	4.2	5(50)
835-8853	RC31P30	¥105,700	30	1	300×225	30000	1	4.2	3(75)

VIBRA **Counting Scale** **カウンティングスケール** **修理 校正**

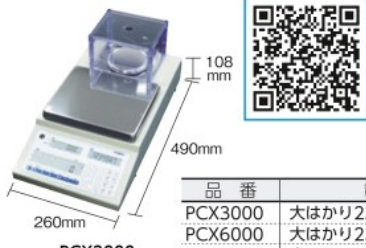

●計量小物品から重量物まで計数できる高精度計数のダブルスケール機です。
●計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。●検定:対象外 ●センサー方式:音叉センサー ●電源:ACアダプター(付属) [製造国]●日本

PCX3000 (108mm x 260mm x 490mm)

品番	載皿寸法(mm)	計数個数(個)
PCX3000	大はかり234×204/小はかり丸118	600000
PCX6000	大はかり234×204/小はかり丸118	600000
PCX12000	大はかり234×204/小はかり丸118	600000

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 新光電子㈱ ☎078-921-2551

発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(g)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★835-4792	PCX3000	¥341,250	大はかり3/小はかり0.15	大はかり0.1/小はかり0.002	1	11	0(-)
★835-4793	PCX6000	¥341,250	大はかり6/小はかり0.3	大はかり0.2/小はかり0.005	1	11	16(200)
★835-4791	PCX12000	¥373,750	大はかり12/小はかり0.6	大はかり1/小はかり0.01	1	11	1(-)

オーハウス **Compact Balance [Scout SPX]** **ポータブル天びん“スカウトSPX”** **修理 校正**



●バックライト付きLCDディスプレイモデルです。
●高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。●ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。
●さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。
●電源:ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4本(別売) [製造国]●中国


SPX223JP (103mm x 202mm x 222mm)

電池 単3 4本入
発注コード 394-2336

発注単位1台 オーハウス社 ☎03-5842-4161

発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(g)	載皿寸法(mm)	計数個数(個)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
835-8854	SPX123JP	¥79,100	120	0.001	φ93	6000	1	1	0(-)
835-8855	SPX223JP	¥85,600	220	0.001	φ93	11000	1	1	0(-)
835-8856	SPX222JP	¥56,100	220	0.01	φ120	1100	1	1	0(-)
835-8857	SPX422JP	¥58,800	420	0.01	φ120	2100	1	1	0(-)
835-8858	SPX622JP	¥66,700	620	0.01	φ120	3100	1	1	0(-)
835-8859	SPX1202JP	¥79,100	1200	0.01	170×140	6000	1	1	0(-)

オーハウス **Ranger Count 1000** **個数計“レンジャーカウント1000”** **修理 校正**

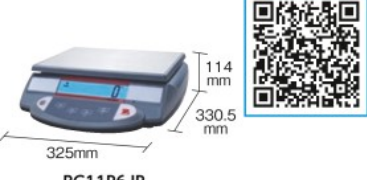


●3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重値、個数を一度に表示します。
●充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能です。●サンプルの単重量を10種類まで保存/読出が可能です。●単重量値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます。●検定:対象外 ●センサー方式:ロードセル方式 ●電源:ACアダプター(付属)、または充電式内蔵バッテリー(付属) [製造国]●中国

RC11P6JP (114mm x 325mm x 330.5mm)

発注単位1台 オーハウス社 ☎03-5842-4161

発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(g)	載皿寸法(mm)	計数個数(個)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
835-8845	RC11P3JP	¥75,200	3	0.2	294×226	15000	1	4.2	2(200)
835-8846	RC11P6JP	¥75,200	6	0.5	294×226	12000	1	4.2	0(-)
835-8847	RC11P15JP	¥75,200	15	1.0	294×226	15000	1	4.2	3(43)
835-8848	RC11P30JP	¥75,200	30	2.0	294×226	12000	1	4.2	3(50)

VIBRA **Counting Scale** **カウンティングスケール** **修理 校正**



●計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。
●重・単重・個数を個別表示です。●AIS CS(パラッキ補正)の自動サンプリングとパラッキ補正により、正確に単重のサンプリングを行います。●ACR(自動個数誤差補正)機能により、パラッキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。●検定:対象外 ●センサー方式:音叉センサー ●電源:ACアダプター(付属) [製造国]●日本

CUX600 (101mm x 260mm x 344mm)

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 新光電子㈱ ☎03-5944-1642

発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(g)	載皿寸法(mm)	計数個数(個)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★835-4788	CUX600	¥132,438	0.6	0.01	丸140	600000	1	3.9	6(150)
★835-4779	CUX1500	¥132,438	1.5	0.05	234×204	600000	1	3.9	9(129)
★835-4784	CUX3000	¥132,438	3	0.05	234×204	600000	1	3.9	6(24)
★835-4789	CUX6000	¥132,438	6	0.1	234×204	600000	1	3.9	16(89)
★835-4777	CUX12K	¥132,438	12	1	234×204	600000	1	3.9	15(150)

VIBRA **Counting Scale** **カウンティングスケール** **修理 校正**



●計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。
●重・単重・個数を個別表示です。●AIS CS(パラッキ補正)の自動サンプリングとパラッキ補正により、正確に単重のサンプリングを行います。●ACR(自動個数誤差補正)機能により、パラッキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。●ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。●検定:対象外 ●センサー方式:ストレインゲージセンサー ●電源:ACアダプター(付属) [製造国]●日本

CUX16K (16mm x 30mm x 330mm)

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く 新光電子㈱ ☎03-5944-1642

発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(g)	載皿寸法(mm)	計数個数(個)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★835-4781	CUX16K	¥178,750	16	2	330×310	600000	491	1	12	0(-)
★835-4785	CUX30K	¥178,750	30	5	330×310	600000	491	1	12	13(87)
★835-4790	CUX60K	¥195,000	60	10	380×530	1000000	766	1	19	4(200)
★835-4780	CUX150K	¥211,250	150	20	380×530	1000000	766	1	19	0(-)