

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとめ買い品あり マークの商品はまとめ買いが出来ます。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。




Digital Platform Scale

デジタル台はかり隔測式



- 見やすい位置で測定することができます。
- 錆びに強いステンレス製のプラットフォーム(皿)です。●容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。●検定:対象外 ●センサー方式:ロードセル方式 ●表示器:9Vアルカリ電池(モニター用)×1個(付属)、またはACアダプター(付属) ●オートパワーオフ機能付 【製造国】●中国

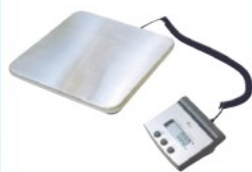

発注単位1台		シンワ測定機 05120-666-899							実績(前年比%)	
発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)
816-3978	70108	¥15,429	100	0.05	291×276	33	4	3380	625	(94)




Road Meter Super Jumbo Max

ロードメーター スーパーJUMBO MAX(通過計量)



- トラックの過積載対策、積荷の計量に大活躍です。
- 設置・撤去は約5分です。●無線式だからケーブルの絡まる心配がありません。●指示計は使いやすいロータリースイッチ、見やすい4.3インチカラー液晶を採用しています ●検定:対象外 ●センサー方式:ロードセル方式 ●電源:AC100V ●防水防塵機能IP66 ●静止計量±0.1F.S.(全軸同時計量時) ●ワイヤレスパソコン/USB接続 【製造国】●韓国

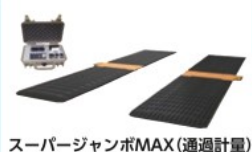

スーパージャンボMAX(通過計量)

発注単位1セット		メーカー直送 運賃別送 0552-361-1511							実績(前年比%)	
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	パッド数(枚)	梱包数(セット)	質量(kg)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)
★364-5086	SJ2-10M	¥3,300,000	10000	10	900×500	2	1	26	0(-)	
★364-5090	SJ2-15M	¥3,350,000	15000	10	900×500	2	1	26	0(-)	



U-frame Scale NEW DERBY Steel type

Uフレームスケール“ニューダービー”(スチールタイプ)



- お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
- 不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。
- 検定:対象外 ●センサー方式:ロードセル方式 ●電源:乾電池またはAC100V(ACアダプター付属) ●表示器:スタンド付 ●移動用車輪付 【製造国】●ベトナム



DBK-6L

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送 0552-361-1511							実績(前年比%)	
発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)
★460-3974	DBK-6L	¥320,000	600	0.2	1200×1000	92	2	43	1(-)	
★460-3940	DBK-10L	¥320,000	1000	0.5	1200×1000	92	2	43	1(-)	
★460-3958	DBK-15L	¥320,000	1500	0.5	1200×1000	92	2	43	1(100)	
★460-3966	DBK-20L	¥400,000	2000	1	1200×1000	92	2	43	1(100)	



Hoist Scale

ホイストスケール



- フレームは丈夫で壊れにくい鋳物を使用した堅牢設計です。
- IP65の保護等級を実現し、タフな環境にも対応します。●表示部は赤色LED(文字高さ45mm)の見やすい大型表示です。
- 赤外線リモコン付きで離れた場所から操作が可能です。(有効距離10m) ●取引や証明に使える検定品もございます。 ●検定:対象外 ●センサー方式:ロードセル方式 ●保護等級:IP65 ●電源:専用バッテリー(BT-CD)×1個(付属) 【製造国】●日本



HS-CD-30

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送 05120-732-058							実績(前年比%)	
発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)
★447-9611	HS-CD-05	¥346,000	500	0.2	308×351×432	1	20	0(-)		
★447-9629	HS-CD-10	¥346,000	1000	0.5	308×351×432	1	20	1(-)		
★447-9637	HS-CD-20	¥363,000	2000	1.0	308×351×472	1	27	1(100)		
★447-9645	HS-CD-30	¥368,000	3000	1.0	308×351×526	1	30	3(50)		
★447-9653	HS-CD-50	¥533,000	5000	2.0	308×351×672	1	40	2(100)		



Digital Platform Scale Trenta

低床式デジタル台はかり トレンタ



- 驚異の低さと頑丈さを兼ね備えた台はかりです。
- 単体では使用頂けないので表示器、和算箱と組み合わせる必要があります。
- はかり部のみなので電源はご使用の表示器から取りまします。 ●検定:対象外 ●センサー方式:ロードセル方式 ●低床式小型台はかり 【製造国】●韓国



PSZ11-50-4

発注単位1セット		メーカー直送 運賃別送 0552-361-1511							実績(前年比%)	
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	全高(mm)	セット入数(台)	質量(kg)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)
★364-5085	PSZ11-50-4	¥254,000	200	0.1	110×110	23	4	0.8	0(-)	
★364-5082	PSZ-30-30	¥87,000	30	0.01	300×300	30	1	5.7	0(-)	
★364-5083	PSZ-40-200	¥112,000	200	0.1	400×400	30	1	11.3	0(-)	



Road Meter Super Jumbo Max

ロードメーター スーパーJUMBO MINI(静止計量)



- トラックの過積載、積荷の計量に大活躍です。
- 設置・撤去は約5分です。●無線式だからケーブルが絡まる心配がありません。●指示計は使いやすいロータリースイッチ、見やすい4.3インチカラー液晶を採用しています。 ●保護等級:IP66 ●専用USBメモリ(付属) ●通信方式:Zigbee [セット内容] ●無線式合算用プリンター付指示計 ●スロープ ●バッテリーチャージャー 【製造国】●韓国



スーパージャンボMAX(静止計量)

発注単位1セット		メーカー直送 運賃別送 0552-361-1511							実績(前年比%)	
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	パッド数(枚)	梱包数(セット)	質量(kg)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)
★364-5087	SJ2-5-500	¥2,160,000	5000	5	900×500	2	1	18	0(-)	
★821-7914	SJ2-10	¥2,630,000	20000	10	900×500	2	1	60	1(20)	
★821-7915	SJ2-15	¥2,680,000	30000	10	900×500	2	1	60	0(-)	
★821-7916	SJ4-10	¥4,760,000	40000	10	900×500	4	1	112	0(-)	



Handy Cosmo2

携帯型電子式吊はかり“ハンディコスモ2”



- コンパクト・軽量で、しかも低価格です。
- クレーンに吊って計量、すぐに移動できるので作業時間の削減を実現します。
- センサー方式:ロードセル方式 ●保護等級:IP65 ●電源:DC6V鉛酸バッテリー(バッテリーチャージャー付属、連続使用時間約75時間) 【製造国】●韓国



0.3~2ACBP

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送 0552-361-1511							実績(前年比%)	
発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)
★171-7588	0.3ACBP	¥260,000	300	0.1	210×170×324	1	8.2	0(-)		
★171-7589	0.5ACBP	¥260,000	500	0.2	210×170×324	1	8.2	1(33)		
★171-7590	1ACBP	¥260,000	1000	0.5	210×170×324	1	8.2	5(500)		
★171-7591	2ACBP	¥260,000	2000	1.0	210×170×324	1	8.2	4(40)		
★201-7447	3ACBP	¥320,000	3000	1.0	214×195×426	1	14.6	0(-)		
★201-7448	5ACBP	¥340,000	5000	2.0	214×195×476	1	18.1	3(300)		



Crane-Scale

ホイストスケール“フックスケール”



- 防雨構造なので屋外や小雨でも使用可能です。(IPX3相当)
- 従来品に比べ、製品重量が軽量化されました。 ●「自動ホール機能」搭載で風や計量物の揺れにも表示が安定します。
- 表示部は「文字高さ43mm」の大型液晶表示です。 ●取引や証明に使える検定品もございます。 ●電源:アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本(付属) ●保護等級:IPX3相当 【製造国】●日本



KL-HS-Q-05

発注単位1台		メーカー直送 運賃別送 05120-732-058							実績(前年比%)	
発注コード	品番	税抜価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)	●実績(前年比%)
★858-0282	KL-HS-Q-05	¥195,000	500	0.2	272×316×448	1	12	2(50)		
★858-0284	KL-HS-Q-12	¥206,000	1200	0.5	272×316×448	1	12	10(45)		
★858-0286	KL-HS-Q-20	¥217,000	2000	1.0	272×316×507	1	15	16(133)		