

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！ カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

トラスコ Single Ring Wrench 片口めがねレンチ



●柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
●仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。●頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。【材質】●ニッケルクロムモリブデン鋼 ●表面処理:三価クロムメッキ 【製造国】●台湾



TSR-0017

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	対辺寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
489-0043	TSR-0010	¥ 831	10	119	10	70	59(69)
489-0051	TSR-0011	¥ 831	11	119	10	70	11(58)
489-0060	TSR-0012	¥ 840	12	150	10	78	22(17)
489-0078	TSR-0013	¥ 840	13	150	10	78	98(999)
489-0086	TSR-0014	¥ 840	14	150	10	78	49(68)
489-0094	TSR-0017	¥ 926	17	174	10	118	234(300)
489-0108	TSR-0019	¥ 926	19	207	10	181	31(11)
489-0116	TSR-0021	¥ 994	21	207	10	181	65(107)
489-0124	TSR-0022	¥1,097	22	250	5	284	9(5)
489-0132	TSR-0023	¥1,329	23	250	5	284	32(46)
489-0141	TSR-0024	¥1,329	24	250	5	284	250(135)
489-0159	TSR-0026	¥1,397	26	270	5	367	52(60)
489-0167	TSR-0027	¥1,440	27	270	5	367	117(129)
489-0175	TSR-0030	¥2,023	30	295	5	491	357(605)
489-0183	TSR-0032	¥2,083	32	295	5	491	154(92)
489-0191	TSR-0036	¥2,709	36	307	2	612	211(149)
489-0205	TSR-0038	¥3,454	38	341	2	700	78(156)
489-0213	TSR-0041	¥3,634	41	341	2	700	89(89)


スーパーツール 60 Degree-slanted Single Offset Wrench with Wedge End シノ付片口めがねレンチ



●主柄に対して口が水平に60°の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。
●シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。●安全ロープ取り付け穴を設けています。【材質】●クロムモリブデン鋼 ●表面処理:カチオン電着塗装 【製造国】●日本



KP-30

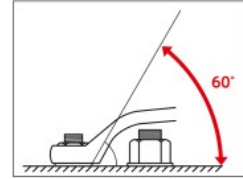

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	対辺寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(kg)	実績(前年比%)
109-7563	KP-17	¥ 1,450	17	313	12	0.19	495(100)
109-7571	KP-19	¥ 1,625	19	335	12	0.26	819(115)
109-7580	KP-21	¥ 1,675	21	351	12	0.36	212(108)
109-7601	KP-22	¥ 2,288	22	352	6	0.32	287(121)
109-7610	KP-24	¥ 2,075	24	374	6	0.42	1947(96)
109-7628	KP-26	¥ 2,263	26	390	6	0.44	326(78)
109-7636	KP-27	¥ 2,388	27	391	6	0.58	839(96)
109-7644	KP-30	¥ 2,675	30	413	6	0.72	2073(106)
109-7652	KP-32	¥ 2,825	32	430	6	0.75	1467(98)
109-7661	KP-35	¥ 4,300	35	468	6	0.95	158(110)
109-7679	KP-36	¥ 4,300	36	468	6	1.11	1062(108)
109-7687	KP-41	¥ 4,800	41	506	6	1.38	435(103)
109-7695	KP-46	¥ 7,138	46	545	3	1.91	355(97)
109-7709	KP-50	¥ 9,113	50	583	3	2.17	140(107)
109-7725	KP-55	¥17,413	55	601	2	2.34	123(84)

トラスコ Single Offset Wrench with Wedge End シノ付片口めがねレンチ



●首角度は70°です。
●狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。●シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。●安全ロープ取り付け穴を設けています。●パークア仕上げです。【材質】●クロムバナジウム鋼 【製造国】●台湾



TSRS-30

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	対辺寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
818-9363	TSRS-17	¥1,757	17	339	10	270	133(121)
818-9364	TSRS-19	¥1,766	19	339	10	270	245(121)
818-9368	TSRS-24	¥2,554	24	392	5	510	485(164)
818-9372	TSRS-30	¥3,703	30	418	5	750	294(93)
818-9373	TSRS-32	¥3,754	32	418	5	750	203(86)
818-9375	TSRS-36	¥5,246	36	476	5	1160	194(86)

ASAHI Single Ring Wrench 片口めがねレンチ



●柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
●JIS表示認定工場製です。【材質】●特殊鋼 ●表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装) 【製造国】●日本



RS0019

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	対辺寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(kg)	実績(前年比%)
115-4672	RS0010	¥ 686	10	163	10	0.05	622(117)
115-4681	RS0011	¥ 686	11	165	10	0.07	149(97)
115-4699	RS0012	¥ 721	12	165	10	0.07	466(111)
115-4702	RS0013	¥ 721	13	186	10	0.09	1222(134)
115-4711	RS0014	¥ 721	14	186	10	0.09	725(114)
115-4729	RS0017	¥ 736	17	203	10	0.13	2715(87)
115-4737	RS0019	¥ 764	19	215	10	0.16	3538(126)
115-4745	RS0021	¥ 836	21	248	10	0.24	856(106)
115-4753	RS0022	¥ 900	22	248	10	0.24	1286(111)
115-4761	RS0023	¥ 1,086	23	248	10	0.26	347(88)
115-4770	RS0024	¥ 1,086	24	248	10	0.24	4805(106)
115-4788	RS0026	¥ 1,171	26	265	10	0.33	647(93)
115-4796	RS0027	¥ 1,186	27	265	10	0.32	1503(98)
115-4800	RS0029	¥ 1,593	29	288	10	0.50	173(103)
115-4818	RS0030	¥ 1,593	30	288	10	0.50	3374(101)
115-4826	RS0032	¥ 1,636	32	288	10	0.52	2304(97)
115-4834	RS0035	¥ 1,929	35	312	5	0.67	400(117)
115-4842	RS0036	¥ 2,050	36	312	5	0.68	2365(110)
115-4851	RS0038	¥ 2,714	38	312	5	0.68	255(63)
115-4869	RS0041	¥ 2,921	41	378	5	1.14	790(89)
115-4877	RS0046	¥ 4,000	46	378	5	1.04	1291(95)
115-4885	RS0050	¥ 5,000	50	450	2	1.90	328(79)
115-4893	RS0054	¥ 8,429	54	450	2	1.85	90(102)
115-4907	RS0055	¥ 8,929	55	450	2	1.85	607(106)
115-4915	RS0058	¥ 10,643	58	521	2	3.13	81(75)
115-4923	RS0060	¥ 11,429	60	521	2	3.13	178(109)
115-4931	RS0063	¥ 13,929	63	521	2	3.00	46(96)
115-4940	RS0065	¥ 15,143	65	521	2	2.80	292(101)
115-4958	RS0067	¥ 16,643	67	555	2	4.00	19(68)
115-4966	RS0070	¥ 20,357	70	555	2	4.00	83(108)
115-4974	RS0071	¥ 21,429	71	555	2	3.60	17(61)
115-4982	RS0075	¥ 23,571	75	555	2	3.60	134(114)
376-6403	RS0077	¥ 25,000	77	555	2	3.60	20(100)
376-6411	RS0080	¥ 27,714	80	663	1	6.20	39(93)
376-6420	RS0085	¥ 50,071	85	663	1	6.20	50(114)

ネットレン Curved Single Box Spanner 片口めがねスパナ



●型打鍛造製なので、強靱で軽量です。
●柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
●表面処理はクロムメッキ仕上げです。
【材質】●クロムモリブデン鋼 ●表面処理:メッキ処理 【製造国】●日本



L0626

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	対辺寸法(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
448-6412	L0626	¥ 704	17	174	12	85	459(77)
447-7596	L0628	¥ 730	19	207	12	150	652(103)
448-6455	L0632	¥1,023	24	250	12	265	1044(107)
448-6498	L0636	¥1,559	30	295	6	435	734(83)
448-6501	L0637	¥1,610	32	295	6	435	503(102)
448-6528	L0639	¥2,077	36	307	6	520	631(104)