

QRコードから **TRUSCO** デジタル **オレンジブック** にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

アストロプロダクツ



Bearing Puller Set

ベアリングプーラーセット



●内掛けタイプのベアリングを取り外すためのプーラーセットです。
●対応径がφ8～φ34mmまで幅広く対応することができるので、二輪車のホイールベアリングやウォーターポンプのベアリングなど、さまざまな作業に使用することができます。
●スライドハンマーも付属しているので、固く抜きづらいベアリングや本体を使用することができない箇所に最適です。
●本体アーム長:125mm ●センターボルト長:95mm(本体取付時) ●スライドハンマー長:285mm [材質]・炭素鋼、クロムモリブデン鋼 [製造国]・台湾

発注単位1セット

関ワールドツール ☎048-501-7873

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	引抜適合ベアリング内径 (mm)	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
758-7571	2007000010310	¥19,800	8～34	10	1	6.01	163(96)

エナパック



Sync grip puller

シンクグリッププーラー



SGH14



●爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。
●2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。
●ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーラーなどの引き抜き作業。
●油圧式 [製造国]・スペイン

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃¥1,600

エナパック関 ☎048-662-4911

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	最大開き幅 (mm)	ストローク (mm)	最大リーチ (mm)	プーラー能力 (kN)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★149-1703	SGH14	¥185,700	350	25	320	125	1	25	0(-)
★149-1704	SGH24	¥446,400	480	49	320	214	1	49	0(-)
★149-1705	SGH36	¥588,500	650	62	410	326	1	75	0(-)
★149-1706	SGH64	¥823,900	980	76	700	445	1	122	0(-)

スーパーツール



3 Claw Hydraulic Puller Set

3本爪油圧ギヤプーラーセット



GTP12



●3本爪油圧式プーラー抜きです。
●サビ、焼付などのギヤ・プーラーなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
[材質]・特殊鋼 [製造国]・日本

発注単位1セット 青色 メーカー直送 運賃元払

関スーパーツール ☎072-236-1259

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	適合プーラー (mm)	爪の届く長さ(mm) L使用時	S使用時	最大荷重 (kN)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
395-4099	GTP10	¥224,538	100~250	125	150	100	1	20	2(100)
395-4102	GTP12	¥252,613	120~300	175	200	100	1	24	4(200)
★395-4111	GTP15	¥350,238	150~375	180	210	140	1	36	0(-)
★395-4129	GTP18	¥395,388	180~450	220	250	140	1	42	3(300)

スーパーツール



Bearing Separator

ベアリングセパレーター



BS-1



●1mm以下の爪厚さで、狭いすき間にもはまります。
●両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。
●G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適な補助ツールです。 [製造国]・日本

発注単位1台

関スーパーツール ☎072-236-1259

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	くわえられる径 (mm)	適合プーラー	W (mm)	ボルト長さ (mm)	本体外径 (mm)	保証荷重 (kN)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
288-4607	BS-1	¥12,563	6～60	GL4、PP2	60	120	M10	60	0.5	209(89)
288-4623	BS-2	¥22,013	9～115	GL6、PP2	110	205	M12	100	2.3	208(112)
288-4631	BS-4	¥38,300	25～230	GL8-10、PP4	155	330	M16	200	5.0	178(103)

アストロプロダクツ



Mini Bearing Separator Set

ミニベアリングセパレーターセット



●セパレーターと爪プーラーがセットになったプーラーです。
●ベアリングやギヤ、プーラーの抜き取りに使用できます。
●爪プーラー長:約50mm ●爪サイズ:幅10×厚み5mm [材質]・炭素鋼 [セット内容]●ベアリングセパレーターφ20～50mm×1 ●H型プレート×1 ●センターボルト×1 ●ロッド45mm×2、延長ロッド30mm×2 ●爪プーラー×2 [製造国]・台湾

発注単位1セット

関ワールドツール ☎048-501-7873

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	くわえられる径 (mm)	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
123-0041	2007000013366	¥3,980	20～50	9	1	0.49	127(98)

エナパック



Hydraulic Lock Grip Pullers

油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット



LGHS314H



●爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
●ギヤ、プーラーなどの引き抜き作業に。 [セット内容]●ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー [製造国]・スペイン

発注単位1セット 青色 メーカー直送 運賃¥1,600

エナパック関 ☎048-662-4911

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	最大リーチ (mm)	最小スプレッド (mm)	最大スプレッド (mm)	プーラー能力 (kN)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★206-5953	LGHS310H	¥345,100	215	84	300	92	1	20	0(-)
★206-5954	LGHS314H	¥427,500	260	125	380	125	1	25	0(-)
★206-5955	LGHS324H	¥639,300	336	165	480	215	1	54	0(-)
★206-5956	LGHS364H	¥992,400	408	230	660	576	1	146	0(-)

スーパーツール



2 Claw Hydraulic Puller Set

2本爪油圧プーラーセット



GLP10



●2本爪油圧式プーラー抜きです。
●サビ、焼付などのギヤ・プーラーなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
[材質]・特殊鋼 [製造国]・日本

発注単位1セット 青色 メーカー直送 運賃元払

関スーパーツール ☎072-236-1259


発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	適合プーラー (mm)	爪の届く長さ(mm) L使用時 S使用時	最大荷重 (kN)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比)
★395-4048	GLP10	¥196,575	100～250	125 150	100 1	16	2 (-)	
395-4056	GLP12	¥213,325	120～300	175 200	100 1	19	3 (150)	
395-4064	GLP15	¥285,250	150～375	180 210	140 1	27	1 (50)	
★395-4072	GLP18	¥309,938	180～450	220 250	140 1	30	0 (-)	
★395-4081	GLP24	¥469,825	280～600	300 -	230 1	63	0 (-)	

スーパーツール



Bearing Separator

ベアリングセパレーター(スピーダー付)

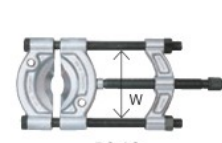

BS-1S



●1mm以下の爪厚さで、狭いすき間にもはまります。
●スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。
●G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適な補助ツールです。 [製造国]・日本

発注単位1台

関スーパーツール ☎072-236-1259

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	くわえられる径 (mm)	適合プーラー	W (mm)	ボルト長さ (mm)	本体外径 (mm)	保証荷重 (kN)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
288-4615	BS-1S	¥16,575	6～60	GL4、PP2	60	160	M10	60	0.9	104(124)
293-9223	BS-2S	¥33,075	9～115	GL6、PP2	110	255	M12	100	3.5	105(108)