

在庫 499アイテム **LED投光器**

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとめ買い品あり マークの商品はまとめ買いが出来ます。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

作業灯・照明用品

ヘッドライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラックライト

連結式ライト

電気スタンド

マグネット電気スタンド

装置照明

テープライト・イルミネーション

天井照明器具

LED電球

電球

直管形ランプ

蛍光灯飛散防止チューブ

ランタン

HATAYA LED Light **充電式LED“ケイ・ライト”**



●白色LEDを180個使用した充電式のLEDライトです。  
●屋外でも安心の防雨型です。 ●電源:リチウムイオン電池(7.4V 6600mAh)AC100V電源での使用も可能 ●連続点灯時間:約6時間 ●充電時間:約8時間 【付属品】 ●専用ACアダプター 【製造国】●中国

発注単位1台	機ハタヤリミテッド ☎0120-686-888									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	消費電力(W)	幅×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)		
443-8728	LWK-10	¥17,250	700	10	230×220	6	1.2	1225(81)		

HATAYA LED Battery Hook Light **LEDジューデンフックライト**



●雨中でも安心の屋外用防雨型です。  
●吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。 ●保護等級:IP65 ●電池仕様:定格14.8V 10400mAh リチウムイオン電池 ●充電時間:約6時間 【付属品】 ●落下防止ワイヤー 【製造国】●日本

品番	最大点灯時間(h)
LEH-30BL	約5(強)/約10(弱)
LEH-30BH	約10(強)/約20(弱)

発注単位1台	青色	メーカー直送	運賃元払	北海道・沖縄・離島は除く	機ハタヤリミテッド ☎0120-686-888		
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	消費電力(W)	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
137-3752	LEH-30BL	¥69,000	3300(強)/1650(弱)	30	スタンダード	4.8	135(218)
★206-4327	LEH-30BH	¥90,975	3300(強)/1650(弱)	30	長時間点灯	5.9	215(652)

HATAYA LED Worklamp **100W LED投光器**



●高輝度・高効率のLED投光器です。  
●市販の単管クランプを使用すれば単管パイプにも取り付け可能です。 ●コード長さ:5m ●屋外用防雨型 ●電線種:ソフトケーブルVCT0.75mm<sup>2</sup>×3芯(接地付) ●色温度:5000K ●パイプ最大口開き:98mm ●100~10%の無段階調光機能付 ●光源色:昼白色 【付属品】 ●調光電線プラス2m 【製造国】●日本

発注単位1台	機ハタヤリミテッド ☎0120-686-888									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)		
834-5543	LEV-1005KD	¥88,200	13500	100	100	1	7.5	64(72)		

HATAYA Pro-Light Light **LEDプロライト**



●大型丸形状のスポットタイプ照明です。  
●本体は丈夫なダイキャスト製です。 ●高輝度アルミ反射板で明るく照らします。 ●雨中でも安心の屋外用防雨型です。 ●2P/2P接地付兼用プラグ付です。 ●防雨仕様照明スイッチ付です。 ●保護等級:IP65 ●電線種:VCT0.75mm<sup>2</sup>×3芯(接地付) ●コード長さ:5m 【製造国】●日本

発注単位1台	機ハタヤリミテッド ☎0120-686-888									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	電源(V)	消費電力(W)	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)	
453-8498	LF-30	¥35,250	2000	100	30	据置型	1	4.8	26(87)	
453-8501	LFS-30	¥40,800	2000	100	30	パイプ型	1	5.1	25(27)	


HATAYA LED Worklamp **LEDライト“LEDケイ・ライト”**



●手軽に使えるコンパクト投光器です。  
●パイプ取り付け・床置きの2ウェイ仕様です。 ●白色光を電球色調の光に変えられるLED電球色シート付属です。 ●まぶしさを抑え、光を拡散させる防眩シート付属です。 ●屋外用防雨型 ●電線種:VCT0.75mm<sup>2</sup>×3芯(接地付) ●色温度:5000K(昼白色) 【製造国】●日本

発注単位1台	機ハタヤリミテッド ☎0120-686-888									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	コード長さ(m)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)	
834-5544	LWA-30	¥18,750	3600	5	100	30	1	2.3	748(99)	


HATAYA LED Battery Light **“LEDジューデンライト”**

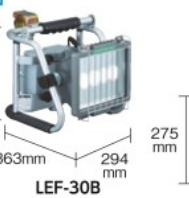

●床置き、単管クランプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式ライトです。  
●保管に便利なプラ収納ケース入りです。 ●まぶしさを軽減する防眩シートを付属しています。 ●充電時間:約3.5時間 ●屋外用 ●電源:リチウムイオン電池(付属) ●三脚取付部サイズ:φ27 【付属品】 ●専用充電器 ●単管クランプ 【製造国】●日本

発注単位1台	機ハタヤリミテッド ☎0120-686-888									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	消費電力(W)	点灯時間	質量(kg)	実績(前年比%)			
819-4035	LEF-30B	¥168,975	2400	30	連続約8時間	6.1	4(100)			
819-4036	LEF-60B	¥186,300	5100	60	連続約4時間	6.3	3(75)			

HATAYA KEIBEN WORKLIGHT **100W 軽便LED投光器**

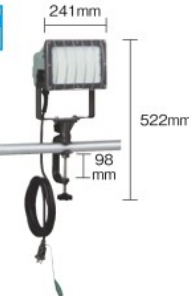

●高輝度・高効率100WLED光源を採用しています。  
●雨中でも安心の屋外用防雨型です。 ●軽量、コンパクト形状です。 ●パイプでガッチリ固定できます。(ツカミ幅98mm) ●前面ガード付です。 ●飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂) ●電線種:VCT0.75mm<sup>2</sup>×3c(2P/2P接地付兼用プラグ付) ●照明装置:100W高輝度LED ●電圧:100V ●パイプ最大口開き:98mm 【製造国】●日本

発注単位1台	機ハタヤリミテッド ☎0120-686-888									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	コード長さ(m)	電源(V)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)		
171-8397	GLV-105KN	¥88,200	15000	5	100	100	4.9	84(73)		

HATAYA LED Warm Color Sheet **LED電球色シート**



●発光面に貼るだけでLED白色光を電球色調の光に変えることができます。 【製造国】●日本



発注単位1パック	機ハタヤリミテッド ☎0120-686-888									
発注コード	品番	税抜価格(1パック)	縦×横(mm)	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)			
114-5239	DS-1	¥300	137×80	2	200	4	4687(257)			